


The supplier acknowledges that, with the acceptance of the drawing, he is in a position to manufacture the illustrated part in accordance with the drawing in reproducible form and series production. Through the selected manufacturing processes no impairments will arise in the material and structure which could subsequently lead to an impairment of the component. Verbal agreements over and above that are not valid deviations from this rule must be written and must be signed by the purchaser.

This drawing may not be copied, reproduced or made available to third parties in any way whatsoever without or prior written approval.

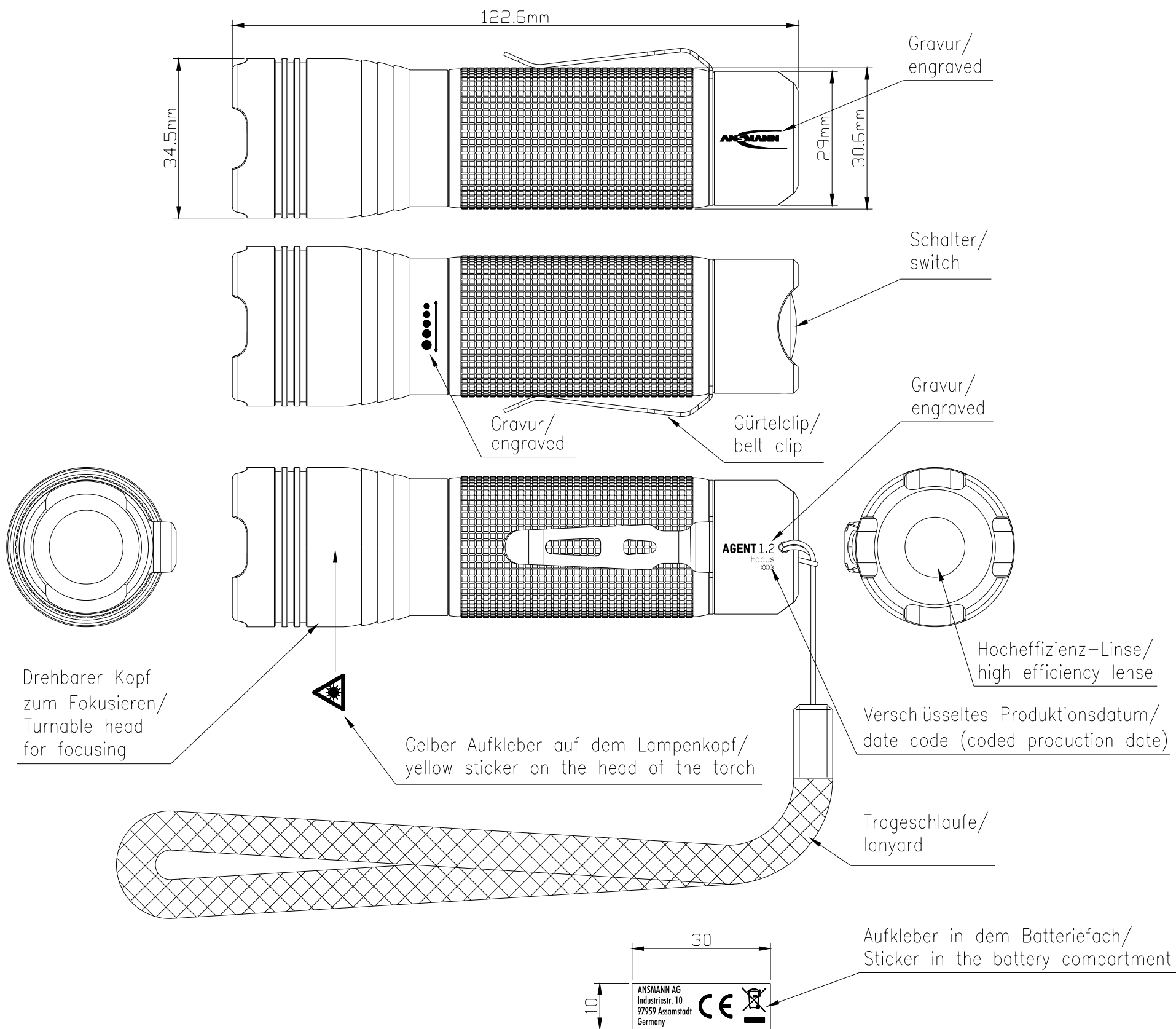


Drehbarer Kopf zum Fokussieren/
Turnable head for focusing

Gelber Aufkleber auf dem Lampenkopf/
yellow sticker on the head of the torch

weißer Aufkleber mit schwarzer Bedruckung/
white sticker with black printing

- Technische Daten Lampe/
technical data lamp
- Leuchtmittel/
illuminant : CREE XLamp XP-G2 LED
 - Lebensdauer/
Life-time : ca./approx. 50.000h
 - Zellenzahl/
number of cells : 3x AAA Micro 1.5V Batterien / batteries
(Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
 - Schalterfunktion/
switch function : Schalt- und Tastfunktion/
switch and push-button function
 - Leuchtweite/
beam range : 220 m
 - Leuchtdauer/
operating time : 4h
 - Helligkeit/
brightness : 230 Lumen
12250 Lux
 - Schutzart/
protection : IP54
 - Gehäuse/
housing : Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert/
aluminium housing, black anodized
 - Gewicht/
weight : 152g inkl. 3x Batterien, Gürtelclip und Trageschleife/
incl. 3x batteries, belt clip and lanyard
119g inkl. Gürtelclip und Trageschleife/
incl. belt clip and lanyard
 - Approbationen/
approvals : CE
 - Lieferumfang/
shipment : - 6x AAA Micro 1.5V Batterien / batteries
(LR03/AM4/MN2400)
- Trageschleife/
lanyard
- Gürtelclip/
belt clip
 - Verpackung/
package : Blisterverpackung/
blister shell

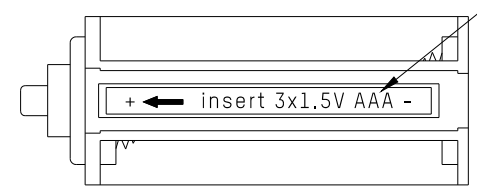

Schalt- und Tastfunktion
Schaltfunktion: An/Aus
Tastfunktion: Kurzzeitiges Anschalten
(solange getastet wird; nur im ausgeschalteten Zustand)

Switch and push-button function
Switch function: On/Off
Push-button function: momentary turning on
(as long as being pushed; only when turned off)

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN201349				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2014	Datum/Date	Name	
V2	battery compartment sticker updated	11.09.15	SIT	Erstellt/ Drawn by	12.08	DC	
V1	weight updated	10.06.15	DC	Zeichnungsname/Drawing name Agent 1.2 Fokussierbar/ Focusable			
V1	engraving changed	02.06.15	DC				
V0	technical data updated	28.01.15	CB				
V0	engraving changed	07.01.15	DC				
V0	---	18.12.14	DC				
Version Änderung/Change Datum/Date Name						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 1600-0087	Blatt/ Sheet 1
				Ursprung/Origin Proj. 004/04/14		Ersatz für/Replaced by	
				Ersatz durch/Replacement through			