

**Technische Daten:**

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand  
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +120°C



**Werkstoffe:**

Schutzkappe: PA GF

Dichtung: FPM schwarz

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment: 0,6 Nm

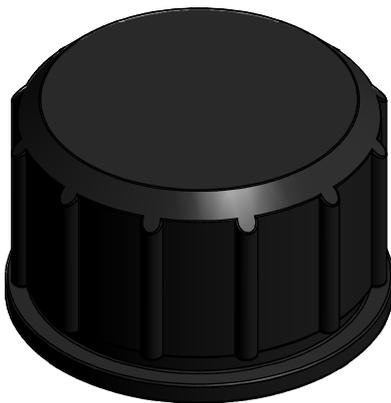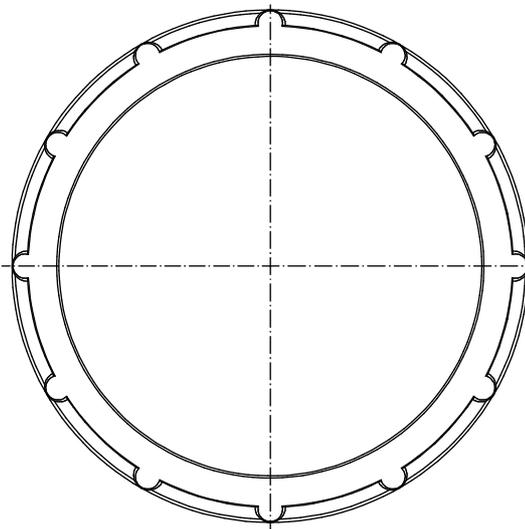

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Farbe:
43-16213	Schutzkappe M12x1 Stecker	schwarz
43-15753	Schutzkappe M12x1 Stecker	hell-elfenbein

CAD-Unterlage nicht manuell ändern RoHS & REACH konform	Index: a 27.10.14 Mkf. Ä5406 Artikel 43-15753 hinzugefügt	dim. in mm
	Kabeltoleranz:	
	Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm
	<small>Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten</small>	

	Datum	Name
gez.	30.10.12	Kniesburgers
gepr.	31.10.12	Franz

**CONEC**®

Benennung: <b>Schutzkappe M12x1, Stecker</b>
Zeichnungsnr.: <b>43K1A1798</b>
Artikelnr.: <b>siehe Tabelle</b>