

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 28-30

Amphenol CS PN: 10168628-001HT

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe: verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
RoHS compliant


Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 300 g
Weight: approx. 300 g

Anwendungsbereich:

Application range:

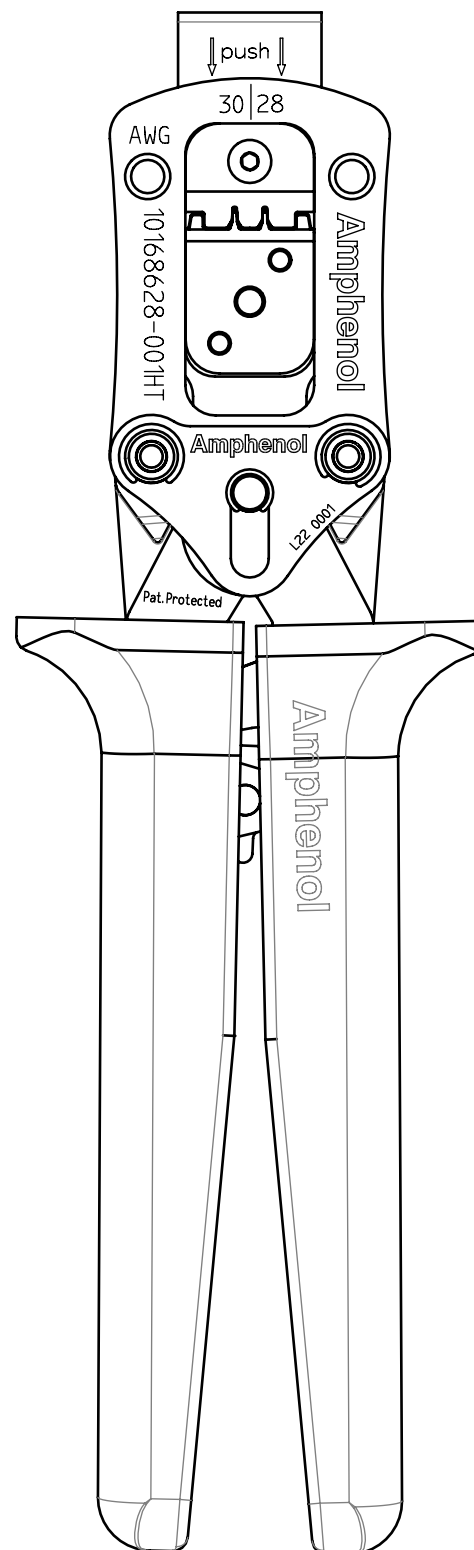

Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,03	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ± 0,05	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation ± 0,03	Kontakt Nr.: Contact No.: Amphenol CS
AWG 30	0,41	0,6	0,75	0,6	10154208-10LF
AWG 28	0,52				10154208-11LF