


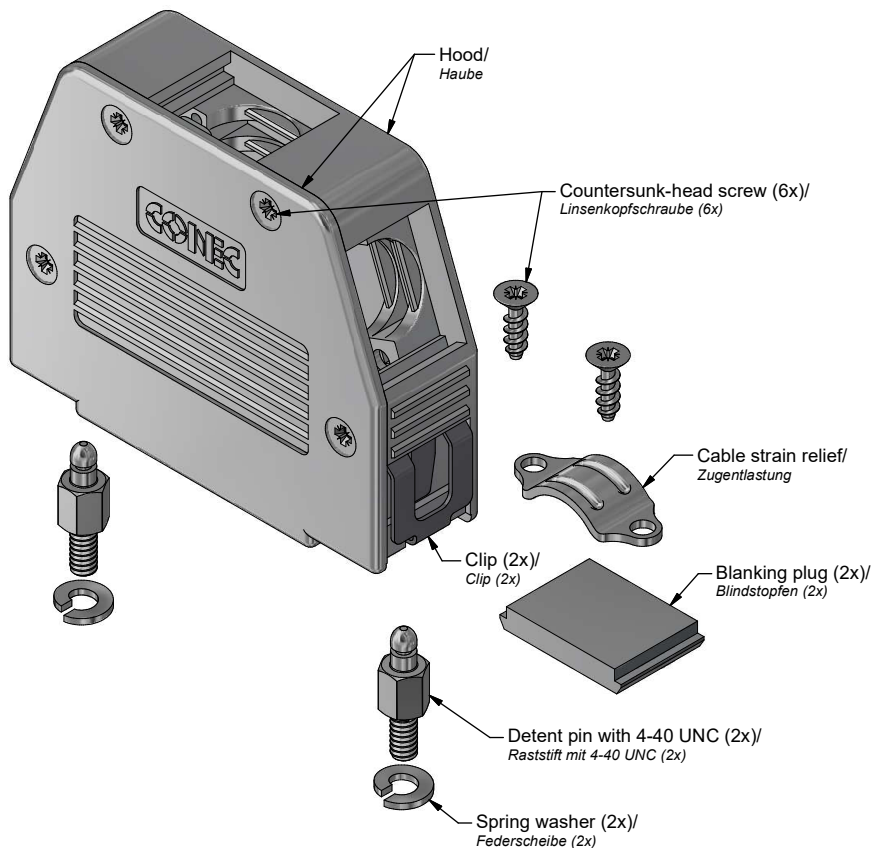

# **Technical specification/**

## **Technische Daten:**

Temperature range/  
Temperaturbereich: - 35 °C ... + 85 °C

## **Materials/**

### **Werkstoffe:**





|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Hood/<br>Haube:                                | ABS UL 94 V-0, Ni             |
| Blanking plug/<br>Blindstopfen:                | ABS UL 94 V-0, Ni             |
| Cable strain relief/<br>Zugentlastung:         | Steel, Ni                     |
| Clip/<br>Clip:                                 | Stainless Steel/<br>Edelstahl |
| Countersunk-head screw/<br>Linsenkopfschraube: | Steel, Ni                     |
| Detent pin/<br>Raststift:                      | Steel, Ni                     |
| Spring washer/<br>Federscheibe:                | Steel, Ni                     |

## **Installation specification/**

### **Montagedaten:**

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cable entry/<br>Kabeleingang:                 | straight and side/<br>gerade und seitlich |
| Recommended torque/<br>Empfohlenes Drehmoment |                                           |
| Housing/Gehäuse:                              | 0,30 Nm                                   |
| Cable strain relief/<br>Zugentlastung:        | 0,35 Nm                                   |

View without cover/  
Ansicht ohne Deckel

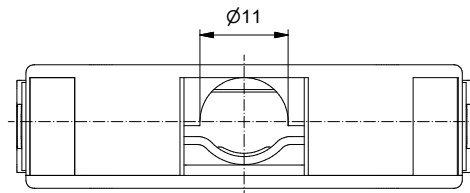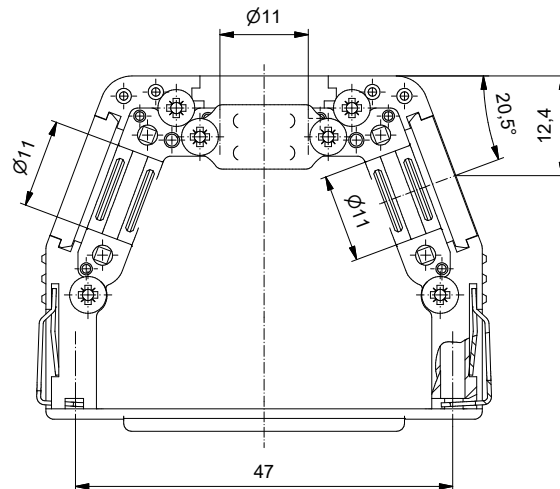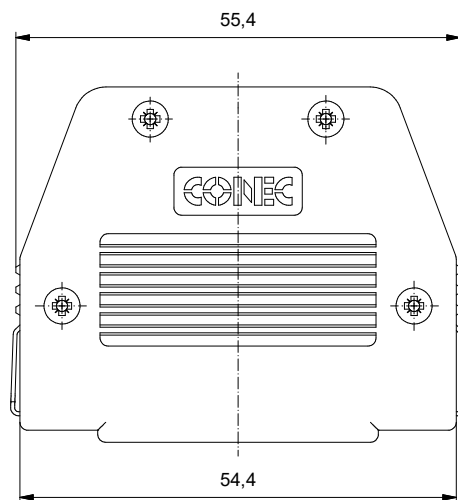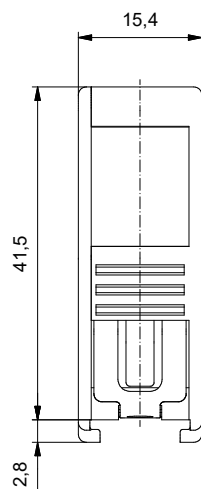

Part no./  
Art.-Nr.

16-003220



dim. in mm

|                 |            |              |
|-----------------|------------|--------------|
| drawn/<br>gez.  | 14.02.2025 | Lehmenkühler |
| appd./<br>gepr. | 17.02.2025 | Koch         |

**Amphenol**  
**CONEC**

Index: a Original  
ROHS compliant, exemption 6a/  
ROHS konform, Ausnahme 6a

Scale/ Maßstab:  
1,5:1

Metallized Plastic Hood 25pos. with mounting material,  
with SnapLock / straight and side cable entry  
Metallisierte Kunststoffhaube 25pol. mit Befestigungszubehör,  
mit Schnellverriegelung / gerader und seitlicher Kabeleingang

dwg no /  
Z.-nr.: 16K1A4419

DIN-  
A3

1 / 1