


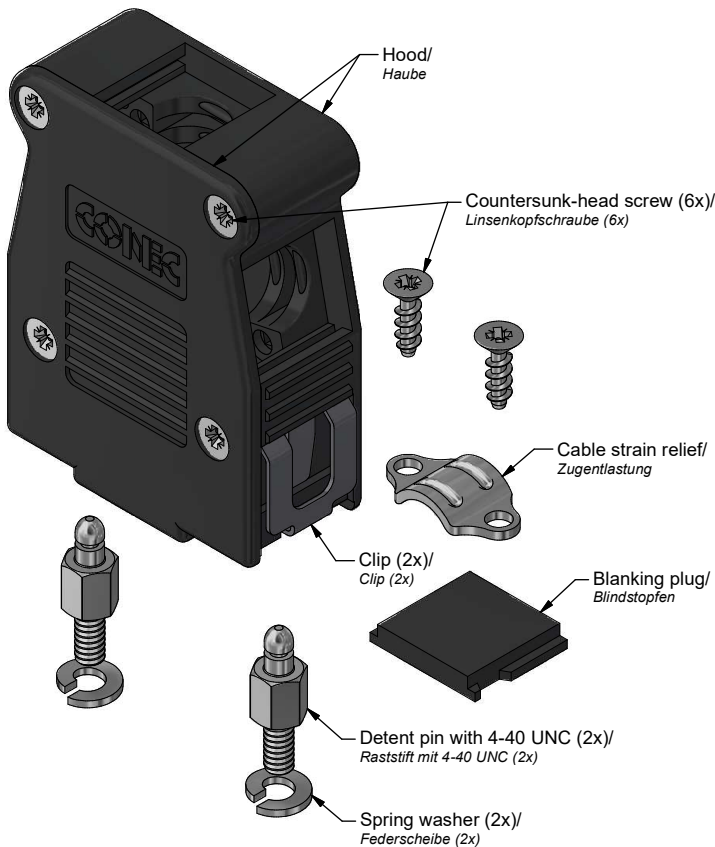

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich: - 35 °C ... + 85 °C





Materials/ Werkstoffe:

Hood/ Haube:	ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Blanking plug/ Blindstopfen:	ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Cable strain relief/ Zugentlastung:	Steel, Ni
Clip/ Clip:	Stainless Steel/ Edelstahl
Countersunk-head screw/ Linsenkopfschraube:	Steel, Ni
Detent pin/ Raststift:	Steel, Ni
Spring washer/ Federscheibe:	Steel, Ni

Installation specification/ Montagedaten:

 
Cable entry/ Kabeleingang:	straight and side/ gerade und seitlich
Recommended torque/ Empfohlenes Drehmoment	
Housing/Gehäuse:	0,30 Nm
Cable strain relief/ Zugentlastung:	0,35 Nm

View without cover/
Ansicht ohne Deckel

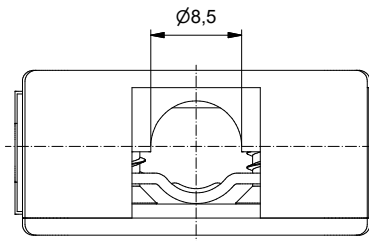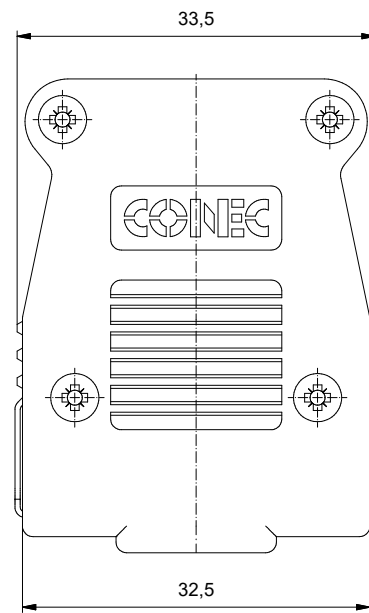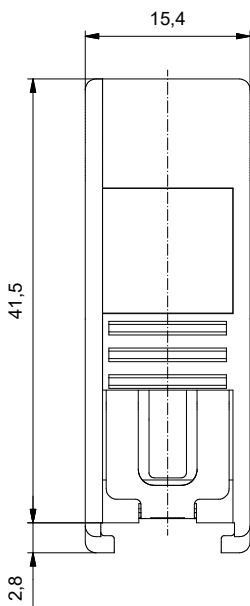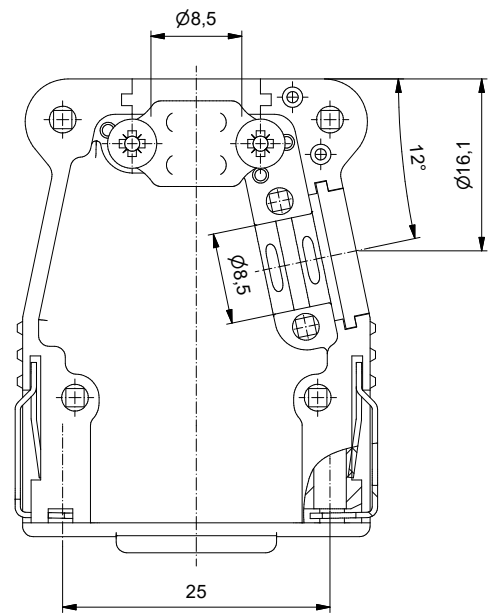

Part no./
Art.-Nr.

16-003250

				dim. in mm		Plastic Hood 9pos. with mounting material, with SnapLock / straight and side cable entry		
		Date/Datum		Name		Kunststoffhaube 9pol. mit Befestigungszubehör, mit Schnellverriegelung / gerader und seitlicher Kabeleingang		
		drawn/ gez. 14.02.2025		Lehmenkühler				
		apprd./ gepr. 17.02.2025		Koch				
Index: a Original		scale/Maßstab: 2:1				dwg no / Z.-nr.: 16K1A4422		DIN- A3
ROHS compliant, exemption 6a/ ROHS konform, Ausnahme 6a								1 / 1