
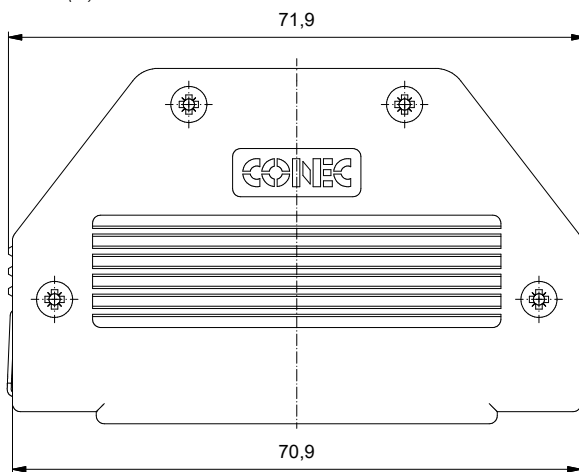
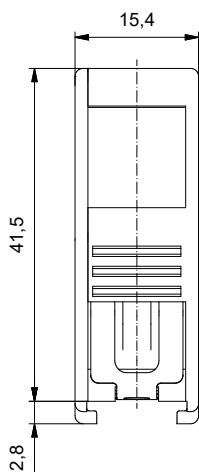
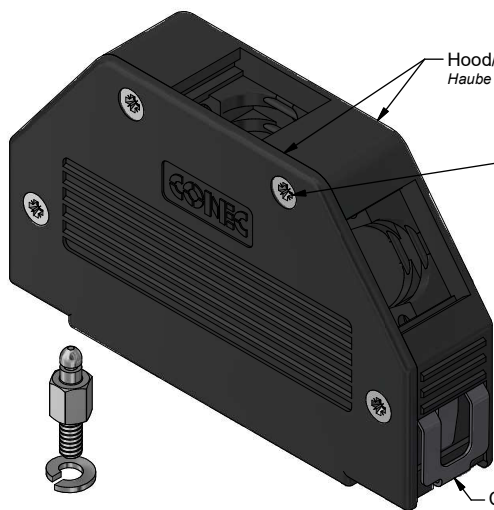


view without cover/
Ansicht ohne Deckel

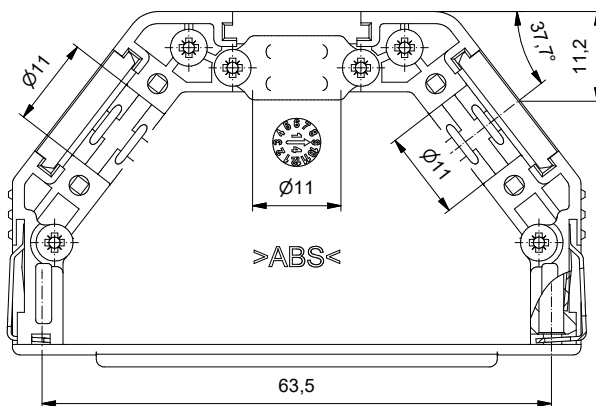

Technical specification/

Technische Daten:

Temperature range/
Temperaturbereich: - 35 °C ... + 85 °C

Materials/ Werkstoffe:

Hood/ Haube:	ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Blanking plug/ Blindstopfen:	ABS UL 94 V-0, black/schwarz
Cable strain relief/ Zugentlastung:	Steel, Ni
Clip/ Clip:	Stainless Steel/ Edelstahl
Countersunk-head screw/ Linsenkopfschraube:	Steel, Ni
Detent pin/ Raststift:	Steel, Ni
Spring washer/ Federscheibe:	Steel, Ni


Installation specification/

Montagedaten:

Cable entry/ Kabeleingang:	straight and side/ gerade und seitlich
Recommended torque/ Empfohlenes Drehmoment	
Housing/Gehäuse:	0,30 Nm
Cable strain relief/ Zugentlastung:	0,35 Nm

Part no./
Art.-Nr.

 16-003280



dim. in mm

Date/Datum	Name
drawn/gez.	17.02.2025
appd./gepr.	17.02.2025
	Koch

Index: a Original

Scale/Maßstab:
1,5:1

ROHS compliant, exemption 6a/
ROHS konform, Ausnahme 6a

Amphenol
CONEC

Plastic Hood 37pos. with mounting material,
with SnapLock / straight and side cable entry
Kunststoffhaube 37pol. mit Befestigungszubehör,
mit Schnellverriegelung / gerader und seitlicher Kabeleingang

dwg no /
Z.-nr.: 16K1A4425

DIN-
A3

1 / 1