



393 8499

**SCHRAUB-STECK-KLEMME**

1021802012

**SCREW-PLUG-CONNECTOR****CONNECTEUR AUTOMATIQUE un côté avec vis**

6

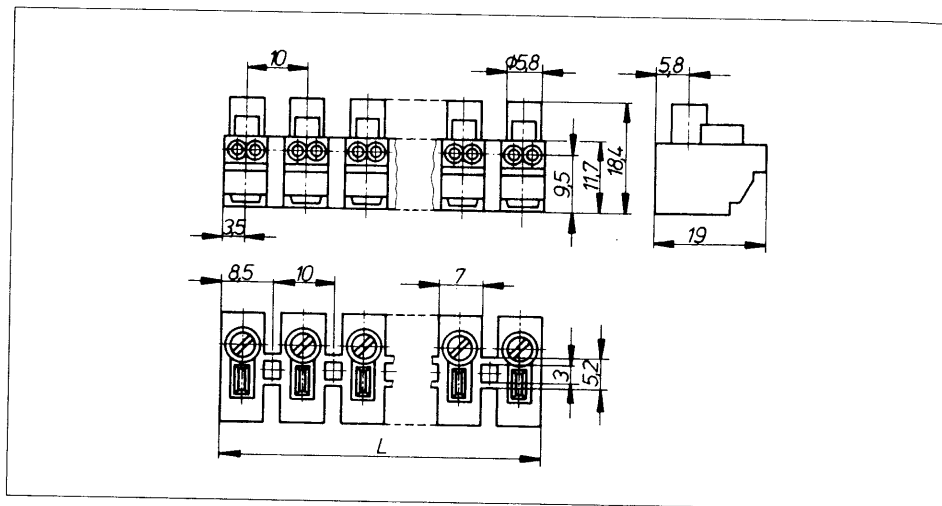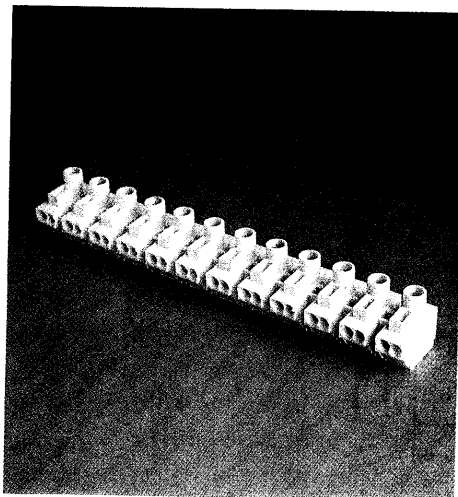

**Schraub-Steck-Klemme, teilbar**  
**1 - 12-polig, Schraubseite 2,5 mm<sup>2</sup>**  
**mit Drahtschutz, Steckseite 2 x 1,5**  
**mm<sup>2</sup>, für Aufsteck- und Schraubbefestigung**

400 V ~

Diese Klemmleiste ist 1 - 12-polig lieferbar oder kann durch Abschneiden beliebig geteilt werden. Lieferung erfolgt anschlussfertig mit hochgedrehten Schrauben, die gegen Selbstlockern im Isolierteil gesichert sind.

Gehäuse: Polyamid weiß  
 Dauertemperatur: 110 °C  
 Kurzzeitige Temperatur: bis ca. 170 °C  
 Kriechstromfestigkeit: PTI 250  
 Klemmkörper: Stahl verzinkt  
 Klemmfeder: Chrom-Nickel-Stahl  
 Schraube: M 3 Stahl verzinkt  
 Drahtschutz: Chrom-Nickel-Stahl

Rastfüßchen zu Befestigen der Klemmen bitte unter Artikelnummer 1024900000 bestellen.

Auf Wunsch sind diese Klemmen mit eingerasteten Füßchen lieferbar.

**Screw-plug-connector, divisible,**  
**1 - 12 poles, screw-side 2,5 mm<sup>2</sup> with**  
**wire-protection, plug-side 2 x 1,5**  
**mm<sup>2</sup>, for screw or plug fixing**

400 V ~

This connector is available from 1 - 12 poles or can be cut according to your requirements. Delivery will be effected ready for installation with slightly twisted screws, which are protected against self-loosening in the insulation-part.

Casing: white polyamide  
 Constant temp.: 110 °C  
 Short-time temp.: up to approx. 170 °C  
 Resistance to leakage current: PTI 250  
 Connecting body: tin-plated steel  
 Fixing-spring: chrome-nickel-steel  
 Screw: M 3 zinc-plated steel  
 Wire-protection: chrome-nickel-steel

Snap-in feet for fixing of these connector blocks please order with article-no. 1024900000.

If requested it is possible for us to deliver the connectors with the snap-in feet already fixed.

**Connecteur automatique, un côté**  
**avec vis 1 - 12 plots, côté à visser**  
**2,5 mm<sup>2</sup> avec protection du câble,**  
**côté automatique 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, per-**  
**mettant la fixation à fiches ou à vis**  
**400 V ~**

Ce connecteur est livrable de 1 - 12 plots ou peut être coupé selon vos besoins. La livraison est effectuée prête au montage avec des vis imperdables, légèrement dévissées.

Chemise: polyamide blanc  
 Temp. d'utilisation: 110 °C  
 Temp. momentanée: jusqu'à 170 °C  
 Tension d'isolement: PTI 250  
 Borne: acier étamé  
 Ressort de fixation: chrome-nickel-acier  
 Vis: M 3 acier zingué  
 Protection du câble: chrome-nickel-acier

Pièces de fixation automatique pour ce connecteur demandez art.no. 1024900000.

Sur demande les connecteurs peuvent être livrés avec pièce de fixation déjà fixée.

Polzahl Number of poles Quantité de plots	Länge Length Longueur	Artikel-Nr. Article-no. Article-no.	kg 100	100
1	7	1021802001	0,2	1000
2	17	1021802002	0,42	1000
3	27	1021802003	0,65	500
4	37	1021802004	0,97	500
5	47	1021802005	1,2	250
6	57	1021802006	1,4	250
7	67	1021802007	1,62	200
8	77	1021802008	1,85	200
9	87	1021802009	2,05	100
10	97	1021802010	2,38	100
11	107	1021802011	2,6	100
12	117	1021802012	2,8	500