
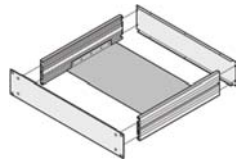


19" Einschub, *multipac* PRO

Schroff®

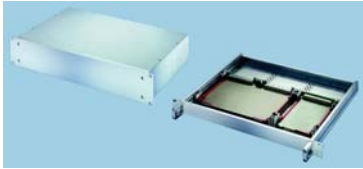

- Zum Einbau genormter Leiterkarten (horizontal) oder ungenormter Bauteile auf einer Chassisplatte
- Sehr stabile Aluminium Profil Konstruktion, dadurch optimal für schwere Einbauten
- Nuten in den Seitenwänden ermöglichen die tiefen- und höhenvariable Montage von Chassisplatten oder entsprechend großer Leiterplatten
- Schutzart IP20 nach IEC/EN 60529

NEU: Lieferumfang jetzt als **Komplett-Chassiskit**

- 1x Frontplatte (Al-Profil, farblos chromatiert)
- 2x Seitenwände (Al-Profil, roh)
- 1x Rückwand (Al, 2mm, farblos chromatiert)
- 1x Montagematerial



Bitte HF-Dichtungen und Griffe separat bestellen

Höhe HE/U	Höhe mm	Tiefe mm	Typ (glatt oder perforiert)	Typ	Best.-Nr.
1	43,65	220	glatt	20860-601	181-6025
1	43,65	220	perfor.	20860-621	181-6027
1	43,65	280	glatt	20860-602	181-6028
1	43,65	280	perfor.	20860-622	181-6029
1	43,65	340	glatt	20860-603	181-6030
2	88,1	220	glatt	20860-604	181-6031
2	88,1	220	perfor.	20860-624	181-6033
2	88,1	280	glatt	20860-605	181-6034
2	88,1	280	perfor.	20860-625	181-6035
2	88,1	340	glatt	20860-606	181-6036
2	88,1	340	perfor.	20860-626	181-6037
3	132,55	280	glatt	20860-607	181-6038
3	132,55	280	perfor.	20860-627	181-6039
3	132,55	340	glatt	20860-608	181-6040
3	132,55	340	perfor.	20860-628	181-6041
3	132,55	460	glatt	20860-610	181-6042
3	132,55	460	perfor.	20860-630	181-6043
4	177	280	glatt	20860-611	181-6045
4	177	280	perfor.	20860-631	181-6046
4	177	340	glatt	20860-612	181-6047
4	177	340	perfor.	20860-632	181-6048
4	177	400	glatt	20860-613	181-6049
4	177	400	perfor.	20860-633	181-6050
4	177	460	glatt	20860-614	181-6051
4	177	460	perfor.	20860-634	181-6052

Griffe

- 2 Frontgriffe plus Befestigungsmaterial, Al-Profil, eloxiert

Höhe HE/U	Typ List No.	Best.-Nr. Order Code	Höhe HE/U	Typ List No.	Best.-Nr. Order Code
1	20860-256	137-0447	3	20860-258	137-0449
2	20860-257	137-0448	4	20860-259	137-0450

EMV-Dichtsatz

- Eine geschirmte Version des multipac-Gehäuses ergibt sich aus dem Grundausbau zzgl. Abdeckblechen und dem HF-Dichtsatz.
- HF-Messungen nach VG-Norm 95 373
- Lieferform: Kit

416780

Hersteller-Nr.	Best.-Nr.	Preis pro Stück		
		+	+	+
Komplett-Chassiskit				
20860-601	181-6025	--	--	--
20860-621	181-6027	--	--	--
20860-602	181-6028	--	--	--
20860-622	181-6029	--	--	--
20860-603	181-6030	--	--	--
20860-604	181-6031	--	--	--
20860-624	181-6033	--	--	--
20860-605	181-6034	--	--	--
20860-625	181-6035	--	--	--
20860-606	181-6036	--	--	--
20860-626	181-6037	--	--	--
20860-607	181-6038	--	--	--
20860-627	181-6039	--	--	--
20860-608	181-6040	--	--	--
20860-628	181-6041	--	--	--
20860-610	181-6042	--	--	--
20860-630	181-6043	--	--	--
20860-611	181-6045	--	--	--
20860-631	181-6046	--	--	--
20860-612	181-6047	--	--	--
20860-632	181-6048	--	--	--
20860-613	181-6049	--	--	--
20860-633	181-6050	--	--	--
20860-614	181-6051	--	--	--
20860-634	181-6052	--	--	--
Griffe VPE=2Stück				
20860-256	137-0447	--	--	--
20860-257	137-0448	--	--	--
20860-258	137-0449	--	--	--
20860-259	137-0450	--	--	--
EMV-Dichtsatz				
20860-130	137-0462	--	--	--
Teleskopschienen-Kit				
21101-622	145-5920	--	--	--