

152 730 / 731 / 732 / 733.




4. Prüfspitzen

Test Probes

Pointes de touche

SPP 4

1:2

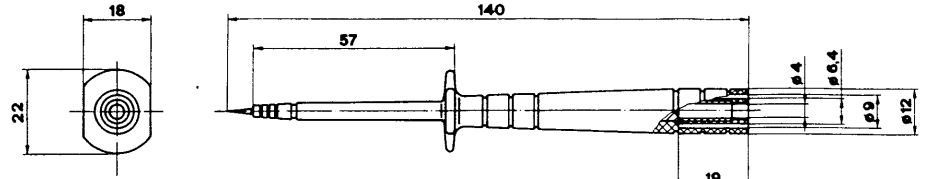

SPP 4

Bestellnr. 24.0231
Lieferbare Farben: -1, -4

Aufsteckprüfspitze SPP 4

mit Edelstahlschleife und Spitzenschutzkappe SchK-SPP 4. Abgriffbuchse Ø 4 mm für alle MC®-Sicherheitsleitungen und alle federnden Ø 4 mm-Stecker. Vollisolation aus PA.

Länge 140 mm
Schaft 60 mm
Bemessungsspannung 1000 V, CAT III
Temperaturbereich -40°C ... +80°C

SPP 4

Order No. 24.0231
Available colours: -1, -4

Attachable test probe SPP 4

With a refined steel needle and a protective cap SchK-SPP 4. Tapping socket Ø 4 mm for safety leads and all spring-loaded Ø 4 mm plugs. PA-insulated and with an anti-roll form.

Length 140 mm
Shaft 60 mm
Rated voltage 1000 V, CAT III
Operating temperature -40°C ... +80°C

SPP 4

No de Cde 24.0231
Couleurs disponibles: -1, -4


Pointe de touche SPP 4

Munie d'une pointe en acier, d'un capuchon de protection SchK-SPP 4 et d'une douille de reprise arrière Ø 4 mm capable de recevoir tous les cordons de sécurité MC® et toutes les fiches élastiques Ø 4 mm. Entièrement isolée en polyamide.

Longueur totale 140 mm
Longueur de la tige 60 mm
Tension assignée 1000 V, CAT III
Températures -40°C ... +80°C

SPP 4-L

1:2

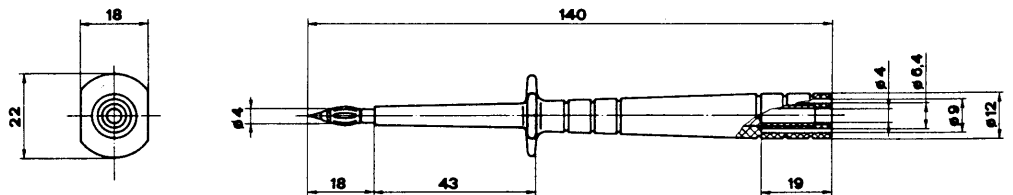

SPP 4-L

Bestellnr. 24.0232
Lieferbare Farben: -1, -2, -4, -5, -6, -9

Aufsteckprüfspitze SPP 4-L

Spitze und Ø 4 mm-Stecker aus Messing, vernickelt, federnd mit MC®-Kontaktlamelle, zum Stecken in Ø 4 mm-Buchsen. Spitzenschutzkappe SchK-SPP 4. Griffige PA-Isolation mit Schutzkragen. Abgriffbuchse Ø 4 mm für alle MC®-Sicherheitsleitungen und alle federnden Ø 4 mm-Laborstecker.

Länge 140 mm
Schaft 60 mm
Kontaktwiderstand 0,8 mΩ
Bemessungsspannung 1000 V, CAT III
Bemessungsstrom 32 A
Temperaturbereich -40°C ... +80°C

SPP 4-L

Order No. 24.0232
Available colours: -1, -2, -4, -5, -6, -9

Attachable test probe SPP 4-L

Probe tip and Ø 4 mm plug made of brass, nickel plated and spring-loaded with an MC®-Multilam. Suitable for plugging into Ø 4 mm sockets. Supplied with protective cap SchK-SPP 4. Handle of sure-grip PA insulation with guard collar. Ø 4 mm socket for accepting safety laboratory leads or any spring-loaded Ø 4 mm laboratory plugs.

Length 140 mm
Shank 60 mm
Contact resistance 0,8 mΩ
Rated voltage 1000 V, CAT III
Rated current 32 A
Operating temperature -40°C ... +80°C

SPP 4-L

No de Cde 24.0232
Couleurs disponibles: -1, -2, -4, -5, -6, -9

Pointe de touche SPP 4-L

Munie d'une pointe en laiton Ø 4 mm et d'un contact à lamelles MC® pouvant être embroché dans les douilles Ø 4 mm. La pointe est nickelée et fournie avec un capuchon de protection SchK-SPP 4. Isolation ergonomique en polyamide, avec une collerette de protection. La douille de reprise arrière Ø 4 mm peut recevoir tous les cordons de sécurité MC® et toutes les fiches élastiques Ø 4 mm.

Longueur totale 140 mm
Longueur de la tige 60 mm
Résistance de contact 0,8 mΩ
Tension assignée 1000 V, CAT III
Intensité assignée 32 A
Températures -40°C ... +80°C

Farbcode

Colour code

Code couleurs

-0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
grün-gelb	rot	blau	weiss	schwarz	gelb	grün	braun	grau	violett
green-yellow	red	blue	white	black	yellow	green	brown	grey	violet
vert-jaune	rouge	bleu	blanc	noir	jaune	vert	brun	gris	violet

* Lieferfrist und Preis auf Anfrage

* Delivery terms and prices on request

* Prix et délais sur demande


4. Prüfspitzen

Test Probes

Pointes de touche

SPP 4-S

1:2

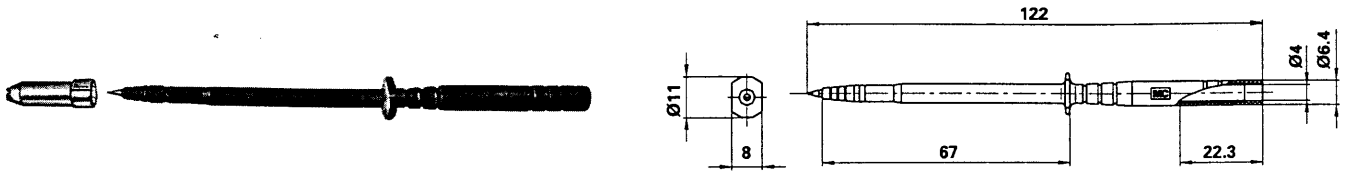
SPP 4-S

 Bestellnr. 24.0235
 Lieferbare Farben: -1, -4

Aufsteckprüfspitze SPP 4-S

Mit Edelstahlspitze und Spitzen-Schutzkappe SchK-SPP 4. Abgriffbuchse Ø 4 mm für Sicherheitslaborleitungen und alle federnden Ø 4 mm-Stecker. Vollisolation aus PBT.

Länge	122 mm
Schaft	70 mm
Bemessungsspannung	1000 V, CAT II
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C

SPP 4-S

 Order No. 24.0235
 Available colours: -1, -4

Attachable test probe SPP 4-S

With a refined steel needle and a protective cap SchK-SPP 4. Tapping socket Ø 4 mm for safety leads and all spring-loaded Ø 4 mm plugs. PBT-insulated and with an anti-roll form.

Length	122 mm
Shank	70 mm
Rated voltage	1000 V, CAT II
Operating temperature	-40°C ... +80°C

SPP 4-S

 No de Cde 24.0235
 Couleurs disponibles: -1, -4


Pointe de touche SPP 4-S

Munie d'une pointe en acier et du capuchon de protection SchK-SPP 4. La douille de reprise arrière Ø 4 mm peut recevoir tous les cordons de sécurité et toutes les fiches élastiques Ø 4 mm. Entièrement isolée en PBT.

Longueur totale	122 mm
Longueur de la tige	70 mm
Tension assignée	1000 V, CAT II
Températures	-40°C ... +80°C

SPP 4-S/F

1:2

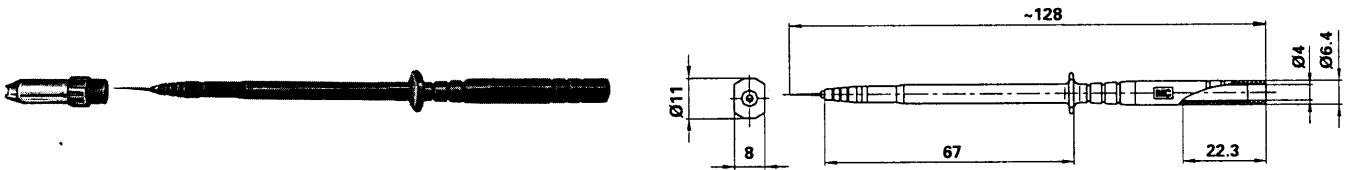
SPP 4-S/F

 Bestellnr. 24.0238
 Lieferbare Farben: -1, -4

Aufsteckprüfspitze SPP 4-S/F

 Mit Edelstahlspitze federnd und spezieller Spitzen-Schutzkappe (SchK-SPP4-S/F)¹⁾, Abgriffbuchse Ø 4 mm für Sicherheitslaborleitungen und alle federnden Ø 4 mm-Stecker. Vollisolation aus PA.

Länge	128 mm
Schaft	76 mm
Bemessungsspannung	1000 V, CAT II
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C

SPP 4-S/F

 Order No. 24.0238
 Available colours: -1, -4

Attachable test probe SPP 4-S/F

 With a refined steel needle spring loaded and a special protective cap (SchK-SPP4-S/F)¹⁾. Tapping socket Ø 4 mm for safety leads and all spring-loaded Ø 4 mm plugs. PA-insulated and with an anti-roll form.

Length	128 mm
Shank	76 mm
Rated voltage	1000 V, CAT II
Operating temperature	-40°C ... +80°C

SPP 4-S/F

 No de Cde 24.0238
 Couleurs disponibles: -1, -4

Pointe de touche SPP 4-S/F

 Munie d'une pointe en acier montée sur ressort et d'un capuchon de protection spécial (SchK-SPP4-S/F)¹⁾. La douille de reprise arrière Ø 4 mm peut recevoir tous les cordons de sécurité et toutes les fiches élastiques Ø 4 mm. Pointe entièrement isolée en polyamide.

Longueur totale	128 mm
Longueur de la tige	76 mm
Tension assignée	1000 V, CAT II
Températures	-40°C ... +80°C

¹⁾ Als Einzelteil erhältlich: 24.5192
 Lieferbare Farben: -1, -4

¹⁾ Available separatly: 24.5192
 Available colours: -1, -4

¹⁾ Disponible en pièce détachées: 24.5192
 Couleurs disponibles: -1, -4

Farbcode

Colour code

Code couleurs

-0 grün-gelb green-yellow vert-jaune	-1 rot red rouge	-2 blau blue bleu	-3 weiss white blanc	-4 schwarz black noir	-5 gelb yellow jaune	-6 grün green vert	-7 braun brown brun	-8 grau grey gris	-9 violett violet violet
---	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------