

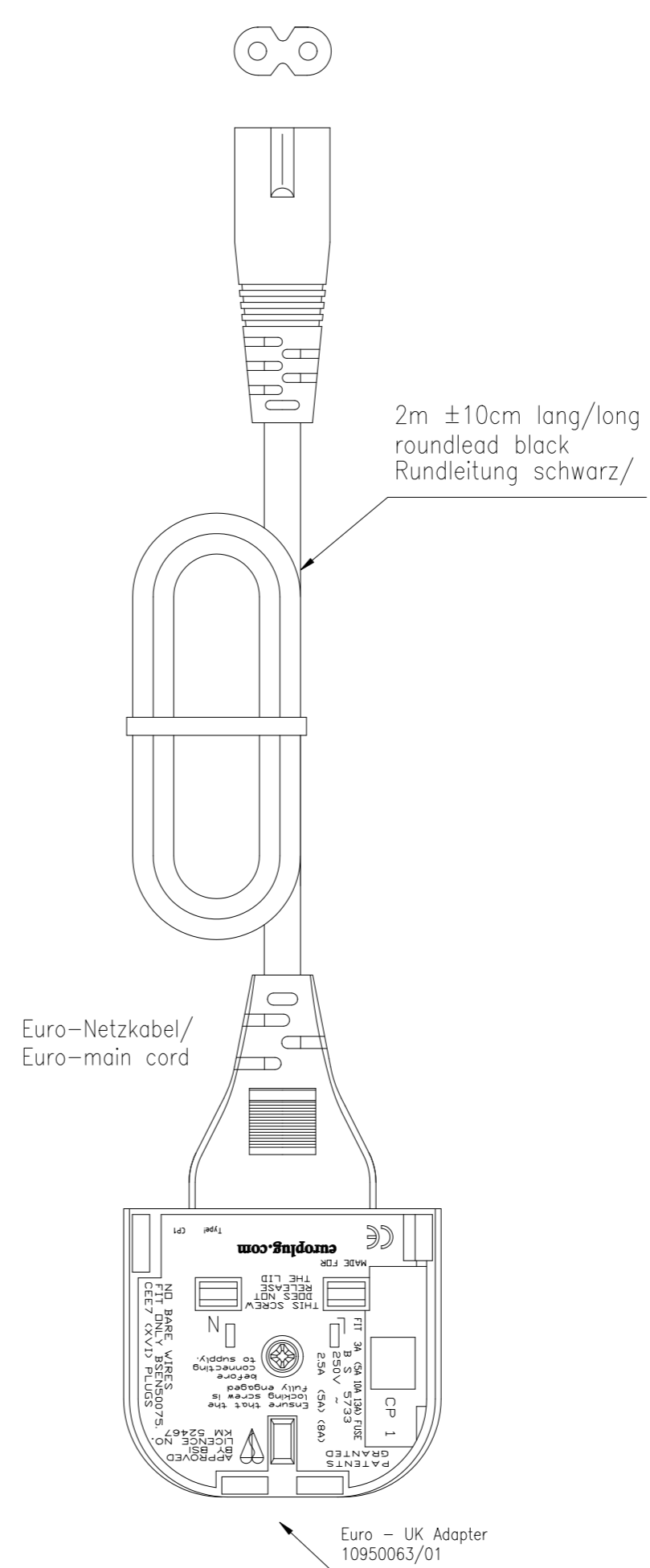
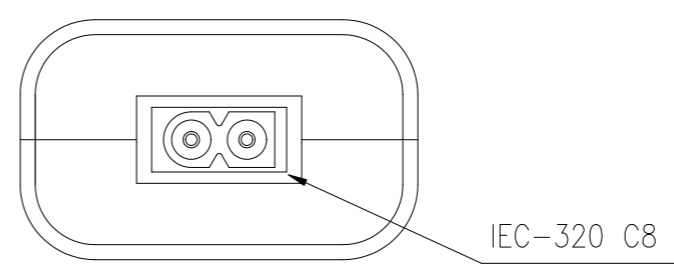
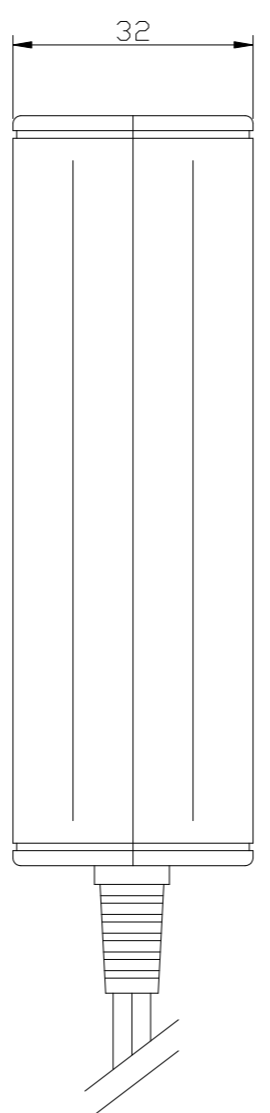


Diese Zeichnung/ CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/ CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zusätzliche Kopien sind nur nach schriftlicher Genehmigung erhältlich. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product depicted in this drawing without prior notice.

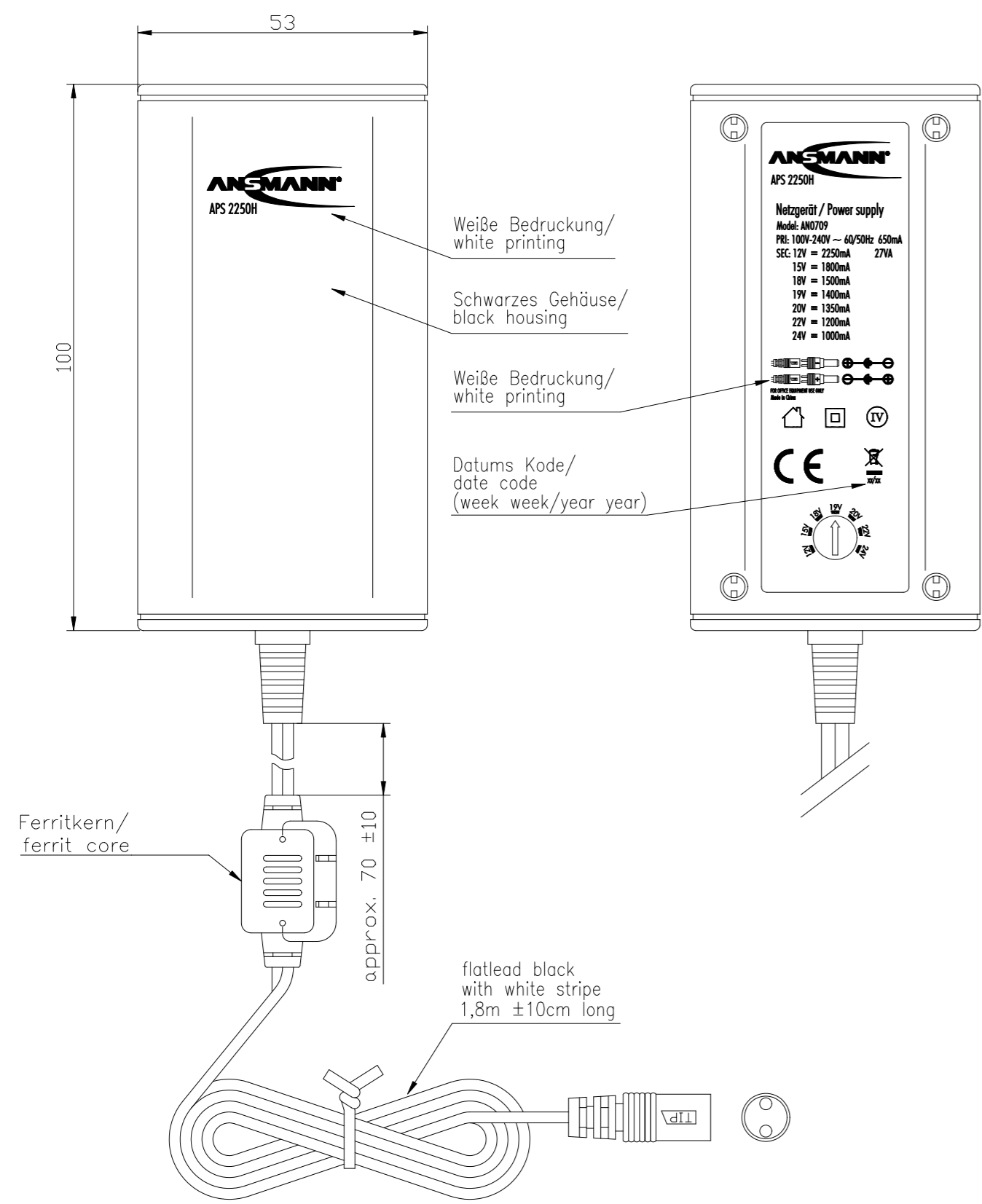

Einstell-Schlüssel für Sekundär-Spannung/ key for adjustment of secondary voltage

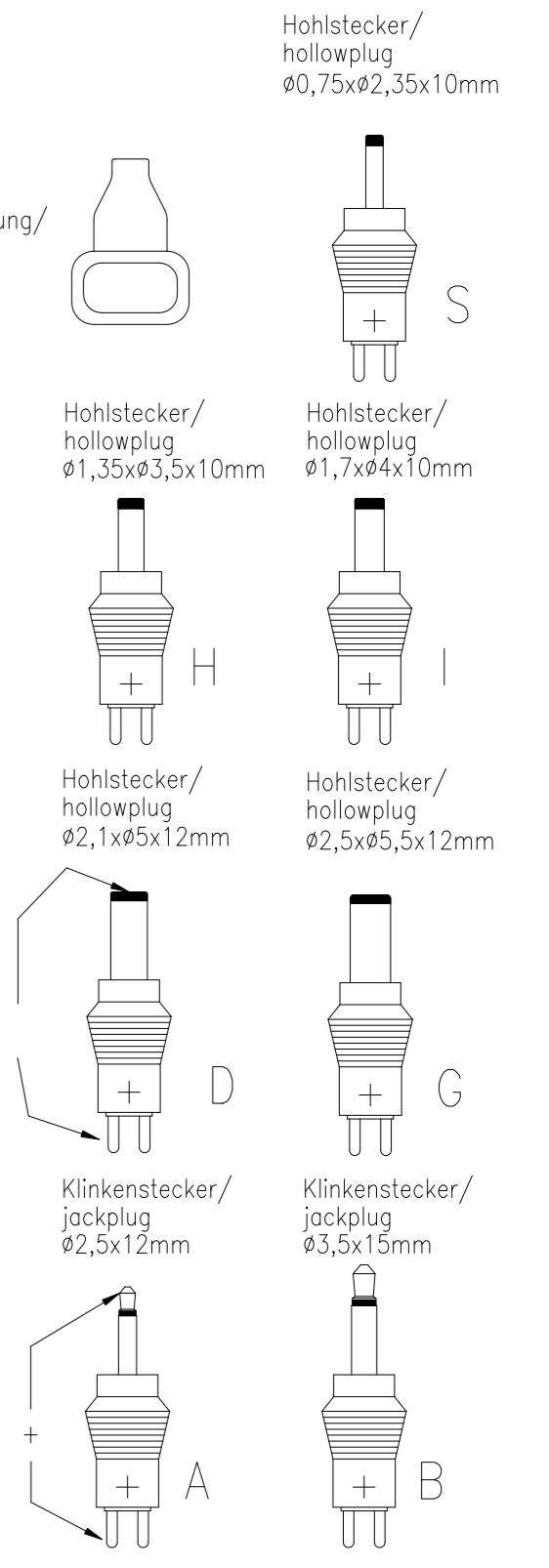

| Technische Daten/<br>technical data                          |  |
|--|--|
| Eingangsspannung/<br>input voltage                           | : 100-240V ±10% / 60/50Hz  |
| Ausgangsspannung/<br>output voltage                          | : 12-15-18-19-20-22-24V ±10% stabilisiert/regulated  |
| Ausgangsstrom/<br>output current                             | : 12V/2250mA; 15V/1800mA; 18V/1500mA; 19V/1400mA;<br>20V/1350mA; 22V 1200mA; 24V/1000mA                                |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf/<br>stand-by power consumption | : <0,3W  |
| Ausgangs-Schutz<br>output electrical protection              | : Kurzschluss/<br>short circuit  |
| Schutzart/<br>protection                                     | : IP 40  |
| Isolation/<br>insulation                                     | : 4 kV Eingang/Ausgang<br>primary/secondary  |
| Betriebstemperatur/<br>operating temperature                 | : 0°C.....+25°C  |
| Lagertemperatur/<br>storage temperature                      | : -25°C.....+70°C  |
| Gewicht/<br>weight   | : 331g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/<br>331g incl. accessories, without package                                      |
| Gehäuse/<br>case   | : Steckergehäuse schwarz/<br>plug-in case black  |
| Gehäusematerial/<br>case material                            | : ABS plastic  |
| Verpackung/<br>packaging                                     | : Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung<br>blister shell incl. multilingual operating instruction |
| Approbation/<br>approval                                     | : CE   |

| Verwendungsbereich/Application range |                                       | Zul. Abweichung/<br>Allowable deviation | Oberfläche/<br>Surface | Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1                                  | Gewicht/Weight |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|--|----------------|
|                                      |                                       |   |                        | Werkstoff/Work material, Modell-Nr.<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  |                |
|                                      |                                       |   |                        | Zeichnungsname/Drawing name                                  |                |
|                                      |                                       |   |                        | APS 2250H UK   |                |
|                                      |                                       |   |                        | Zeichnungsnummer/Drawing number<br>Artikelnummer/Part number |                |
|                                      |                                       |   |                        | 5311143-UK   |                |
|                                      |                                       |   |                        | Blatt/<br>Sheet  |                |
|                                      |                                       |   |                        | 1  |                |
| Version                              | Änderung/Change                       | Datum/Date                              | Name                   | Ursprung/Origin  | Proj. XX/XX/XX |
| VO                                   | Made in China added / CE size changed | 29.03.10                                | MF                     |  |                |
| VO                                   | ---                                   | 06.11.09                                | PK                     |  |                |
| Ersatz für/Replaced by               |                                       | Ersatz durch/Replacement through:       |                        |  |                |