

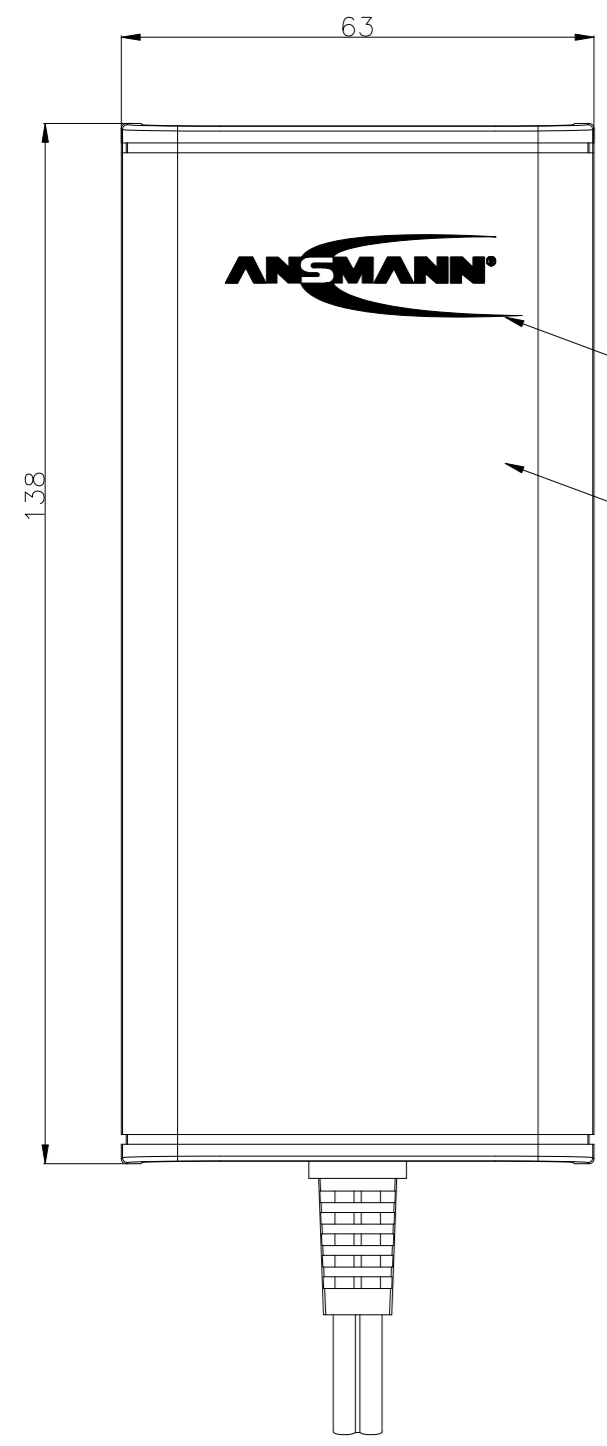




Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zweifelsfrei ist die Zeichnung/CAD-Daten nur für die Zwecke der Fertigung zu verwenden oder zu verbessern. Diese CAD-Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zweifelsfrei ist die Zeichnung/CAD-Daten nur für die Zwecke der Fertigung zu verwenden oder zu verbessern. Diese CAD-Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. The right to modify and improve at any time the product is reserved.

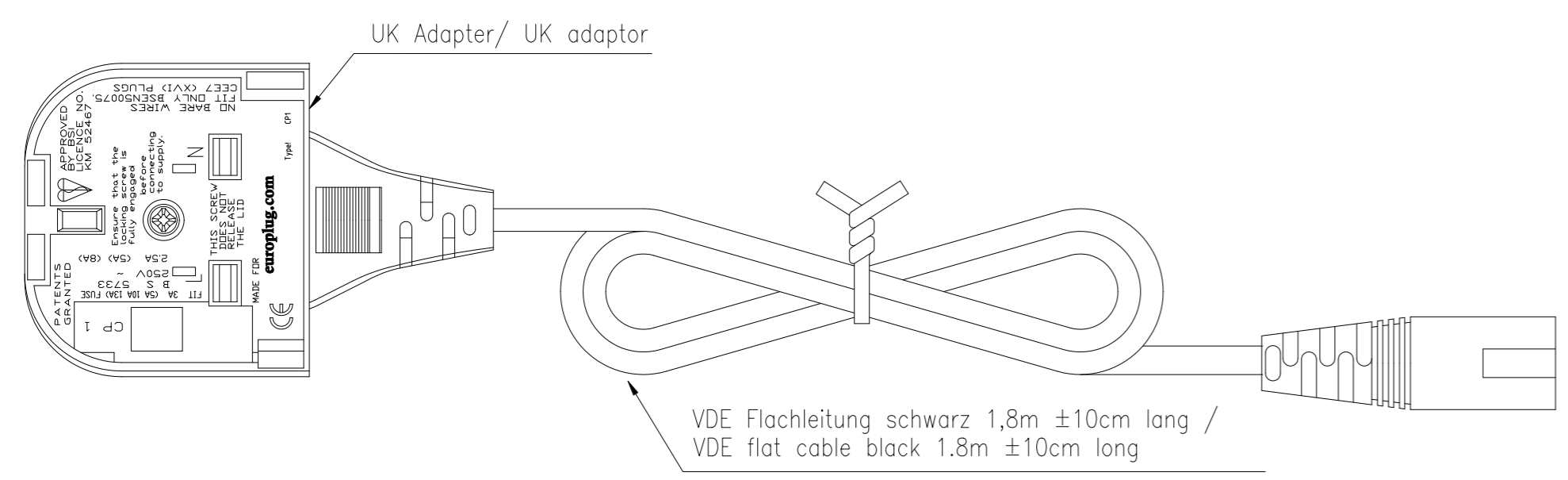

Weiße Bedruckung/
white printing
 Schwarzes Gehäuse/
black housing
 Weiße Bedruckung/
white printing


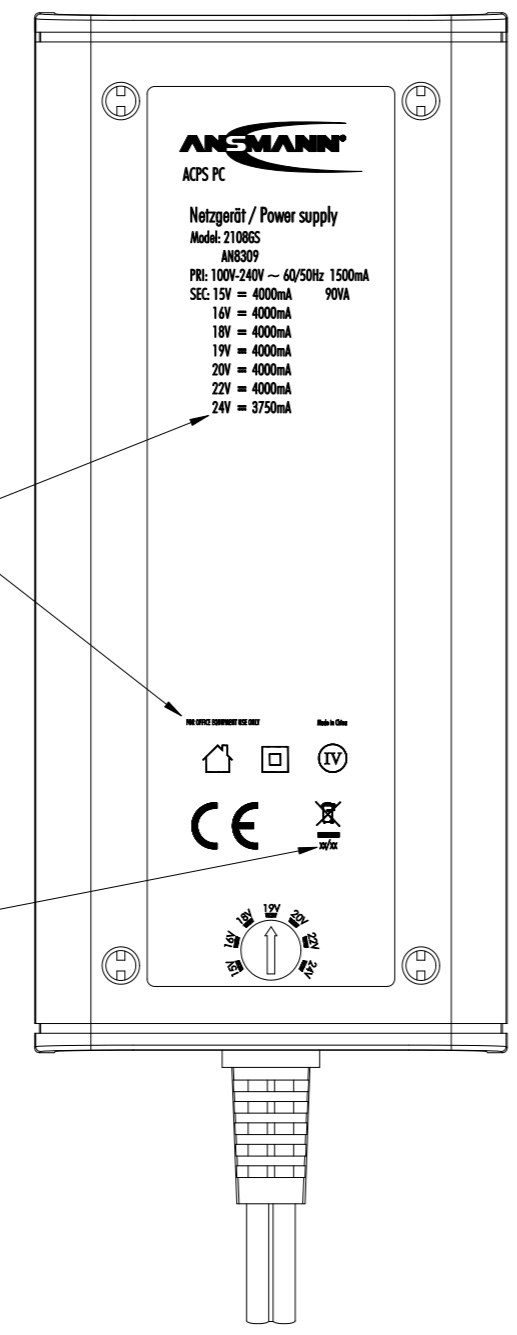


date code (week/year)

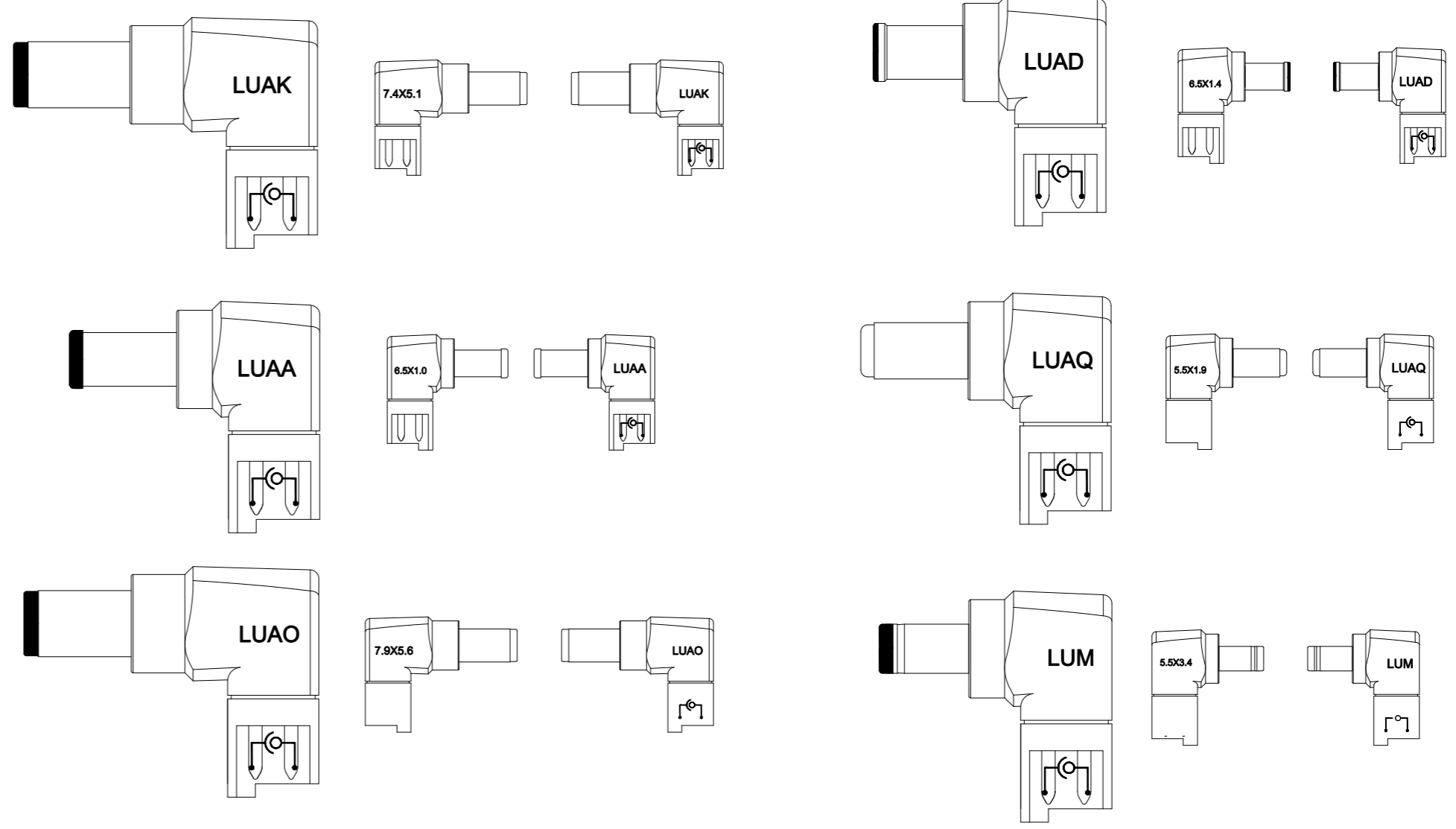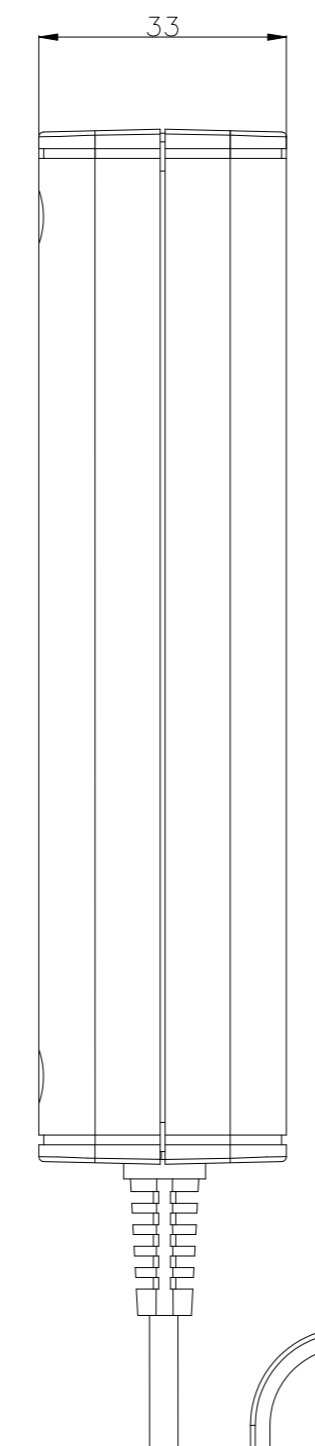

Technische Daten Steckernetzgerät/ technical data plug-in power supply
 Eingangsdaten/ input data : 100–240V AC 60–50Hz
 Ausgangsdaten/ output data : 15–22V DC ±10% 4000mA max.90W
 24V DC ±10% 3750mA max.90W
 Eingangs-Schutz/ primary electrical protection : Glassicherung T3.15A
 glas fuse T3.15A
 Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection : Verpolschutz/ reverse-connect protection : mechanisch/ mechanical
 Anzeige/ indicator : keine/ none
 Isolation/ insulation : 4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
 Schutzart/ protection : IP 20
 Schutzklasse/ protection class : II
 Betriebstemperatur/ operating temperature : 0°C.....+25°C
 Lagertemperatur/ storage temperature : -25°C.....+70°C
 Approbation/ approval : CE
 Gehäuse/ case : Tischgehäuse ABS schwarz/ desktop housing ABS black
 Gewicht/ weight : 420g inkl. Verpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Zubehör/ 420g incl. package, multilingual manual and accessories
 Verpackung/ package : Einzelverpackung, Blisterverpackung ca. 252x172x83mm (LxBxH)/ individual package, blister package approx. 252x172x83mm (LxWxH)
 Verpackungseinheit/ packing unit : 4 Stück/ pieces

Einstell-Schlüssel / key für Sekundär-Spannung/ for secondary voltage

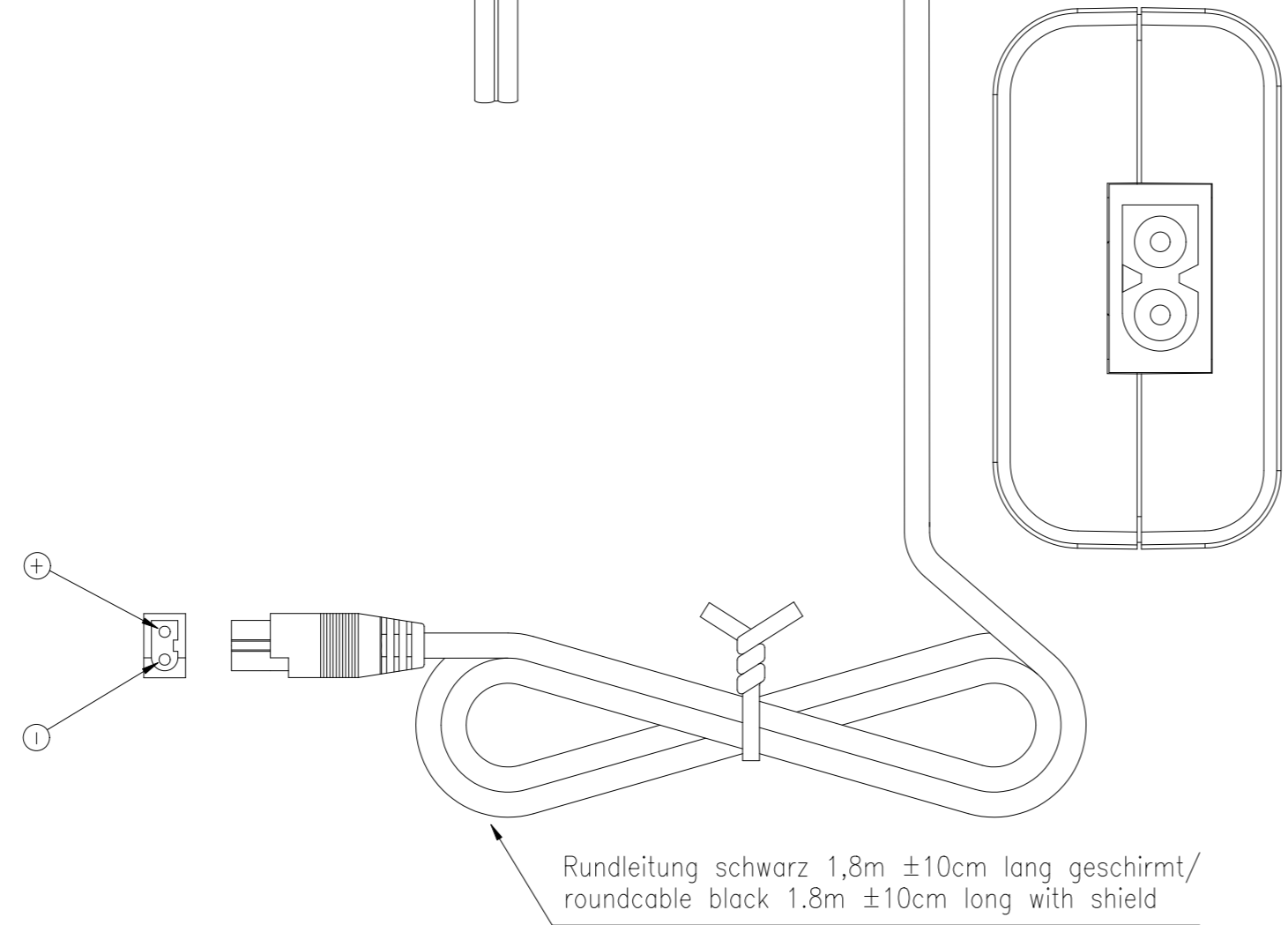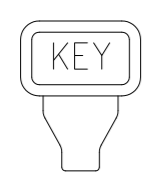

Rundleitung schwarz 1,8m ±10cm lang geschirmt/ roundcable black 1.8m ±10cm long with shield

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN8309		Zul. Abweichung/Allowable deviation	Oberfläche/Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
		2010	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
		Erstellt/Drawn by	14.01	PK	ACPS-PC power supply
					Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number
					5211003-UK
VO	"Made in China" added / CE size changed	29.03.10	MF		
VO	---	14.01.10	PK		
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 167/44/09
				Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through: