


**Berührungssichere Ø 1,5 mm-Steckverbinder**

**Touch-protected Ø 1.5 mm Plug Connectors**

**Connecteurs Ø 1,5 mm protégés au toucher**


**MS155-B/S**

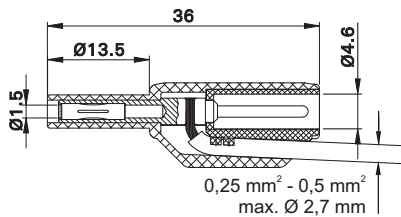


LS1,5-B/S



 MAH 553



KT205-SK-I

 

KT155-B/S

Stapelbarer, vergoldeter Ø 1,5 mm-Steckverbinder, Vorderseite gefederte Buchse, Rückseite starrer Steckerstift, für die Selbstmontage von Anschlussleitungen. Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar.

**Lötanschluss.**

Stackable, gold-plated Ø 1.5 mm plug connector, the front side a spring-loaded socket, the other side a rigid pin, for self-assembly of connecting leads. The insulating material is suitable for steam sterilisation.



**Solder connection.**

Connecteur Ø 1,5 mm à reprise arrière, doré, avec à l'avant une douille à lamelles et à l'arrière une fiche rigide. Permet la confection personnelle de cordons de liaison. Le matériau isolant retenu résiste parfaitement à des stérilisations à la vapeur. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Auszugskraft Withdrawal force Effort d'extraction	Einzelteile: Knüpfülle / Steckverbinder Component parts: Insulator / Plug connector Pièces Détachées : Capuchon isolant / Connecteur	Isolation Insulation Isolation		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	---	--	--------------------------------------	--	----------------------------------

<b>MS155-B/S</b>	<b>65.3354-*</b>	~ 3 N	KT205-SK-I, 65.9580- KT155-B/S, 65.3353- <sup>*</sup> / LS1,5-B/S, 65.3352	PA		<b>21 22 23 24 25</b> 29
------------------	------------------	-------	---	----	--	-----------------------------

 
**MS1525-B MS155-B**

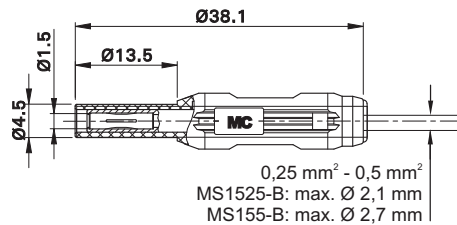

LS1,5-B



 MAH 531



KT1525-BA  
KT155-BA

Vergoldete Ø 1,5 mm-Buchsen mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Anschlussleitungen (steck-kompatibel z. B. mit Dosen MEB1,5-R und MLB1,5-R). Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar.

**Anschluss durch Löten oder Crimpen.**

In-line, gold-plated Ø 1.5 mm sockets with spring-loaded Multilam<sup>®</sup> for self-assembly of connecting leads (compatible for mating with receptacles such as MEB1,5-R and MLB1,5-R). The insulating material is suitable for steam sterilisation.

**Solder or crimp connection.**

Douilles à lamelles Ø 1,5 mm droites, dorées, destinées à la confection de cordons de liaison (se connectant par exemple aux embases MEB-1,5-R et MLB1,5-R). Le matériau isolant retenu résiste parfaitement à des stérilisations à la vapeur.

**Raccord à sertir ou à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Auszugskraft Withdrawal force Effort d'extraction	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces Détachées : Capuchon isolant / Douille	Isolation Insulation Isolation		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	---	---	--------------------------------------	--	----------------------------------

<b>MS1525-B</b>	<b>65.3321-*</b>	~ 3 N	KT1525-BA, 65.3326- <sup>*</sup> / LS1,5-B, 65.3323	PA		<b>21 22 23 24 25</b> 29
<b>MS155-B</b>	<b>65.3322-*</b>	~ 3 N	KT155-BA, 65.3327- <sup>*</sup> / LS1,5-B, 65.3323	PA		<b>21 22 23 24 25</b> 29