

*a Dichtung
 gasket
 joint d'étanchéité


Bestellbezeichnung
 Designation
 Désignation

0388

Verpackungseinheit (VE)
 Package unit (PU)
 Unité d'emballage (UE)

50

Verpackung: im Karton
 Packaging: in a cardboard box
 Emballage: dans un carton

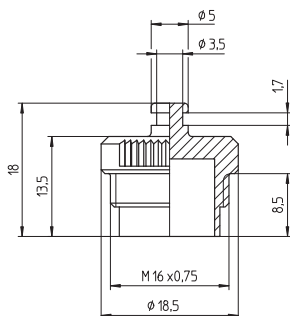

Bestellbezeichnung
 Designation
 Désignation

0387

Verpackungseinheit (VE)
 Package unit (PU)
 Unité d'emballage (UE)

50

Verpackung: im Karton
 Packaging: in a cardboard box
 Emballage: dans un carton

0388

Schutzkappe für Stecker, IP 68
 031..., 033..., 0365, SFV, SGR, SGV, SV, WSV

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Temperaturbereich | -40 °C/+85 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kappe | PC |
| Dichtung | NBR |

Protecting cap for plugs, IP 68
 031..., 033..., 0365, SFV, SGR, SGV, SV, WSV

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Temperature range | -40 °C/+85 °C |
| 2. Materials | |
| Cap | PC |
| Gasket | NBR |

Couvercle protecteur pour connecteurs mâles, IP 68
 031..., 033..., 0365, SFV, SGR, SGV, SV, WSV

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Température d'utilisation | -40 °C/+85 °C |
| 2. Matériaux | |
| Couvercle | PC |
| Joint d'étanchéité | NBR |

0387

Schutzkappe für Kupplungen, IP 68
 030..., 032..., 0360, 0362..., 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, KV, WKV

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Temperaturbereich | -40 °C/+85 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kappe | PC |

Protecting cap for sockets, IP 68
 030..., 032..., 0360, 0362..., 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, KV, WKV

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Temperature range | -40 °C/+85 °C |
| 2. Materials | |
| Cap | PC |

Couvercle protecteur pour connecteurs femelles, IP 68
 030..., 032..., 0360, 0362..., 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, KV, WKV

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Température d'utilisation | -40 °C/+85 °C |
| 2. Matériaux | |
| Couvercle | PC |