



**Exklusiv für
den Fachhandel**

Hart im Nehmen - die Super-Solid


brennenstuhl®


_ smart technology.



Super solide - in jedem Detail

Die Super-Solid ist das Kraftpaket für den rauen Einsatz auf der Baustelle. Die wirft so schnell nichts um, denn dafür sorgt das extrem robuste Stahlrohrgestell mit breiter Standfläche. Zudem versteift die neuartige Rippenstruktur den Trommelkörper und steckt so über Jahre harte Schläge einfach weg. In jedem weiteren Detail überzeugt diese Kabeltrommel durch professionelle Lösungen und wurde daher exklusiv für den Fachhandel nach den Anforderungen der BGI von uns entwickelt. Die Neuerungen dieser Trommel sind so innovativ, dass wir sie gleich als Patent gesichert haben. Überzeugen Sie sich und nehmen Sie diesen Dickhäuter „Made in Germany“ genau unter die Lupe. Keine Angst, die Super-Solid tut nichts.



Komfortables Tragen/ Sicheres Aufrollen

durch sehr robusten Tragegriff mit praktischer
Kabelführung

Super robuster Trommelkörper

durch Breflex-Spezialkunststoff mit verstärkender
Rippenstruktur

Längere Qualitätssicherheit

durch Gewährleistung von 5 Jahren Herstellergarantie

Sicher

Schutzkontakt-Steckdosen mit Überhitzungsschutz IP 44

Unverwechselbares Profi-Design

durch eigene Farbe des Trommelkörpers

Erhöhte Stabilität

durch neue Gestellform mit breiter Standfläche

Komfortables Aufrollen

durch neuen Drehgriff am Trommelkörper

Starke Siegel für starke Produkte:

Sämtliche in diesem Magalog aufgeführten Kabeltrommeln sind in Deutschland hergestellt und entsprechen durch die IP 44-Ausstattung den Vorgaben zur Anwendung im Außenbereich. Auf die ausgezeichnete Qualität gewähren wir 5 Jahre Herstellergarantie.



ob groß oder klein - eine ganze Familie wartet auf den Einsatz



Eine Super-Solid ist gut, viele Ausführungen sind besser. Denn es gibt viele unterschiedliche Einsätze in der Industrie und auf der Baustelle. Daher bieten wir mit sechs Ausführungen eine ganze Produktfamilie der Super-Solid IP 44 Industrie-/Baustellentrommel:

Von 10 bis 50 Meter Kabellänge und einem Trommeldurchmesser von 180 mm bis 320 mm. Bieten Sie Ihren Kunden die Vielfalt, die sie benötigen.





Super-Solid IP 44 Industrie-/Baustellentrommel

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff mit verstärkender Rippenstruktur.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.



Artikel-Nr.	Barcode 4007123...	VPE	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	Kabelfarbe	Durchmesser	Mein Preis
1 30880 0	596393	1	10 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle	Schwarz	180 mm	
1 30840 0	596522	1	25 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle	Schwarz	240 mm	
1 30840 0 012	598410	12	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle	Schwarz	290 mm	
1 30891 0	591978	1	25 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle	Schwarz	290 mm	
1 30890 0	591961	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle	Schwarz	290 mm	
1 30820 0	596614	1	40 m	H07RN-F 3G2,5	Baustelle	Schwarz	320 mm	
1 30821 0	597062	1	50 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle	Schwarz	320 mm	



Geballte Power ...

... super robust

Dass eine robuste Kabeltrommel noch robuster werden kann, beweist die Super-Solid mit dem Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech. Zudem verfügt diese Ausführung über die spezielle Bretec® Drehkontakt-Funktion: Die Trommel dreht, die Steckdose steht. So wird beim Auf- und Abrollen des Kabels das Verdrehen und Verdrillen bereits angeschlossener Kabel vermieden.

Super-Solid S Bretec® IP 44 Industrie-/Baustellentrommel

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Mit Bretec® Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten.
- Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
- Trommelkörper Stahlblech, rostgeschützt verzinkt.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Artikel-Nr.	Barcode 4007123...	VPE	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	Kabelfarbe	Durchmesser
1 30950 0	592074	1	40 m	H07RN-F 3G1,5	Baustelle	Schwarz	290 mm



Mein Preis



... super flexibel

Das eine robuste Trommel auch flexibel sein kann, beweist die Super-Solid mit flexiblem Gummikabel - für leichtere Einsätze fernab der Baustelle.




Super-Solid IP 44

- Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit.
- Außergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung.
- Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff mit verstärkter Rippenstruktur.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Artikel-Nr.	Barcode	VPE	Kabellänge	Kabelbezeichnung	Kabelqualität	Kabelfarbe	Durchmesser
1 30892 0	591985	1	50 m	H07RR-F 3G1,5	Gummi	Schwarz	290 mm



Mein Preis

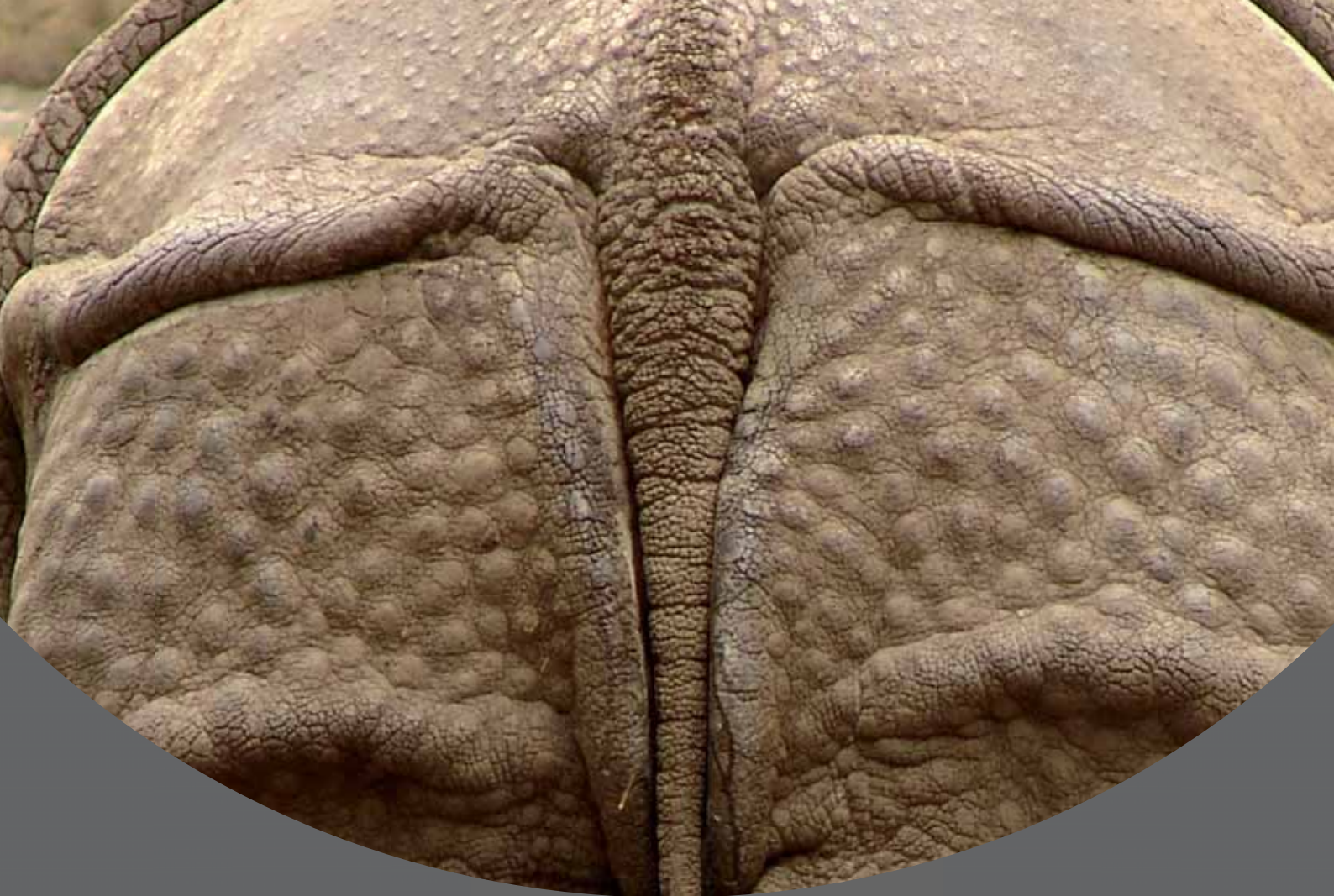

Super-Solid: rundherum robust

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3
D-72074 Tübingen

Tel. +49(0)7071/8801-0
Fax +49(0)7071/87657
www.brennenstuhl.com
info@brennenstuhl.de

Art. 0454261/0511