
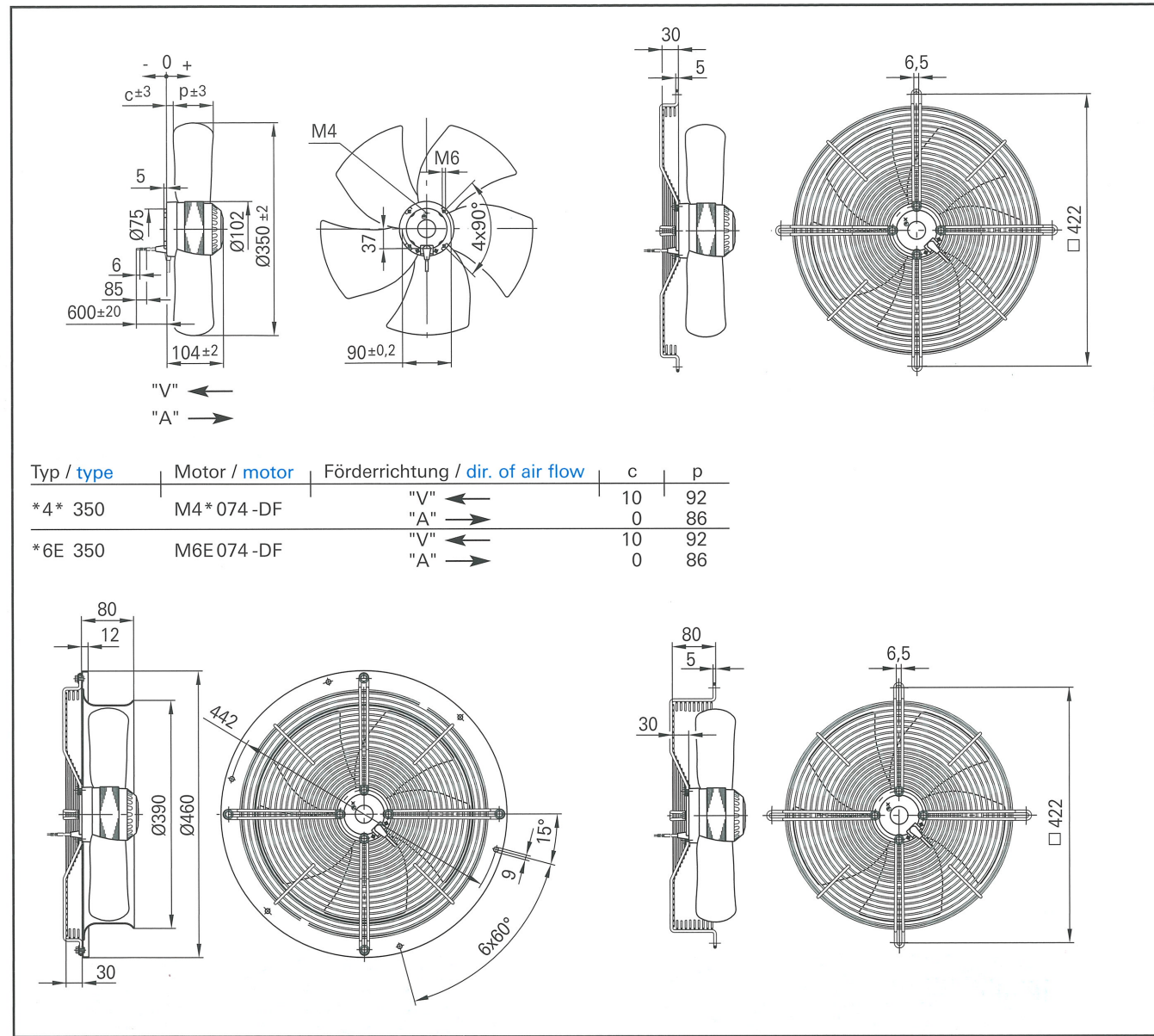


Axialventilatoren ø 350, S-Reihe

Axial fans ø 350, S-Range

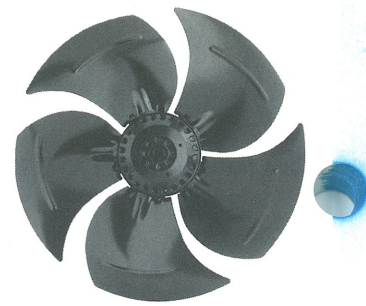


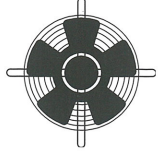
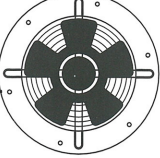

Typ / type	Motor / motor	Förderrichtung / dir. of air flow	c	p
4 350	M4*074-DF	"V" ← "A" →	10	92
*6E 350	M6E074-DF	"V" ← "A" →	10	92
		"V" ← "A" →	0	86

Typ type	Spannung voltage VAC	Frequenz frequency Hz	Luftfördermenge air volume m³/h	Drehzahl speed min⁻¹	Leistungsaufnahme power input W	Stromaufnahme current draw A	Kondensator capacitor µF/VDB	Geräuschpegel noise level dBA	Einsetzbar bis operating up to Pa	Zul. Umgeb. temp. perm. amb. temp. °C	Masse ca. approx. mass kg
*4D 350 ⁽¹⁾	230/400	50	3140	1420	115	0,33	---	64	180	55	3,6
		60	3630	1640	160	0,34	---	67	180	40	
*4E 350 ⁽²⁾	230	50	3110	1400	130	0,58	4,0 / 400	64	90	45	3,6
		60	3540	1590	190	0,83	4,0 / 400	67	60	45	
*6E 350	230	50	2120	945	65	0,31	2,0 / 450	54	75	70	3,6
		60	2460	1100	85	0,37	2,0 / 450	58	65	55	

⁽¹⁾ auf Anfrage in 400 VAC Δ/Y für 2 Drehzahlstufen, Stromaufnahme bei 400 VAC (Y) ermittelt / 400 VAC Δ/Y for two speed levels available on request, current draw established at 400 VAC (Y)
⁽²⁾ Isolationsklasse "F" / insulation class "F"



Typenauswahl

Selection of types

Typ type	Kabelausführung cable exit S/A/B	Förderrichtung dir. of air flow				
*4D 350	B	"V"	A4D 350-AP08 -01	S4D 350-BP08 -30	W4D 350-CP08 -30	S4D 350-AP08 -30
		"A"	A4D 350-AP08 -02	S4D 350-BP08 -31	W4D 350-CP08 -31	S4D 350-AP08 -31
*4E 350	B	"V"	A4E 350-AP06 -01	S4E 350-BP06 -30	W4E 350-CP06 -30	S4E 350-AP06 -30
		"A"	A4E 350-AP06 -02	S4E 350-BP06 -31	W4E 350-CP06 -31	S4E 350-AP06 -31
*6E 350	B	"V"	A6E 350-AP24 -01	S6E 350-BP24 -30	W6E 350-CP24 -30	S6E 350-AP24 -30
		"A"	A6E 350-AP24 -02	S6E 350-BP24 -31	W6E 350-CP24 -31	S6E 350-AP24 -31

Typ type	[Hz]	n [min⁻¹]	P ₁ [W]
*4D 350	50	1	1415
		2	1385
			126
			152

Typ type	[Hz]	n [min⁻¹]	P ₁ [W]
*4E 350	50	1	1385
		2	1335
			160
*6E 350	50	1	930
		2	895
			78

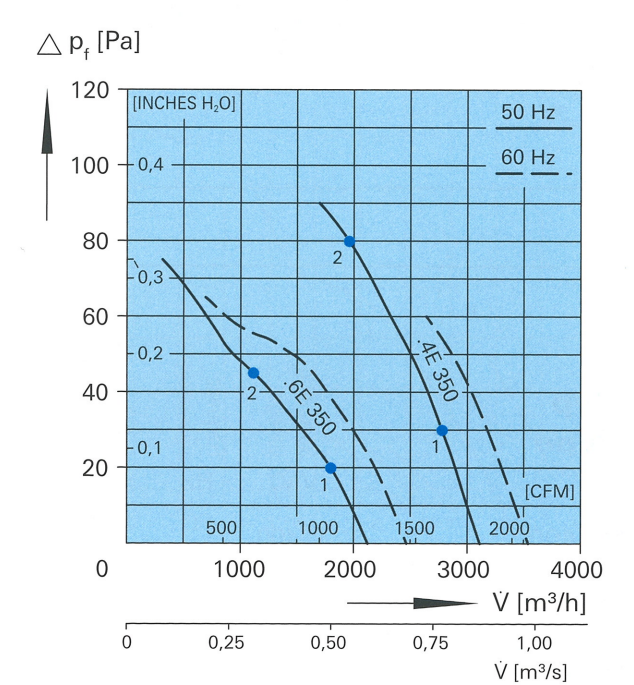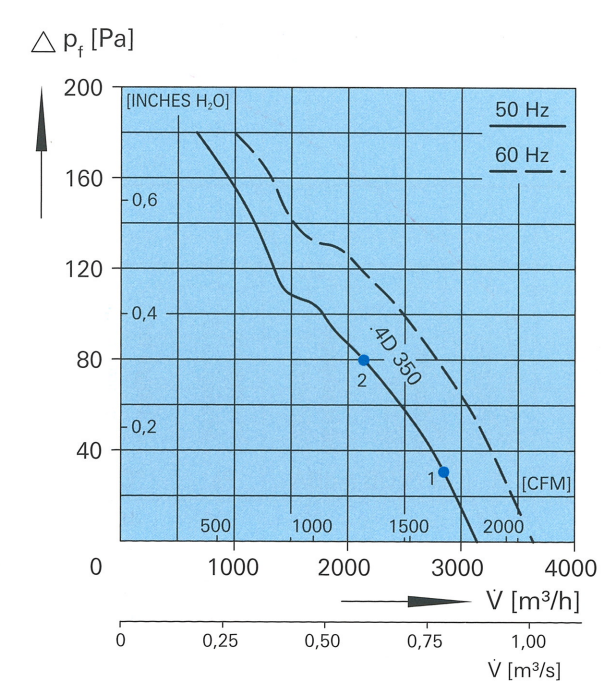

Änderungen vorbehalten
subject to alterations

Informationen information
Radial centrifugal
Axial axial
Kompakt compact
PAPST MOTORIEN VENTILATOREN
mvl MOTORIEN VENTILATOREN
Heißluft hot-air
Pumpen pumps
Motoren motors
Q-Motor Q-motor
Zubehör accessories