




TH209

IP54
IP68

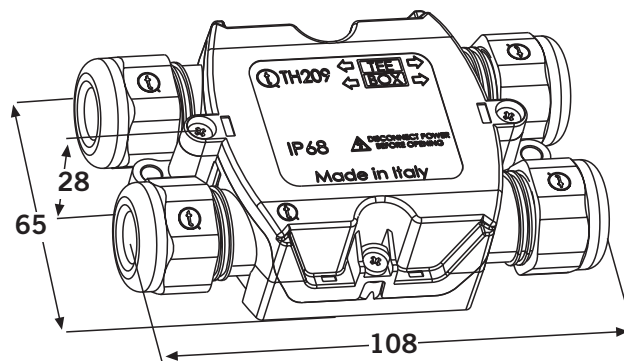

Dimensioni interne utili 43x53,5x24
Internal useful dimensions 43x53,5x24

Scatola di protezione ad elevato grado IP per morsettiere speciali Techno, morsettiere standard, circuiti stampati, trasformatori....

An high IP rated multi-way connector box to be used with Techno terminal blocks, standard terminal blocks, printed circuits, transformers, etc..

Dati tecnici - Technical data

IP54

IP66

IP68 5 MT

Min-Max Ø cavo-cable 5÷14mm

Vedi per scelta accessori -gommini dadi, morsettiere per personalizzare il vostro prodotto

See for choice of other accessories-rubber seals, nuts, terminal blocks to personalise your item

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

■ Nero - Black

-20°C

□ Grigio - Grey

+125°C

Gomme - Rubbers

SEBS - TPE V



Vite 3x12 INOX
Screw 3x12 STAINLESS STEEL

Norme - Standards

TEST REPORT
EN 60529:1991+A1:2000
IP54: 2,6 l/min 10 min
IP68: 5 MT-PROOF ; 3 h
IP66: 100 l/min x 3 min
EN 60998-1:2004
heating resistance



Codice - Part number

T H A . 2 0 9 . X X X

CABLE Ø 14 MAX



THA.209.A1A Nero - Black

THA.209.A2A Grigio - Grey

THA.209.A1B Nero - Black

THA.209.A2B Grigio - Grey

IP68

IP54

CABLE Ø MAX



THA.209.B1A Nero - Black

THA.209.B2A Grigio - Grey

THA.209.B1B Nero - Black

THA.209.B2B Grigio - Grey

IP68

IP54

CABLE Ø 9,5 MAX



THA.209.C1A Nero - Black

THA.209.C2A Grigio - Grey

THA.209.C1B Nero - Black

THA.209.C2B Grigio - Grey

IP68

IP54

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.

All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice


Last update: March 2010

Techno S.r.l. - technology & innovation - tel. +39.031.976445 - www.techno.it - info@techno.it

Disponibile anche nella versione a 3 vie *
Available in 3 ways version *



TH029
2-3 poli / 2-3 poles

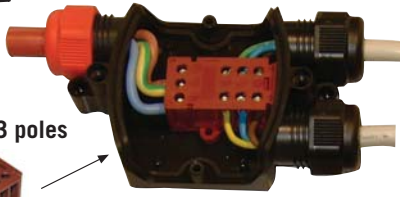

Esempi di altre applicazioni possibili
Some other possible applications

Tutti i tipi di morsetti passo 8/10/12

All terminal blocks with pitch 8/10/12





Circuiti stampati e trasformatori
Printed circuits and transformers



Kit di fornitura non assemblato THA
Unassembled kit THA

THA.209.XXX
THA.219.XXX

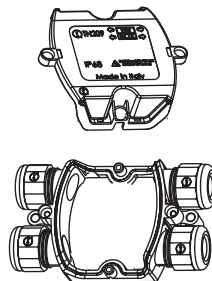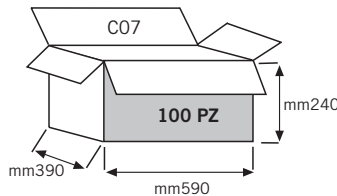



100 PZ

100 PZ

400 PZ

Kit di fornitura assemblato THZ
Assembled kit THZ


THZ.209.XXX
THZ.219.XXX

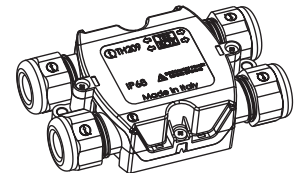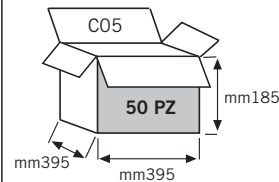

50 PZ


Kit di fornitura con versionamenti e
confezionamenti speciali THK
Special custom packed version THK

THK.209.XXX
THK.219.XXX

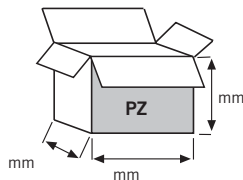

Kit di fornitura imbustati THR
Fare riferimento a catalogo THR
Retail packed kit THR
Please refer to THR Retail Catalogue

THR.209.SXX
THR.219.SXX

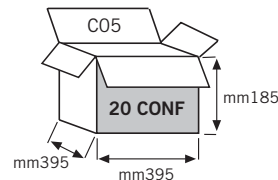

1 CONF
1 PZ


Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions



TH209

IP54
IP68

3 VIE

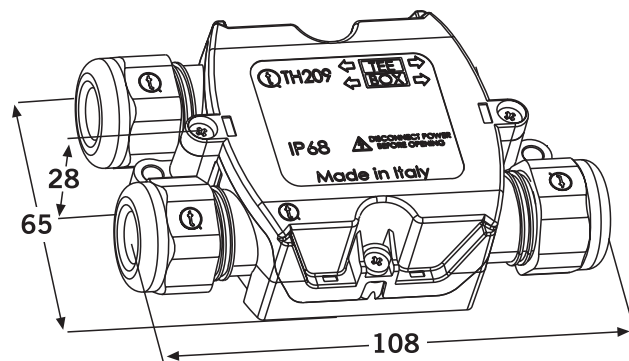

Dimensioni interne utili 43x53,5x24

Internal useful dimensions 43x53,5x24

Scatola di protezione ad elevato grado IP per morsettiere speciali Techno, morsettiere standard, circuiti stampati, trasformatori....

An high IP rated multi-way connector box to be used with Techno terminal blocks, standard terminal blocks, printed circuits, transformers, etc..

Dati tecnici - Technical data

IP54

IP66

IP68 5 MT

Min-Max Ø cavo-cable 5÷14mm

Vedi per scelta accessori -gommini dadi, morsettiere per personalizzare il vostro prodotto

See for choice of other accessories-rubber seals, nuts, terminal blocks to personalise your item

Materie prime - Raw materials

Materia plastica - Plastics

PA66 UL94 V2 GWT 850°C

■ Nero - Black

-20°C

□ Grigio - Grey

+125°C

Gomme - Rubbers

SEBS - TPE V



Vite 3x12 INOX

Screw 3x12 STAINLESS STEEL

Norme - Standards

TEST REPORT
EN 60529:1991+A1:2000
IP54: 2,6 l/min 10 min
IP68: 5 MT-PROOF ; 3 h
IP66: 100 l/min x 3 min
EN 60998-1:2004
heating resistance



Codice - Part number

T H A . 2 0 9 . X X X

CABLE Ø 14 MAX



THA.209.D1A Nero - Black

THA.209.D2A Grigio - Grey

THA.209.D1B Nero - Black

THA.209.D2B Grigio - Grey

IP68

IP54

CABLE Ø MAX



THA.209.E1A Nero - Black

THA.209.E2A Grigio - Grey


THA.209.E1B Nero - Black

THA.209.E2B Grigio - Grey

IP68

IP54

TH029
2-3 poli / 2-3 poles

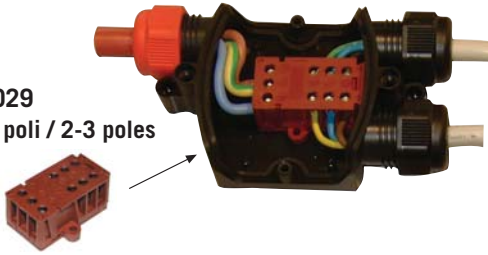

Esempi di altre applicazioni possibili
Some other possible applications

Tutti i tipi di morsetti passo 8/10/12

All terminal blocks with pitch 8/10/12





Circuiti stampati e trasformatori
Printed circuits and transformers



Kit di fornitura non assemblato THA
Unassembled kit THA

THA.209.XXX
THA.219.XXX

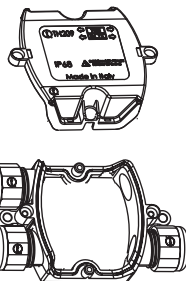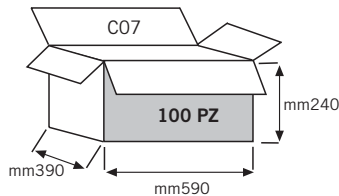



100 PZ

100 PZ

400 PZ

Kit di fornitura assemblato THZ
Assembled kit THZ


THZ.209.XXX
THZ.219.XXX

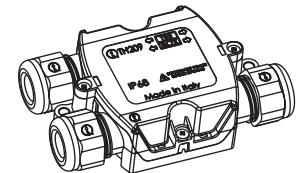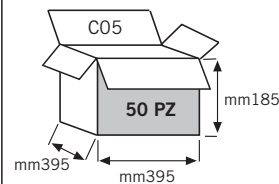

50 PZ


Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK
Special custom packed version THK

THK.209.XXX
THK.219.XXX

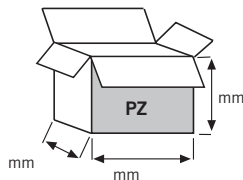

Kit di fornitura imbustati THR
Fare riferimento a catalogo THR
Retail packed kit THR
Please refer to THR Retail Catalogue

THR.209.SXX
THR.219.SXX

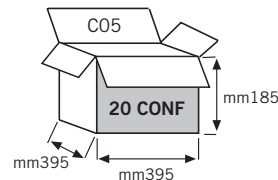

1 CONF
1 PZ

Vedi istruzioni di assemblaggio
Refer to user instructions