


Prod. Step 1/Fertigungsstufe 1: Cable Treatment/Kabelbearbeitung: Cutting Length /Zuschneidelänge


L+34+30+Tolerance/Toleranz

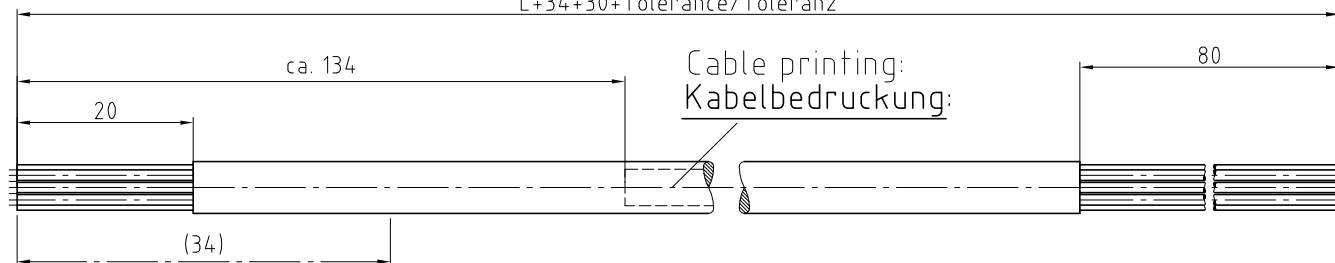

Prod. Step 2/Fertigungsstufe 2: Finished Part/ Fertigteil / Prüfteil:

If Length under/bei Länge unter 0.5m ca.30mm

L+Tolerance/Toleranz+30±25

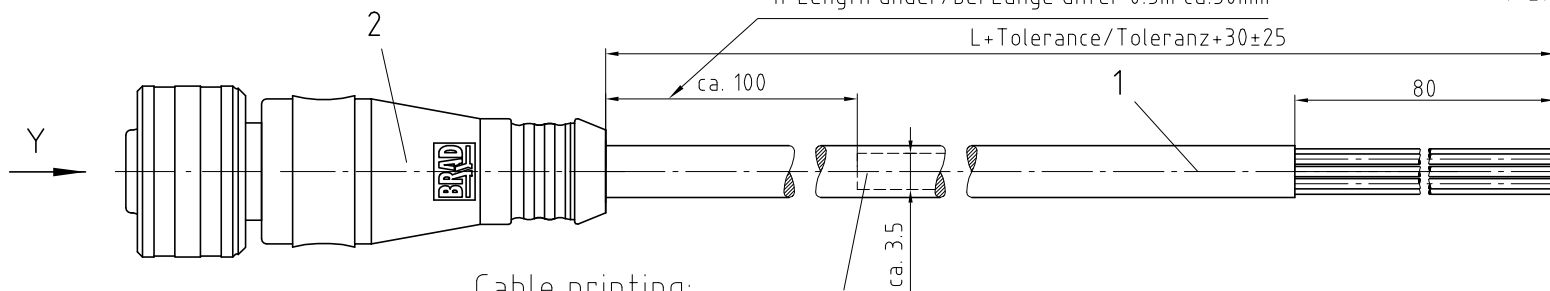

Cable printing:
Kabelbedruckung:

Woodhead Connectivity GmbH W08000H08MXXX

View/Ansicht Y
Female Cable Connector/Kabeldose

8-Pol 2

2 brown
2 braun

white 1
weiß 1

weiß 1

blue 7
blau 7

blau 7
pink 6

pink 6
rosa 6

3 green
3 grün

4 yellow
4 gelb

5 grey
5 grau

8 red
8 rot

e.g./z.B.: 001: $L=0.1\text{m}$

003: $L=0.3\text{m}$

006: $L=0.6\text{m}$

020: $L=2.0\text{m}$

050: $L=5.0\text{m}$

100: $l = 10.0 \text{ m}$

•

•


(Metersprung)

(standard length/Standardlängen, fix)

Prod. Date as defined in
Fertigungsdatum gemäß
WN 00001 aufdrucken

Termination Side
Female Cable Connector

Anschlußseite
Kabeldose
8-Pol

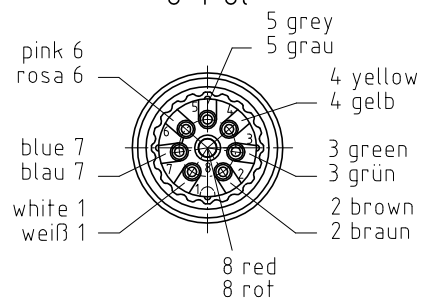

(...) Dim. for information
(...) Informationsmaß

Toleranzen Maß L: sichtbare Kabellänge bei M8 und M12	
von 0 bis 0,6 m:	±10 mm
über 0,6 bis 1 m:	+30 / -10 mm
über 1 bis 5 m:	±25 mm
über 5 bis 20 m:	±30 mm
über 20 m:	±50 mm

2	H842 081KF 00151	M12U-Female Head/Buchse	1		
1	CAB-H08-8	Leit.8x0,25 sw PUR	1		
Pos.	Artikel-Nummer	Beschreibung	Menge	Norm/Lieferant	Material/Bemerkung
			Maßstab 2:1		Position - Menge -
Projektionsmethode 1 (GER)			Werkstoff Oberfläche		
			Datum	Name	Beschreibung: M12U-8P-BU-Z-8/25PUR/UL-XM
		Bearb.	08.10.07	LS	
		Gepr.	12.10.07	US	
		Norm			
			Woodhead Connectivity GmbH Gewerbestraße 60 75015 Bretten-Gölshausen Tel.: 07252/9496-0 Fax: 07252/9496-199		Zeichnung Nr. W08000H08MXXX
01	BRE2004-00992	08.10.07	LS		
Zust. Änderungen		Datum	Name	Dateiname W08000H08MXXX	