

## SINGLE | SMD 24 V 5050 IP20

- Hochwertiges flexibles LED Modul
- Helle und farbstabile Lichtperformance
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich
- Unkomplizierte Montage mittels rückseitigem 3M Klebeband


- High-quality flexible LED module
- Bright and colorstable lightperformance
- Ideal for indoor and outdoor light applications
- Easy to Install - 3M glue at the backside



Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe [www.ledxon.de/downloads](http://www.ledxon.de/downloads) / For assembly- and safety information see [www.ledxon.com/downloads](http://www.ledxon.com/downloads)

Dimensions in mm

<b>Betriebsspannung DC / Voltage</b>	24 V ( + -5% )
<b>max. Leistung pro Meter / Wattage per meter*</b>	14.4 W / m
<b>max. Leistung pro Segment / Wattage per segment*</b>	1.44 W / Segment
<b>LED Bauform / LED type</b>	SMD 5050 3-Chip
<b>LED Rastermaß / LED pitch</b>	17 mm
<b>LED pro Meter / LED per meter</b>	60
<b>Schnittbereich / Step length</b>	100 mm / 6 LED
<b>Abmessung L x B x H / Dimensions L x W x H</b>	5000 mm x 10 mm x 2.2 mm
<b>Abstrahlwinkel / Angle</b>	120°
<b>Schutzart / Ingress protection</b>	IP20
<b>Dimmung / Dimming</b>	Voltage reduction / PWM
<b>Betriebstemperatur / Operating temperature</b>	-20°C - +40°C

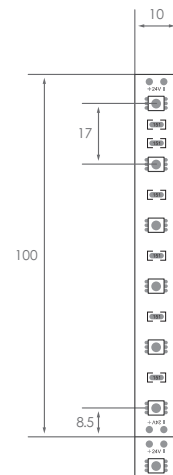

Artikelbez. Discription	Art.-Nr. Part.-No.	Lichtfarbe Light colour	Color temp. (K)* Wavelength (nm)*	Lumen / m* Luminance / m	CRI*
Single SMD 5050 IP20	9009076	ww	2400K	780lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009077	ww	2700K	840lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009078	nw	4000K	900lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009079	cw	6500K	960lm	75**
Single SMD 5050 IP20	9009080	red	623 nm	360lm	-
Single SMD 5050 IP20	9009081	yellow	592 nm	360lm	-
Single SMD 5050 IP20	9009082	green	525 nm	720lm	-
Single SMD 5050 IP20	9009083	blue	470 nm	450lm	-

\*Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen. Die angegebenen Werte je Meter können ggf. abweichen, da im Einzelfall das Vielfache der Segmente nicht einen Meter ergibt. / Technical variations possible, based on production tolerances. The indicated rating per meter can variate, if in the particular case the multiples of the segments is not one meter.

\*\*Möglich auch mit 90CRI / Also available with 90 CRI

Bitte achten Sie auf ausreichende Kühlung des LED Bandes! / Please ensure sufficient cooling of the LED strip!