

ADJUSTABLE | DOUBLE IP20

- Dynamische Weißsteuerung von 2400K - 6500K
- Homogener Farbverlauf durch versetzte LED Anordnung
- Individuelle Weißlichtgestaltung mit nur einem Produkt
- Komfortable drahtlose Steuerung als Zubehör erhältlich


- Dynamic white dimming from 2400K to 6500K
- Mixed LED Layout - homogeneous color gradient
- Individuell white illumination - with only one product
- Wireless Adjustable dimmingler available as accessory



Für Montage- und Sicherheitshinweise siehe www.ledxon.de/downloads / For assembly- and safety information see www.ledxon.com/downloads

Dimensions in mm

Betriebsspannung DC / Voltage	24 V (+ -5%)
max. Leistung pro Meter / Wattage per meter*	19.2 W / m
max. Leistung pro Segment / Wattage per segment*	0.96 W / Segment
max. Leistung pro Meter / Wattage per meter	cw 9.6 W / m
	ww 9.6 W / m
max. Leistung pro Segment / Wattage per segment	cw 0.48 W / Segment
	ww 0.48 W / Segment
LED Bauform / LED type	SMD 3528
LED Rastermaß / LED pitch	8.3 mm
LED pro Meter / LED per meter	240
Schnittbereich / Step length	50 mm / 12 LED
Abmessung L x B x H / Dimensions L x W x H	5000 mm x 15 mm x 2.2 mm
Abstrahlwinkel / Angle	120°
Schutzart / Ingress protection	IP20
Dimmung / Dimming	Voltage reduction / PWM
Betriebstemperatur / Operating temperature	-20° C - +40° C

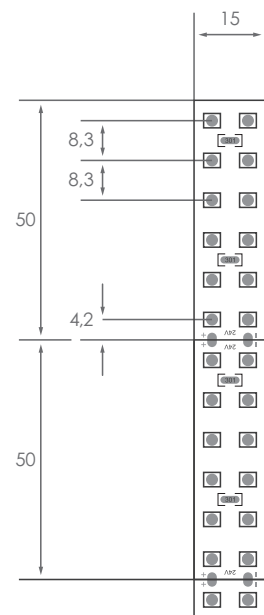

Artikelbez. Discription	Art.-Nr. Part.-No.	Lichtfarbe Light colour	Fablemperatur / Color temperature*		Lumen / Luminance*		CRI*
			ww	cw	ww	cw	
Adjustable Double SMD IP20	9009093	ww / cw	2400K	6500K	635lm/m	720lm/m	-

* Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen. Die angegebenen Werte je Meter können ggf. abweichen, da im Einzelfall das Vielfache der Segmente nicht einen Meter ergibt. / Technical variations possible, based on production tolerances. The indicated rating per meter can vary, if in the particular case the multiples of the segments is not one meter.

Bitte achten Sie auf ausreichende Kühlung des LED Bandes! / Please ensure sufficient cooling of the LED strip!