

### Tiefenmeßschieber mit gerader Meßstange

**Ausführung:**

DIN 862  
rostfreier Stahl  
Ablese­teile mattverchromt  
Fest­stellschraube  
einschließlich Etui

### Vernier depth gauges without hook


**Techn. data:**

DIN 862  
stainless steel  
satin chromed reading parts  
locking screw  
individually packed

### Jauges de profondeur sans talon

**Applications:**

DIN 862  
en inox  
lecture chromée mate  
vis de blocage  
emballées à l'unité

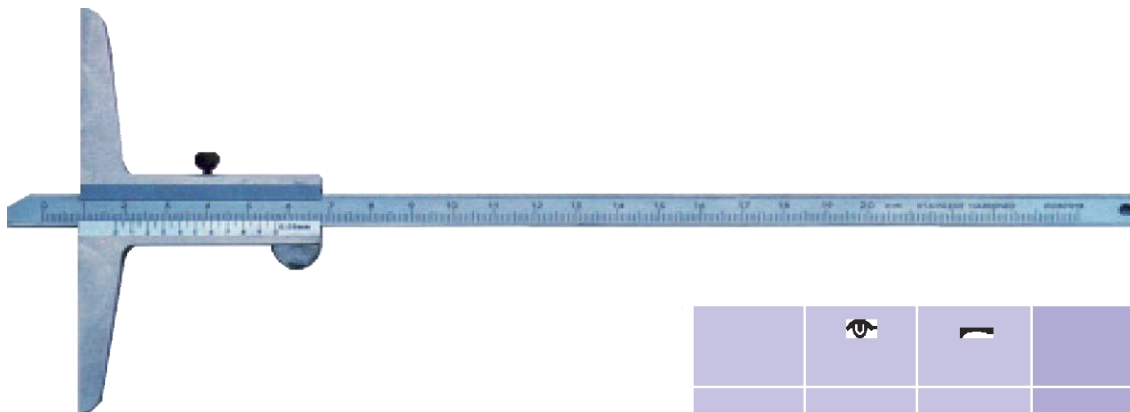

				€	
200	0,05	100	120-01		
300	0,05	125	120-02		

### Tiefenmeßschieber mit Hakenmeßstange

**Ausführung:**

DIN 862  
rostfreier Stahl  
Ablese­teile mattverchromt  
Fest­stellschraube  
einschließlich Etui

### Vernier depth gauges with hook


**Techn. data:**

DIN 862  
stainless steel  
satin chromed reading parts  
locking screw  
individually packed

### Jauges de profondeur avec talon

**Applications:**

DIN 862  
en inox  
lecture chromée mate  
vis de blocage  
emballés à l'unité

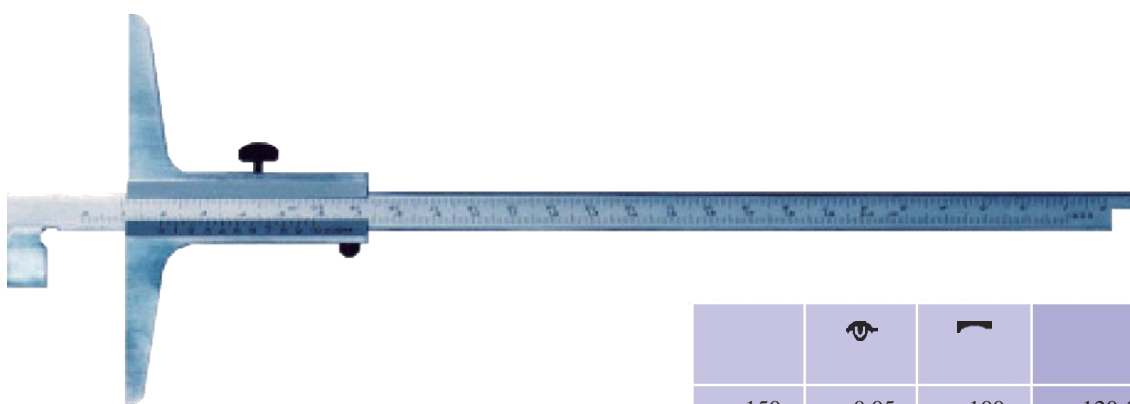

				€	
150	0,05	100	120-09		
200	0,05	100	120-10		
300	0,05	125	120-11		

> mm <



Messbereich  
Ablesung mm / inch  
Brückenlänge

Range  
Reading mm / inch  
Length of base

Capacité  
Lecture mm / inch  
Longueur de base