


Laborkarten Dual Inline

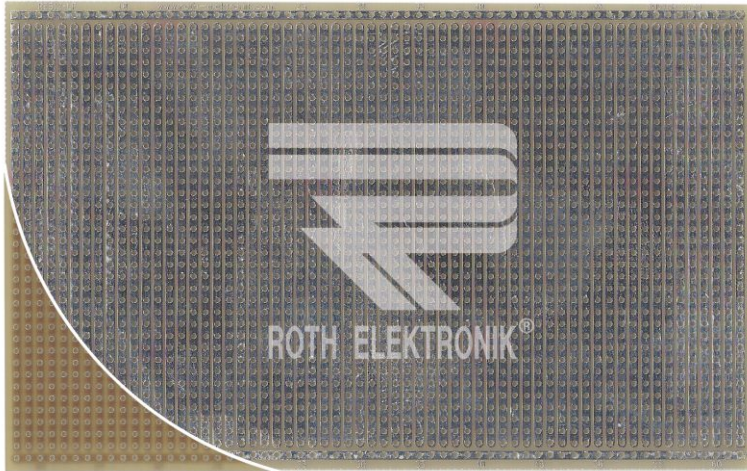

RE512-LF

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Heißverzinkt (HAL-leadfree)

- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 62 Leiterbahnen mit 36 Bohrungen
- Lochdurchmesser 1,00 mm

- Größe 100 x 160 mm