


Multiadapter

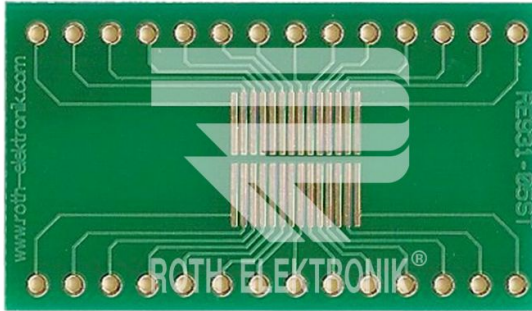

RE931-05ST

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet

- Adaptionplatine für SSOP 28 einreihig ausgeführt
- Pitch: 0,65 mm (208 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm

- Größe 21,50 x 37,00 mm