


LK4-B

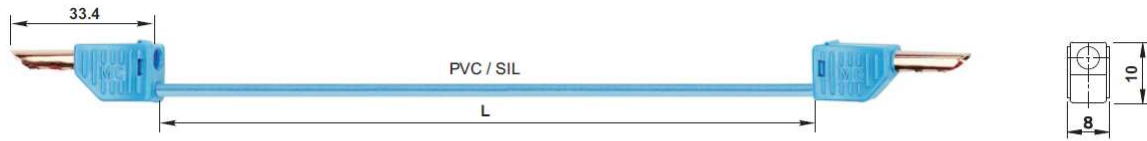

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silikon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Hohlstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm hollow plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche creuse Ø 4 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs																
LK4-B	28.0055-□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Au PVC	<table border="1"> <tr> <td>0 25</td> <td>0 50</td> <td>0 75</td> </tr> <tr> <td>1 00</td> <td>1 50</td> <td>2 00</td> </tr> </table>	0 25	0 50	0 75	1 00	1 50	2 00	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td colspan="5">29</td> </tr> </table>	21	22	23	24	25	29				
0 25	0 50	0 75																				
1 00	1 50	2 00																				
21	22	23	24	25																		
29																						