

Sicherungshalter, 35 mm DIN-Schiene, 10.3 x 38 mm, 1000 VDC



1000 VDC · -W · 600 VAC/DC · 30 A (UL/CSA)



Beschreibung

- Montierbar auf 35 mm DIN-Schiene
- Leichtes Einsetzen und Entfernen von Sicherungen
- Für Sicherungen bis 100 kA Schaltvermögen

Standards

- IEC 60269-2, -4, -6
- UL 4248-1
- CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E39328
- CSA Ausweisnummer: 248899

Anwendungen

- Stringkasten in Photovoltaikanlagen

Referenzen

Sicherungshalter zu [ASO 10.3x38](#)


Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Sicherungseinsatz	10.3 x 38 mm
Montage	Einbau auf DIN-Schiene
Anschluss	Käfigklemmen: 2 - 10 mm ² / AWG #8 - 14 (Litze), 2 - 6 mm ² , AWG #10 - 14 (Draht), 2 Nm / 17.7 lb-in (max. Drehmoment)
Nennspannung	1000VDC (Eigenspezifikation), 600VAC/DC (UL/CSA)
Nennstrom	30A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	- W @ Tu 23 °C max. 4 W (Eigenspezifikation)
Schutzgrad	IP 20
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 130 °C
Material: Sockel	Thermoplast, UL 94V-0
Einzelgewicht (Sockel/Kappe)	54 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	Typ, Tech. Information

Abmessung

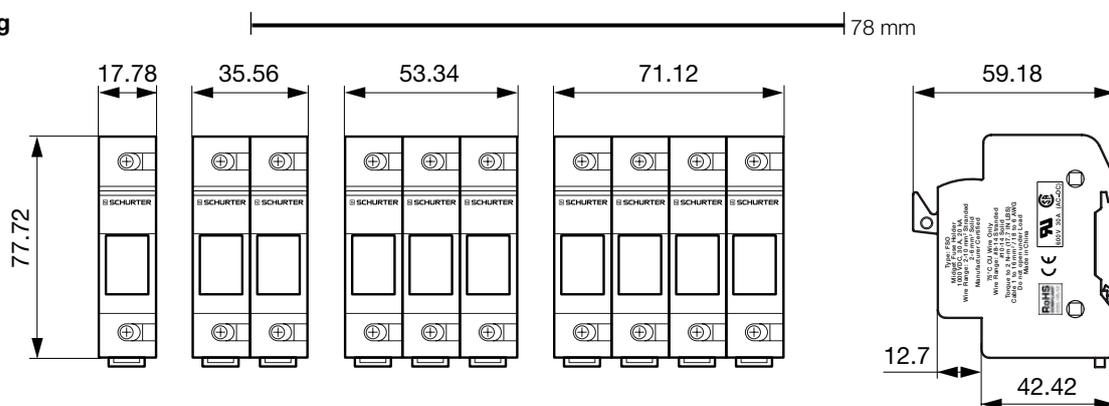

Darf nicht unter Last geöffnet werden

Alle Varianten

Halter	Bemerkung	Bestell-Nummer
•	1-polig	0091.0001
•	2-polig	0091.0002
•	3-polig	0091.0003
•	4-polig	0091.0004

■ Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:
<http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit	0091.0001	Kartonschachtel (10 St.)
	0091.0002	Kartonschachtel (5 St.)
	0091.0003	Kartonschachtel (4 St.)
	0091.0004	Kartonschachtel (3 St.)