

DULUX T PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T PLUS | CFLni, 3 rør, med 2-stifter til drift med forkobling



Applikationsområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

Produkt fordele

- Meget økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse

Produkt egenskaber

- Gennemsnitslevetid: 10.000 timer
- Farvegengivelsesindeks R_a : 80...89
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Tobens plug-in med enkelt ende GX24d-sokkel



Tekniske data


Elektriske Data

Nominel wattforbrug	26.50 W
Lyskilde effekt	26.50 W
Energiforbrug	32 kWh/1000h


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1800 lm
Målt lumenstrøm	1800 lm
Farvetemperatur	4000 K
Lysfarve	840
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	LUMILUX Kold hvid
Farvegengivelsesindex	80...89
Lumen ved 25 °C	1800 lm
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000 t	0.80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000 t	0.77
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000 t	0.75
Luminans	6 cd/cm²
Farvegengivelsesgruppe	1B


Dimensioner

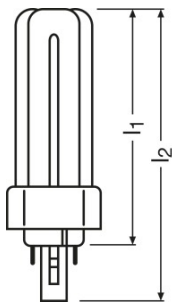

Product line drawing with letters

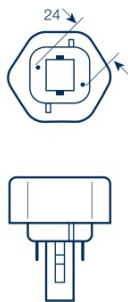

Base

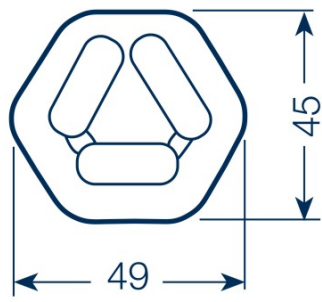

Base

Total længde	139.0 mm
Produktvægt	63.00 g
Rør diameter	12 mm
Længde	139.0 mm

Produktdatablad

Længde i henhold til IEC standard	130 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	116.00 mm

Farver & materialer

Kviksølv indhold	1.9 mg
------------------	--------

Temperaturer

Målt Ta for maksimal lysstrøm	25.0 °C
-------------------------------	---------


Levetid

Nominel levetid	10000 h
Målt levetid	10000 h
Service levetid	6500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Betjeningstilstand	50 Hz
Levetid	10000 h ¹⁾

¹⁾ Med CCG / LLCG

Generel Beskrivelse

Produktdatablad

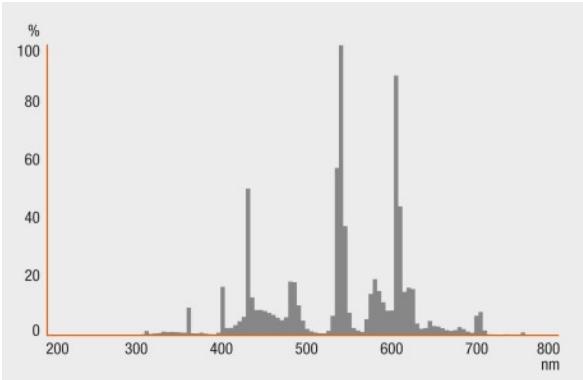

Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GX24d-3
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja

Egenskaber

Velegnet indendørs	Ja
--------------------	----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A
--------------	---

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	FSM-26/840-I-G2X4d-3
---	----------------------

Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG number	STK number	UK Org
4050300342047	OSRDT26840	8330240	4934069	-




Guarantee

Udstyr/tilbehør

- Egnet til drift på traditionelle forkoblinger
- Kun egnet til 0,22 V forkobling (DULUX T 18 W PLUS)

Sikkerheds rådgivning

In case of lamp breakage: www.osram.com/brokenlamp

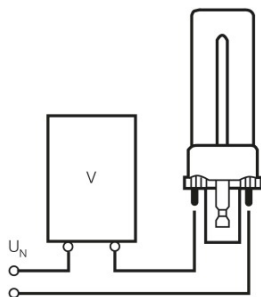

Circuit diagram

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (højde x vægt x længde)	Volumen	Bruttovægt
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Folding carton box 1	49 mm x 46 mm x 144 mm	0.32 dm ³	77.00 g
4050300342054	DULUX T PLUS 26 W/840	Shipping carton box 10	125 mm x 155 mm x 240 mm	4.65 dm ³	907.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere

Produktdatablad

enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.