

HALOPIN ECO 20 W 240 V G9

HALOPIN ECO | G9用ハロゲンランプ



アプリケーション分野

- ・!一般照明
- ・職場の照明
- ・読書用照明
- ・ダイニングテーブルの照明
- ・ミラー照明
- ・!アクセントの照明
- ・!ムード照明

製品の利点

- ・鮮やかな ECO アクセントの照明
- ・革命的に新しい照明器具デザインを実現する驚くほど小型サイズ
- ・革新的で独特のバルブピンチ技術によって実現した堅牢なフィラメントデザイン
- ・開放型照明器具 (IEC 60598-1 規格適合品) での使用に認定
- ・UV フィルター
- ・統合されたヒューズ機能によって、IEC 60432-2 規格に準拠
- ・低熱出力 (標準の基準製品に比べて)

製品の機能

- ・平均寿命:2,000 時間
- ・!調光可能
- ・演色評価数 R_a :100



HALOGEN
ECO

製品データシート

技術データ

電力データ

公称電力	20.00 ワット
公称電圧	240.00 ボルト
設計電力	20.00 ワット
白熱電球換算電力	25 ワット
定格力率 λ	1.00
Energy consumption	20 kWh/1000h


測光データ

公称光束	235 lm
色温度	2700 K
EN 12464-1に準拠した光色	クリーム色
定格光束	235 lm
定格平均演色評価数 (Ra)	100
公称ランプ寿命時の光束維持率	0.80

光技術データ

始動時間	0.0 s
定格ウォームアップ時間 (60 %)	0.00 s

免責と重量

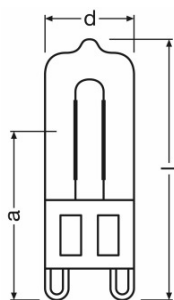

Product line drawing

直径	14.0 mm
長さ	43.0 mm
光中心距離 (LCL)	22.0 mm

製品データシート

全長	43.0 mm
管外径	T13,3

色と素材


ランプの定格水銀含有量	0.0 mg
水銀フリー	はい

耐久時間

公称ランプ寿命	2000 h
定格ランプ寿命	2000 h
定格スイッチングサイクル数	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

追加製品データ

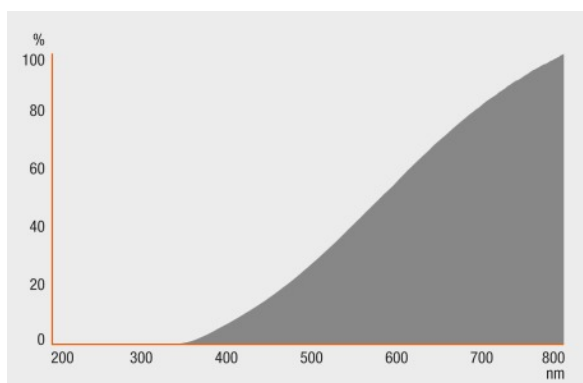

Spectral power distribution

ベース (標準指定)	G9
------------	----

機能

点灯位置	任意
調光可能	はい

認証と基準

製品データシート

Energy efficiency class	D
--------------------------------	---

国固有のカテゴリ

ILCOS	HSGST/C/UB-20-240-G9-22
Order reference	66720 ECO 20W 2

国ごとの特別なインフォメーション

製品コード	METEL-Code	SEG-No.	STKナンバー	UK Org
4008321945556	-	-	4730165	-

製品データシート

ロジスティカル データ

製品コード	製品記述	梱包単位 (PCS/単位)	寸法 (高さX幅X長さ)	ポリウム	重量
4008321945556	HALOPIN ECO 20 W 240 V G9	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	6.40 g
4008321945563	HALOPIN ECO 20 W 240 V G9	Shipping carton box 20	118 mm x 55 mm x 144 mm	0.93 dm ³	141.80 g

上記製品コードは、注文できる最少数量単位についての説明です。一回の配送梱包は最少梱包単位、もしくは最少梱包単位の倍数で入力をお願いします。

お断り

本内容は、予告なく変更されることがあります。弊社のウェブサイトを利用することで発生したトラブルや損失、その他の事故等によるすべての損害について弊社は一切責任を負いません。最新のデータをご使用ください。