

Schutzkt.-Steckdosenleisten Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, halogenfrei


72 mm-Leistenbreite m. Steckd. nach DIN VDE 49440 16 A / 250 V~

wiederanschliessbar !



Zuleitung H05VV-F 3G1,5, 2,0 mtr. m. angespr. Winkelstecker DIN 49441R2 (doppeltes Schutzleitersystem)



Farbschlüssel:
ws = weiß
sw = schwarz
si/sw = silber/schwarz

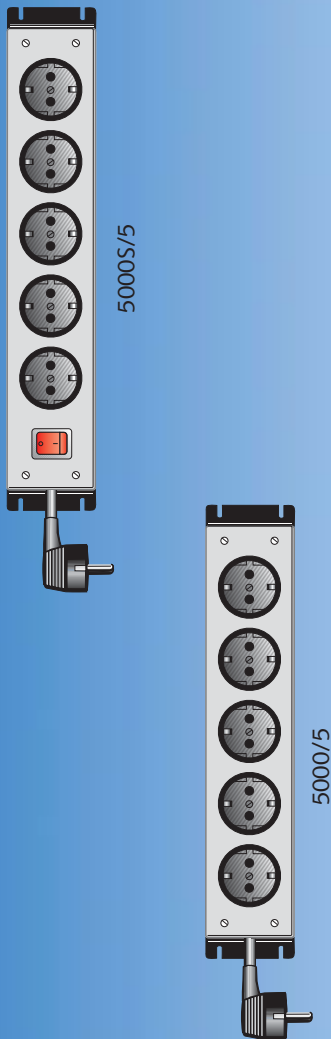

Ausführung und techn. Daten		Gesamt- länge L in mm	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben!	EDV-Code	
mit 2pol. Schalter, beleuchtet	3fach	283	5000s / 3 ws 5000s / 3 sw 5000s / 3 si/sw	05000.0S03.01.020 05000.0S03.02.020 05000.0S03.09.020	
	5fach	403	5000s / 5 ws 5000s / 5 sw 5000s / 5 si/sw	05000.0S05.01.020 05000.0S05.02.020 05000.0S05.09.020	
	6fach	463	5000s / 6 ws 5000s / 6 sw 5000s / 6 si/sw	05000.0S06.01.020 05000.0S06.02.020 05000.0S06.09.020	
	8fach	583	5000s / 8 ws 5000s / 8 sw 5000s / 8 si/sw	05000.0S08.01.020 05000.0S08.02.020 05000.0S08.09.020	
	10fach	703	5000s / 10 ws 5000s / 10 sw 5000s / 10 si/sw	05000.0S10.01.020 05000.0S10.02.020 05000.0S10.09.020	
	12fach	823	5000s / 12 ws 5000s / 12 sw 5000s / 12 si/sw	05000.0S12.01.020 05000.0S12.02.020 05000.0S12.09.020	
	ohne Schalter	3fach	251	5000 / 3 ws 5000 / 3 sw 5000 / 3 si/sw	05000.0003.01.020 05000.0003.02.020 05000.0003.09.020
		5fach	371	5000 / 5 ws 5000 / 5 sw 5000 / 5 si/sw	05000.0005.01.020 05000.0005.02.020 05000.0005.09.020
		6fach	431	5000 / 6 ws 5000 / 6 sw 5000 / 6 si/sw	05000.0006.01.020 05000.0006.02.020 05000.0006.09.020
		8fach	551	5000 / 8 ws 5000 / 8 sw 5000 / 8 si/sw	05000.0008.01.020 05000.0008.02.020 05000.0008.09.020
		10fach	671	5000 / 10 ws 5000 / 10 sw 5000 / 10 si/sw	05000.0010.01.020 05000.0010.02.020 05000.0010.09.020
		12fach	791	5000 / 12 ws 5000 / 12 sw 5000 / 12 si/sw	05000.0012.01.020 05000.0012.02.020 05000.0012.09.020
mit 2pol. Schalter, beleuchtet	3fach	283	5003s / 3 ws 5003s / 3 sw 5003s / 3 si/sw	05003.0S03.01.020 05003.0S03.02.020 05003.0S03.09.020	
	5fach	403	5003s / 5 ws 5003s / 5 sw 5003s / 5 si/sw	05003.0S05.01.020 05003.0S05.02.020 05003.0S05.09.020	
	6fach	463	5003s / 6 ws 5003s / 6 sw 5003s / 6 si/sw	05003.0S06.01.020 05003.0S06.02.020 05003.0S06.09.020	
	8fach	583	5003s / 8 ws 5003s / 8 sw 5003s / 8 si/sw	05003.0S08.01.020 05003.0S08.02.020 05003.0S08.09.020	
	10fach	703	5003s / 10 ws 5003s / 10 sw 5003s / 10 si/sw	05003.0S10.01.020 05003.0S10.02.020 05003.0S10.09.020	
	12fach	823	5003s / 12 ws 5003s / 12 sw 5003s / 12 si/sw	05003.0S12.01.020 05003.0S12.02.020 05003.0S12.09.020	

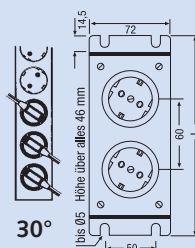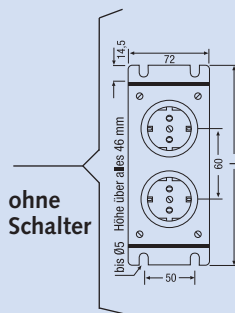

Art. 5003S nicht mehr lieferbar



Auf Wunsch auch in orange lieferbar. Beige/schwarz und braun liefern wir solange Vorrat reicht. Sonderausführungen auf Anfrage, z. B. Leitungslänge, Anzahl der Steckdosen etc.

Für Nr. 5000 auf Anfrage lieferbar: **Integrierter erhöhter Berührungsschutz** gegen Aufpreis (ersetzt den bisherigen Begriff „Kinderschutz“)

Verpackung: Einzeln im Klarsichtbeutel mit Sattelticket, 12 Stück im Versandkarton.

Schutzkt.-Steckdosenleisten


Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, halogenfrei

72 mm-Leistenbreite m. Steckd. nach DIN VDE 49440 16 A / 250 V~

Zuleitung H05VV-F 3G1,5, 2,0 mtr. m. angespr. Winkelstecker DIN 49441R2 (doppeltes Schutzleitersystem)

wiederanschliessbar !

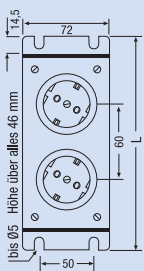



Ausführung und techn. Daten		Gesamtlänge L in mm	Bestell-Nr. und Farbe unbedingt angeben!	EDV-Code
ohne Schalter  30°	3fach	251	5003 / 3 ws 5003 / 3 sw 5003 / 3 si/sw	05003.0003.01.020 05003.0003.02.020 05003.0003.09.020
	5fach	371	5003 / 5 ws 5003 / 5 sw 5003 / 5 si/sw	05003.0005.01.020 05003.0005.02.020 05003.0005.09.020
	6fach	431	5003 / 6 ws 5003 / 6 sw 5003 / 6 si/sw	05003.0006.01.020 05003.0006.02.020 05003.0006.09.020
	8fach	551	5003 / 8 ws 5003 / 8 sw 5003 / 8 si/sw	05003.0008.01.020 05003.0008.02.020 05003.0008.09.020
	10fach	671	5003 / 10 ws 5003 / 10 sw 5003 / 10 si/sw	05003.0010.01.020 05003.0010.02.020 05003.0010.09.020
	12fach	791	5003 / 12 ws 5003 / 12 sw 5003 / 12 si/sw	05003.0012.01.020 05003.0012.02.020 05003.0012.09.020

Farbschlüssel:
ws = weiß
sw = schwarz
si/sw = silber/schwarz



Art. 5003 nicht mehr lieferbar

60 mm-Leistenbreite

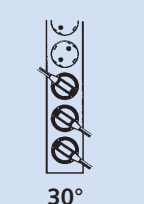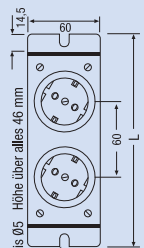mit 2pol. Schalter, beleuchtet  30°	3fach	283	1003s / 3 ws 1003s / 3 sw 1003s / 3 si/sw	01003.0503.01.020 01003.0503.02.020 01003.0503.09.020
	5fach	403	1003s / 5 ws 1003s / 5 sw 1003s / 5 si/sw	01003.0505.01.020 01003.0505.02.020 01003.0505.09.020
	6fach	463	1003s / 6 ws 1003s / 6 sw 1003s / 6 si/sw	01003.0506.01.020 01003.0506.02.020 01003.0506.09.020
	8fach	583	1003s / 8 ws 1003s / 8 sw 1003s / 8 si/sw	01003.0508.01.020 01003.0508.02.020 01003.0508.09.020
ohne Schalter 	10fach	703	1003s / 10 ws 1003s / 10 sw 1003s / 10 si/sw	01003.0510.01.020 01003.0510.02.020 01003.0510.09.020
	3fach	251	1003 / 3 ws 1003 / 3 sw 1003 / 3 si/sw	01003.0003.01.020 01003.0003.02.020 01003.0003.09.020
	5fach	371	1003 / 5 ws 1003 / 5 sw 1003 / 5 si/sw	01003.0005.01.020 01003.0005.02.020 01003.0005.09.020
	6fach	431	1003 / 6 ws 1003 / 6 sw 1003 / 6 si/sw	01003.0006.01.020 01003.0006.02.020 01003.0006.09.020
	8fach	551	1003 / 8 ws 1003 / 8 sw 1003 / 8 si/sw	01003.0008.01.020 01003.0008.02.020 01003.0008.09.020
	10fach	671	1003 / 10 ws 1003 / 10 sw 1003 / 10 si/sw	01003.0010.01.020 01003.0010.02.020 01003.0010.09.020



1003/5



Bei Bedarf 90°



Bestell-Nr. 1000... Auslaufartikel

Auf Wunsch auch in orange lieferbar.

Sonderausführungen auf Anfrage, z. B. Leitungslänge, Anzahl der Steckdosen etc.

Verpackung: Einzeln im Klarsichtbeutel mit Sattletikett, 12 Stück im Versandkarton.

Art. 1003 nicht mehr lieferbar