


Omniflex- und BVX-Arme



Die Omniflex-Arme (63 mm Ø) wurden so konzipiert, daß auch über größere Distanzen eine wirkungsvolle Schadstoffabsaugung sichergestellt werden kann. Die wohldurchdachte Gelenkkonstruktion gewährleistet eine unübertroffene Flexibilität in der Bewegung und Positionierung der Arme. Diese können je nach Abstand zur Arbeitsfläche und dem Aufbau des Arbeitstisches verlängert oder verkürzt werden, indem die einzelnen Glieder des Omniflex-Armes hinzugefügt oder entfernt werden. ESD-Konformität wird durch das leitfähige Material sichergestellt.

Eigenschaften und Vorteile

- ▶ Absaugvolumen: 140 m³/h (je nach Düsentyp)
- ▶ Durchmesser: 63 mm
- ▶ Länge: 0,6 m; Verlängerung um 0,3 m möglich

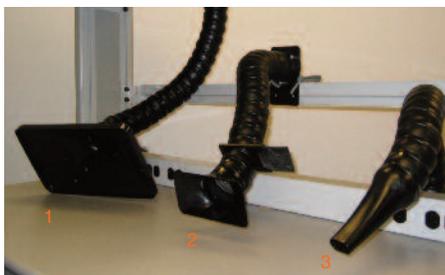

Art.-Nr.	Beschreibung
EA1122	2 ESD-Omniflex-Arm mit Rechteckdüse, 150 x 88 mm
EA1124	3 ESD-Omniflex-Arm mit konischer Düse
EA1126	1 ESD-Omniflex-Arm mit Haube, 350 x 212 mm
AC1101	4 Absperrventil für Omniflex-Arm
AC1102	Omniflex-Armverlängerung, 300 mm
Q-AD426530	Ersatz-Rechteckdüse 150 x 88 mm
Q-AD426560	Ersatz-Rechteckdüse 350 x 212 mm
Q-AD426550	Ersatz-Konische Düse

 
**Zum Lieferumfang aller Omniflex-Arme gehören eine Tischklemmbefestigung und zwei Schraubklemmen.*



Die BVX-Arme (50 mm Ø) stellen eine preiswerte Lösung dar. Sie vereinen gute Absaugleistung mit großer Flexibilität. Aufgrund des spiralförmigen Aufbaus der Arme können diese durch Drehen verfestigt und präzise positioniert werden. Über einen Y-Adapter können zwei BVX-Arme an einen Lufteinlass der MFX-Systeme angeschlossen werden. So ist es möglich, bis zu acht Arbeitsplätze mit einem Absaugsystem zu verbinden.

Eigenschaften und Vorteile

- ▶ Absaugvolumen 75 m³/h
- ▶ Arme mit 50 mm Ø
- ▶ Armlänge 760 mm
- ▶ Die BVX-Arme sind mit allen Volumenabsaugsysteme kompatibel



Art.-Nr.	Beschreibung
BVX-ARM-K1	5 1 BVX-Arm, (760 mm lang), Schlauch (1800 mm lang) und Tischklemmbefestigung mit zwei Schraubklemmen
BVX-ARM-K2	1 BVX-Arm mit Düse, Tischklemmbefestigung für Schlauchanschluss 50/63 mm Ø und 2 Schraubklemmen
BVX-ARM	Flexibler Absaugarm, ESD-sicher, Länge 760 mm
BVX-ARML	Flexibler Absaugarm, ESD-sicher, Länge 1500 mm, mit U-Clip

Verbindungsschläuche für Omniflex- und BVX-Arme

CH0251	6 Verbindungsschlauch (2,5 m x 63 mm Ø) mit 2 Klemmen
CH0252	6 Verbindungsschlauch (3,5 m x 63 mm Ø) mit 2 Klemmen
CH0253	6 Verbindungsschlauch (7,5 m x 63 mm Ø) mit 2 Klemmen
AC2025	7 Y-Adapter (für Schlauch 63 mm Ø) mit 3 Klemmen