



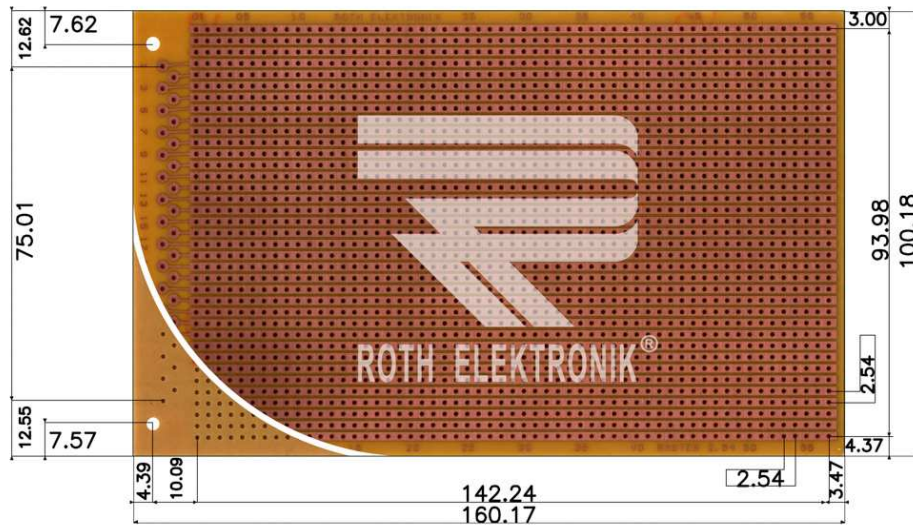

RE522-HP

- SRBP paper FR2 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Organic soldering protection (OSP)
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- 37 continuous strips with 57 holes
- Hole diameter 1.00 mm
- Connector 31-channel DIN 41617
- Size 100 x 160 mm


ver.20150130

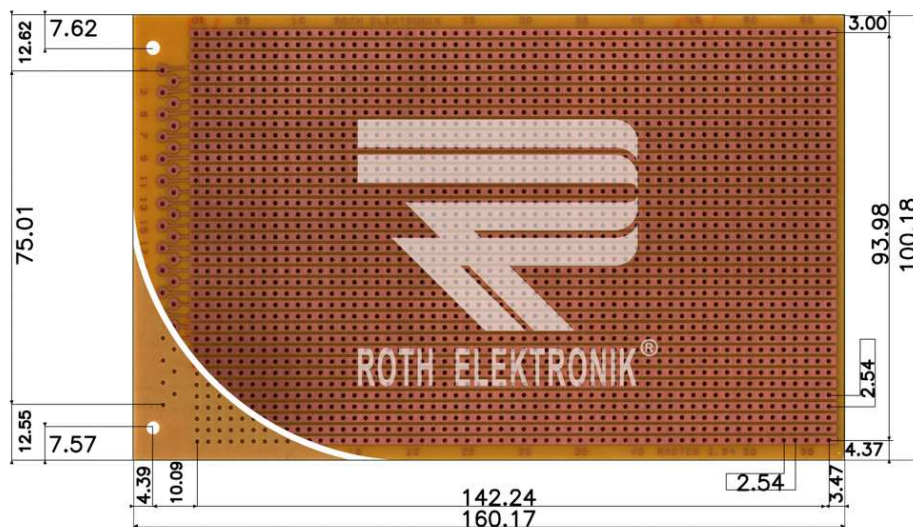

RE522-HP

- Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Organischer Oberflächenschutz (OSP)
- Lochraster 2,54 x 2,54 mm
- 37 Leiterbahnen mit 57 Bohrungen
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Steckverbinder 31-polig DIN 41617
- Größe 100 x 160 mm


ver.20150130

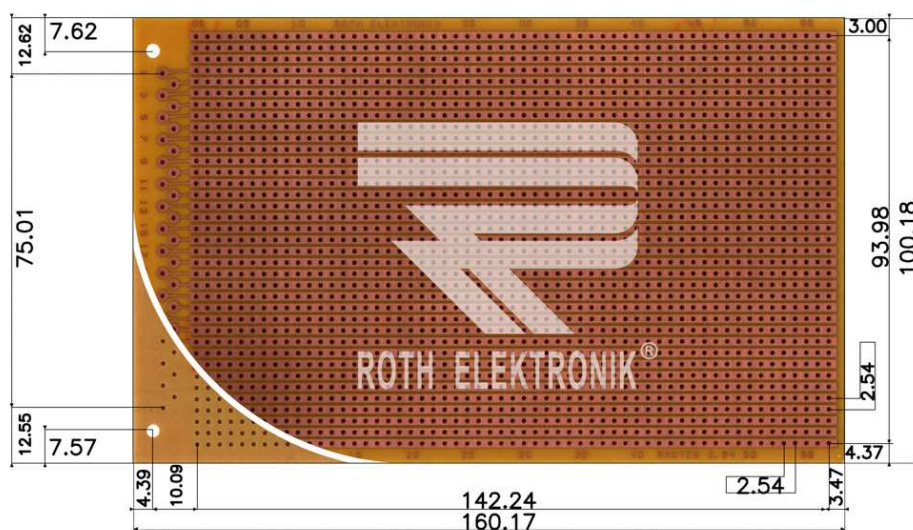

RE522-HP

- Résine phénolplaste FR2 1,50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Protection organique de la surface (OSP)
- Pas 2,54 x 2,54 mm
- 37 pistes avec 57 trous
- Perforation 1,00 mm Ø
- Connecteur 31-pôles DIN 41617
- Dimensions 100 x 160 mm

ver.20150130

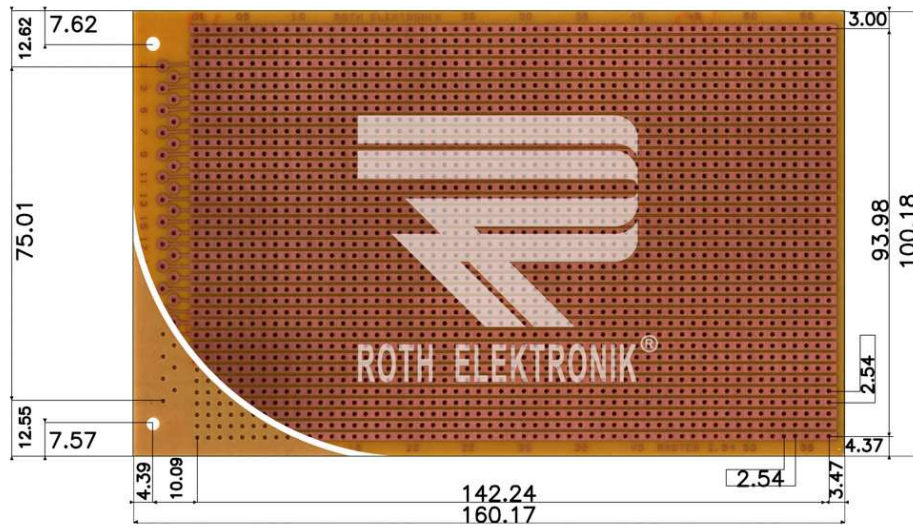

RE522-HP

- Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Protección orgánica de la superficie (OSP)
- Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
- 37 vías conductoras con 57 agujeros
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Conector enchufable 31-polos DIN 41617
- Tamaño 100 x 160 mm

ver.20150130