

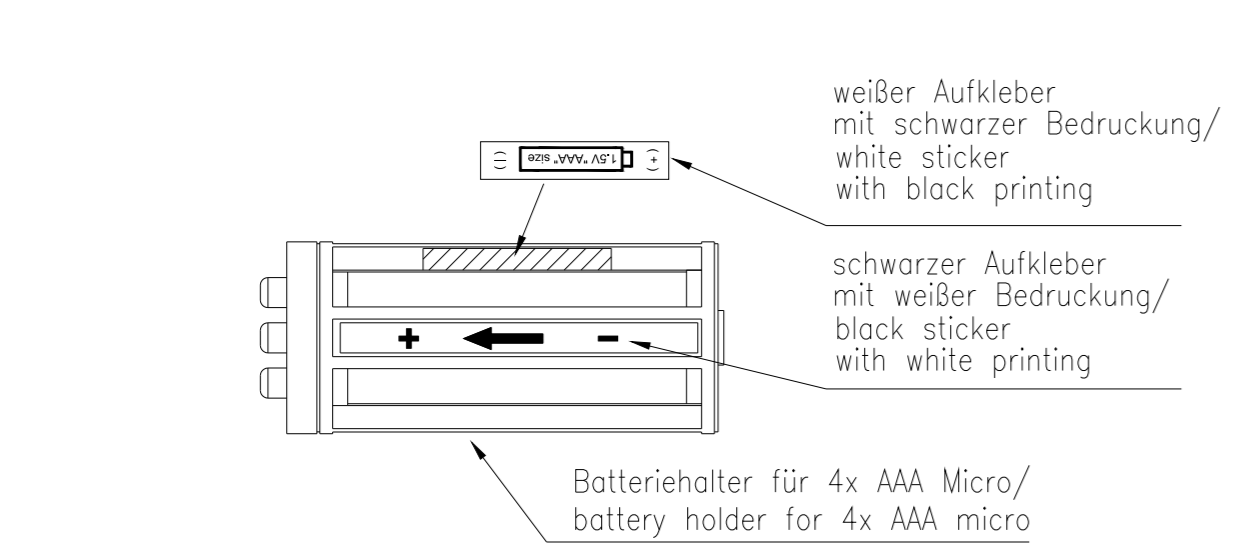


The supplier acknowledges that, with the acceptance of the drawings, the purchaser is in a position to manufacture the illustrated part in accordance with the drawings in reproducible form and series production. Through the selected manufacturing process, imperfections will arise in the material and structure which could subsequently lead to an impairment of the component. Verbal agreements over and above that are not valid. Deviations from this rule must be written and must be signed by the purchaser.

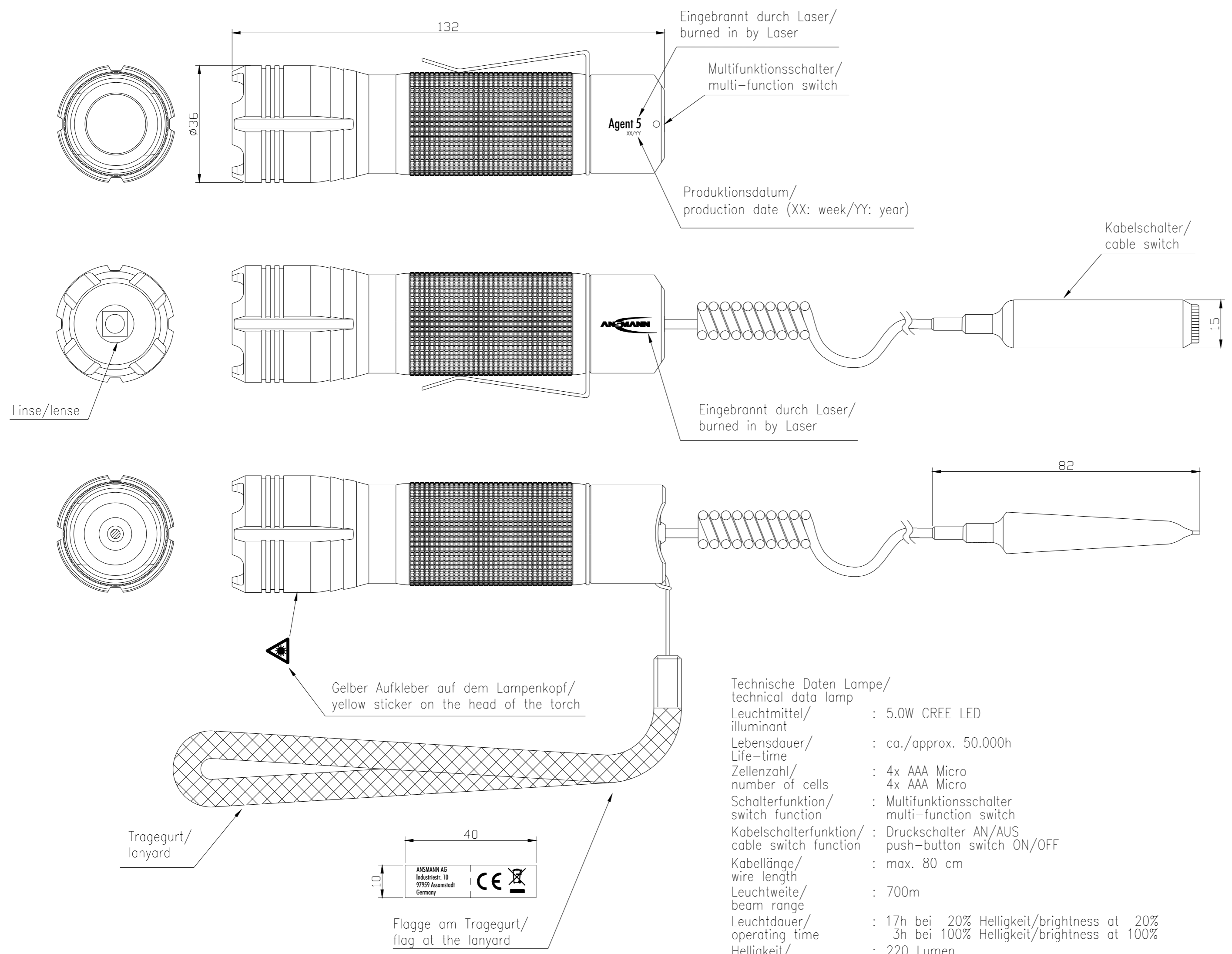

- Technische Daten Lampe/
technical data lamp
- Leuchtmittel/
illuminant : 5.0W CREE LED
 - Lebensdauer/
Life-time : ca./approx. 50.000h
 - Zellenzahl/
number of cells : 4x AAA Micro
 - Schalterfunktion/
switch function : Multifunktionsschalter
multi-function switch
 - Kabelschalterfunktion/
cable switch function : Druckschalter AN/AUS
push-button switch ON/OFF
 - Kabellänge/
wire length : max. 80 cm
 - Leuchtweite/
beam range : 700m
 - Leuchtdauer/
operating time : 17h bei 20% Helligkeit/brightness at 20%
3h bei 100% Helligkeit/brightness at 100%
 - Helligkeit/
brightness : 220 Lumen
 - Schutzart/
protection : IP67
 - Gehäuse/
housing : Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert
aluminiumhousing, black anodized
 - Gewicht/
weight : 188g inkl. Batterien/
188g incl. batteries
 - Approbationen/
approvals : CE
 - Zubehör/
attachments : - 4x Micro AAA, im Lieferumfang enthalten/
4x Micro AAA, included
- Tragegurt/
lanyard
- Klipp/
clip
- 3x colour plates (1x green, 1x blue, 1x red)
and 1x belt holster for colour plates
- Kabelschalter
cable switch

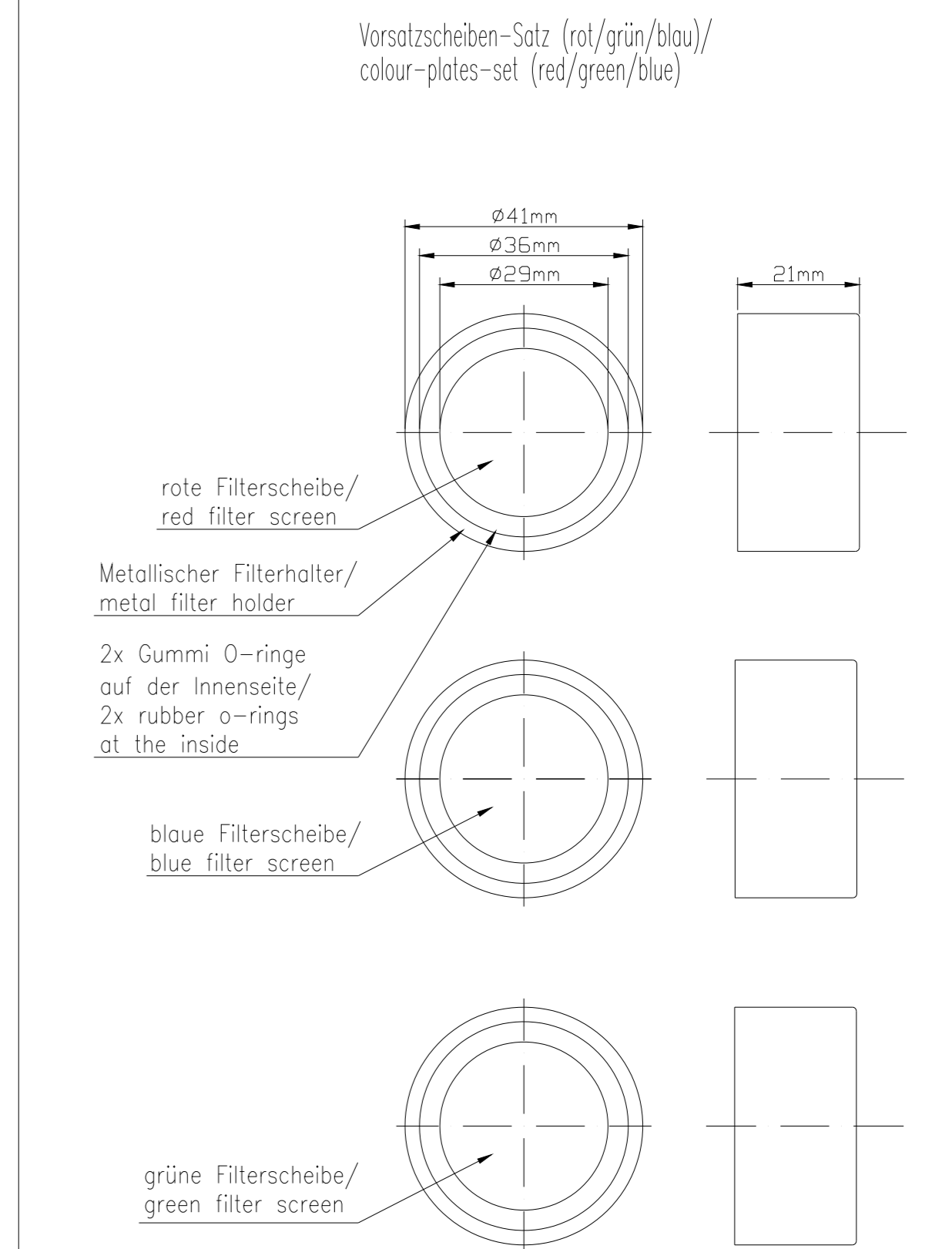

- Multifunktionsschalter (Schalt- und Tastfunktion)
Switch function: An/Aus
Tastfunktion: 1. 100% Helligkeit
2. 20% Helligkeit
3. Blinkfunktion mit 100% Helligkeit
4. Kurzzeitiges Anschalten
(solange getastet wird; nur im ausgeschalteten Zustand)
- Multi-function switch (switch and push-button function)
Switch function: On/Off
Push-button function: 1. 100% brightness
2. 20% brightness
3. flash function with 100% brightness
4. momentary turning on
(as long as being pushed; only when turned off)

Verwendungsbereich/ Application range für Anfrage/for inquiry AN201330		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
		general tolerances DIN ISO 2768-m		Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		2013	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
		Erstellt/ Drawn by	23.07	CB	Agent 5 Jagdset
V1	flag at lanyard added	03.12.13	DC		
V0	dimensions updated	03.12.13	DC		
V0	colour plates updated	21.11.13	CB		
V0	Clip added in drawing	19.08.13	DC		
V0	---	23.07.13	CB		
Version	Anderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX
		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through	
				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	
				1600-0064	
				Blatt/ Sheet	
				1	

