


Berührungsgeschützte
passive 10:1-TastköpfeTouch-protected
Passive 10:1 Test ProbesSondes passives 10:1
protégées au toucher

Isoprobe III - 10:1 HF

! RZ 084

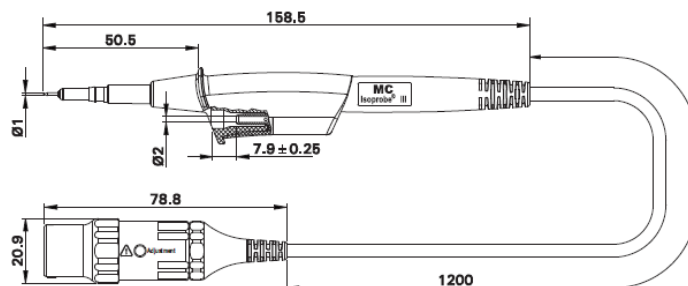

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit großem Frequenzbereich und niedriger Eingangskapazität. Hoch flexible, PVC-isolierte koaxiale Anschlussleitung mit BNC-Stecker mit integrierter Kompensationseinheit. Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss im Griffteil des Tastkopfes.

Safety high-frequency 10:1 test probe with wide frequency range combined with low input capacitance. Highly flexible PVC-insulated coaxial connecting lead with BNC plug with integrated compensation unit. Ø 2 mm safety socket for reference lead connection in the handling part of the probe.

Sonde HF de sécurité 10:1 à large plage de fréquences et faible capacité d'entrée. Câble coaxial de raccordement extra-souple, à isolation PVC, avec un connecteur BNC intégrant le système de compensation. Douille Ø 2 mm de reprise de référence noyée dans la partie préhension de la sonde.

Typ	Best.-Nr.	Länge [cm]	Farbe
Type	Order No.	Lead length [cm]	Colour
Type	N° de Cde	Longueur [cm]	Couleur

Isoprobe III - 10:1 HF

68.9534-12028



120

28


Technische Daten

Technical Data

Caractéristiques techniques

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Rated voltage (frequency-dependent) Tension assignée (fonction de la fréquence)	Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)	
Teilungsverhältnis Dividing ratio Rapport	10:1	
Eingangskapazität Input capacitance Capacité d'entrée	12 pF	
Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) Compensation range (works setting) Plage de compensation (réglage en usine)	10 pF ... 22 pF (15 pF)	
Eingangswiderstand Input resistance Résistance d'entrée	10 MΩ	
Frequenzbereich Frequency range Plage de fréquences	0 ... 500 MHz	
Anstiegszeit Rise time Temps de montée	0,9 ns	
Leitungslänge Lead length Longueur du câble	120 cm	

ZGA-S

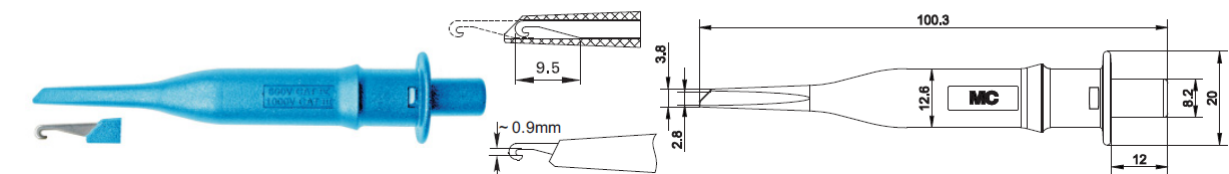


Aufsteckbare Hakenklemme. Push-on hook clip. Grippe-fils enfichable à crochet.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée		*Farben *Colours *Couleurs
ZGA-S	68.9805-*	1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) (max. 3540 V, CAT I)	CE UL	23 28

Isoprobe II / III – Zubehör Isoprobe II / III – Accessories Isoprobe II / III – Accessoires

GM284

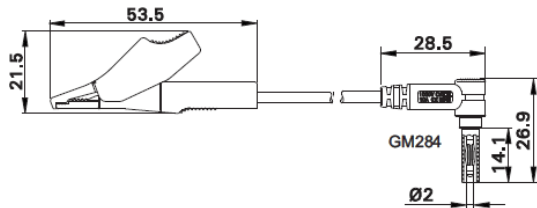

Hoch flexible Referenzleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung. Eine Seite 90° abgewinkelter Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse, andere Seite Krokodilklemme mit allseitiger Isolierung und gezahntem Maul mit Feindrahtfläche.


Highly flexible reference leads with insulation in PVC or Silicone. One end with right angled Ø 2 mm plug with rigid insulating sleeve, other end with crocodile clip with all-round insulation and toothed gripping jaws with fine-wire clamping surface.

Cordons de référence extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés d'un côté d'une fiche Ø 2 mm coudée à 90° protégée par un fourreau isolant rigide, de l'autre côté d'une pince crocodile parfaitement isolée à mâchoires acérées et surface de contact pour conducteur fin.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]	Farbe Colour Couleur
GM284	68.9517-02521	1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) / 10 A	0,50 mm²	SIL CE UL	0 2 5	21

Isoprobe II / III – Zubehör Isoprobe II / III – Accessories Isoprobe II / III – Accessoires

SK-IP

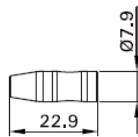

Aufsteckbare Isolierhülse. Push-on insulating sleeve. Fourreau isolant enfichable.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde				Farbe Colour Couleur
SK-IP	68.9514-*				23 28

SCC



Set Farbmarkierungen für Anschlussleitung
Isoprobe (5x 2 Stück).


Set of colour clips for Isoprobe connecting lead
(5 x 2 pcs.).

Kit de marquage couleur pour câbles de raccor-
dement Isoprobe (5x 2 pcs).

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde			
---------------------	-------------------------------------	--	--	--

SCC 68.9513

GH284

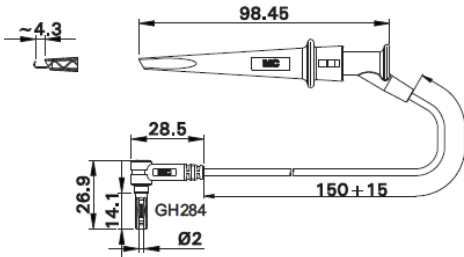

Ø 2 mm-Referenzleitung mit Hakenklemme
(Länge 15 cm).

Ø 2 mm Reference lead with hook clip (length
15 cm).

Cordon de référence Ø 2 mm avec grippe-fils à
crochet (longueur 15 cm).

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung Rated voltage Tension assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Länge [cm] Lead length [cm] Longueur [cm]	Farbe Colour Couleur
----------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	----------------------------

GH284 68.9519-01521 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) 0,50 mm²     