


Einpressbuchse SEB4-F/A

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteil. Montage durch Einpressen in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.


Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm, einmalig bis 90° abwinkelbar.

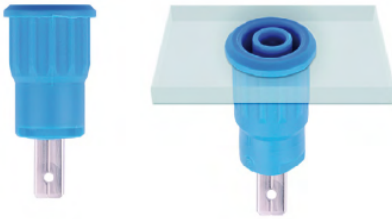


Press-in Socket SEB4-F/A

Insulated, rigid, Ø 4 mm, accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Brass sheet. The socket is pressed into pre-drilled panels of plastic, metal, etc.

Connection: Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm, can be bent to 90°, once only.

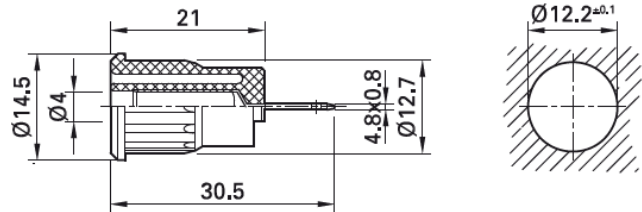

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		* Farben * Colors
SEB4-F/A	23.3160-*	1000 V, CAT III / 24 A	Ni c  us	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 2px;"> 20 21 22 23 24 </div> 25



Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 108
Einpressdorn **MB4-S**, Seite 109



Montageanleitung **MA104**
www.multi-contact.com



Flat connecting receptacles **FSH4,8x0,8**, page 108
Press-in tool **MB4-S**, page 109



Assembly instructions **MA104**
www.multi-contact.com