


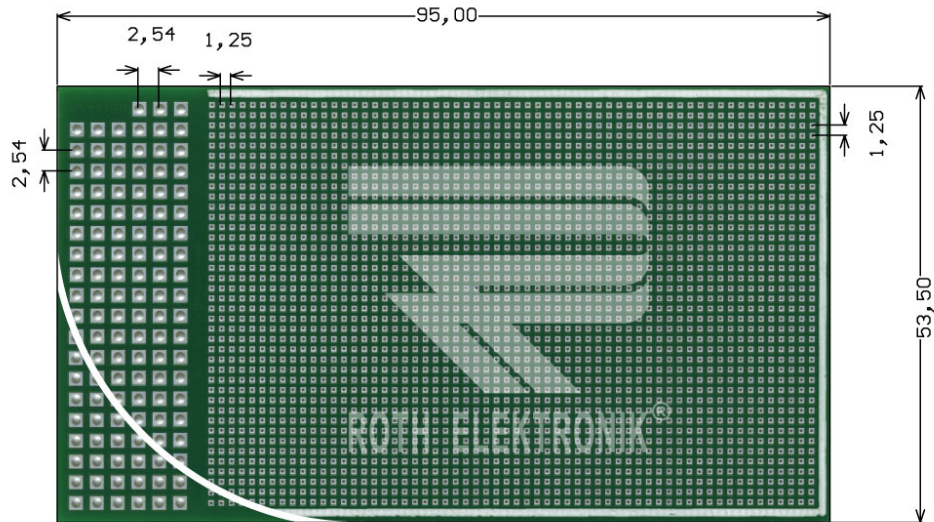

RE434-LF

- Fibre de verre époxyde FR4 0,80 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Étamé à chaud (HAL-leadfree)
- Pas SMD 1,25 x 1,25 mm
- 40 x 60 îlots de brasage 1,00 x 1,00 mm
- Perforation 0,35 mm Ø
- Dimensions 53 x 95 mm

ver.20170104