




Produktname | *Product name*: Future T150
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0145
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN201529
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 10.08.2016

Version	Change	Date	Name
V0	---	10.08.16	LHE

Leuchte / light

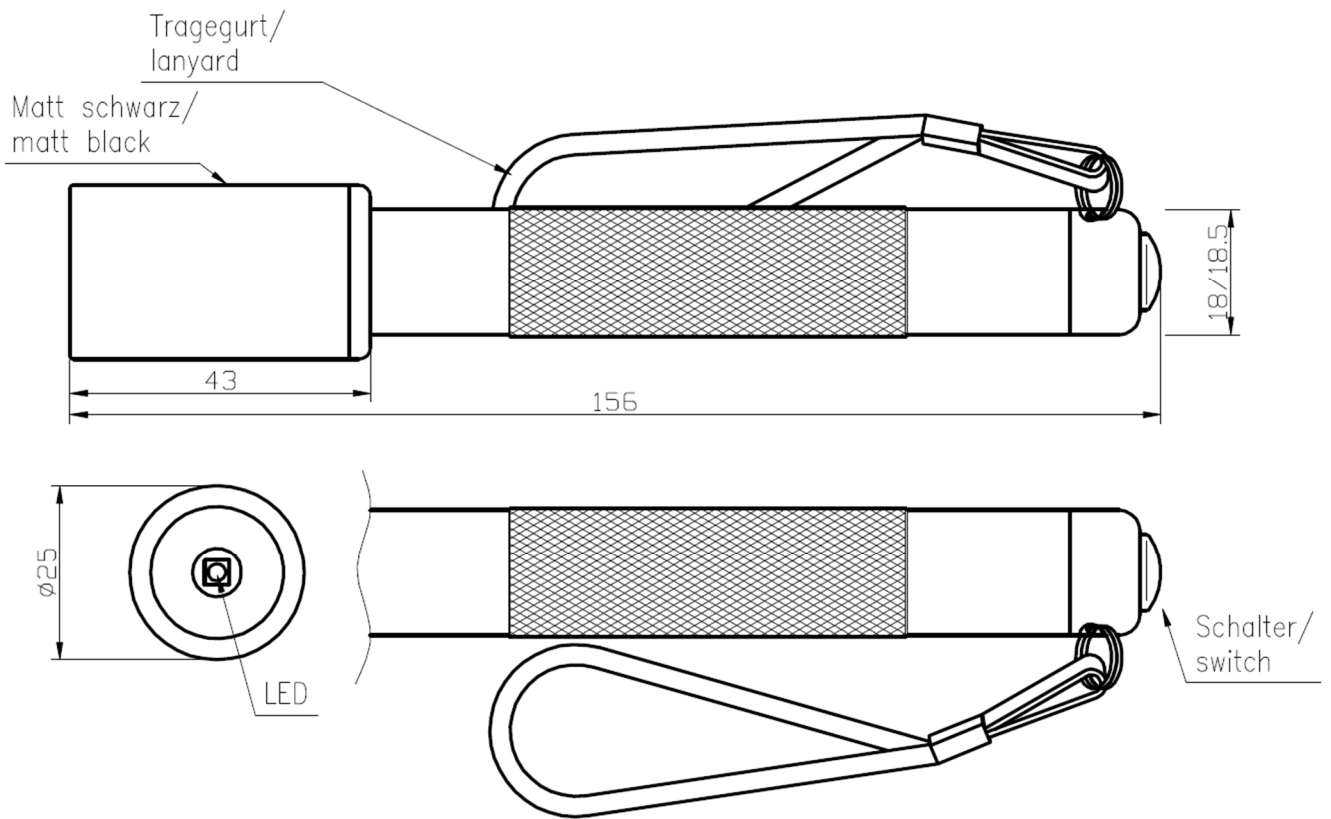

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / technical data of the light:


Haupt-LED-Leuchtmittel:	Cree XLamp XP-E2 3W LED	Main LED illuminant:	Cree XLamp XP-E2 3W LED
Schalterfunktion:	1. AN 2. AUS	Switch function:	1. ON 2. OFF

Lichtstrom: [Lumen]	150lm	Luminous flux (light output): [Lumen]	150lm
Leuchtdauer:	ca. 10h	Run time:	approx. 10h
Leuchtweite:	150m	Beam distance:	150m
Maximale Lichtstärke: [Candela]	5000cd	Peak beam / luminous intensity: [Candela]	5000cd
Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux]	5000lx (Abstand:1m)	Peak beam illuminance: [Lux]	5000lx (Distance:1m)
Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2)	2	Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2)	2

Benötigte Zellen:	2x AA Mignon 1.5V Batterie/Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)	Battery:	2x AA Mignon 1.5V battery/batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500)
Schutzart des Gehäuses:	IP54	Degree of protection by the enclosure:	IP54
Gehäusematerial:	Aluminium	Housing material:	Aluminium
Betriebstemperatur:	-10°C...25°C	Operating temperature:	-10°C...25°C
Lagertemperatur:	-10°C...50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C...70°C (Nur Lampe)	Storage temperature:	-10°C...50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C...70°C (Torch only)
Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien)	Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75%	Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only)	Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 %
Approbationen:	CE	Approvals:	CE
Gewicht:	55.5g nur die Lampe 100g mit 2 x Batterie/Batterien (wie oben beschrieben)	Weight:	55.5g only the torch 100g with 2 x battery/batteries (as described above)
Lieferumfang:	- 2 x Batterie/Batterien (wie oben beschrieben) - Tragegurt	Shipment:	- 2 x battery/batteries (as described above) - Lanyard
Verpackung:	Blister-Verpackung	Package:	Blister shell