


SIZE 40W

規 格 表
SPECIFICATIONS

圖面號碼
DRG. NO

型 式 MODEL	TD-40
公 稱 輸 入 NOMINAL INPUT POWER	35 W
最 大 許 可 輸 入 POWER HANDLING CAPACITY	45 W
音 圈 阻 抗 VOICE COIL IMPEDANCE	16 $\Omega \pm 15\%$ (Hz)
低 域 階 振 週 率 RESONANT FREQUENCY	250-5000 Hz \pm Hz
輸 出 音 壓 MEAN SOUND PRESSURE LEVEL	108 dB 以上 up
使 用 磁 鐵 MAGNET SIZE	100x60x15 (^{13.3} gr oz)
磁 束 密 度 FLUX DENSITY	12000 GAUSS
重 量 NET WEIGHT	1070 gr.
適 用 APPLICATIONS	
客 戶 指 示 名 稱 CUSTOMER NAME	
比 例 SCALE	1/2

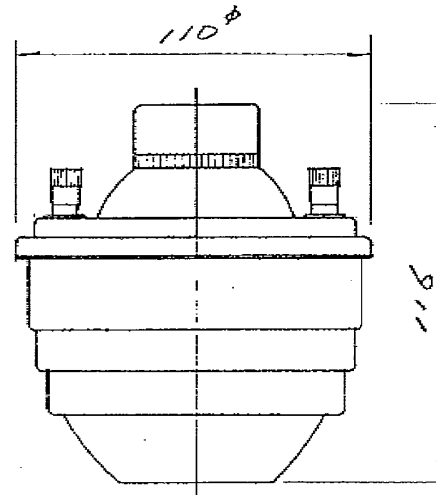

繪 圖 DRAWN	
校 對 CHECKED	
主 辦 REVISED	
客 戶 批 准 APPROVED	

