


Bedruckung auf Gehäuseoberseite M2:1/  
printing on top case Scale 2:1

**AN-MANN**



AC/DC Adaptor for  
Medical Applications

PR1: 100V-240V~ 50/60Hz 130-70mA  
SEC: 5V=900mA 4.5VA

part. no.: 8194046

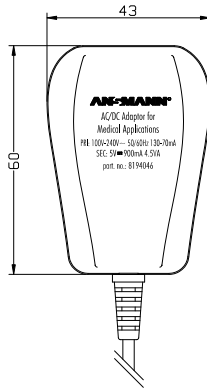

Bedruckung auf Gehäuseunterseite M2:1/  
printing on bottom case Scale 2:1

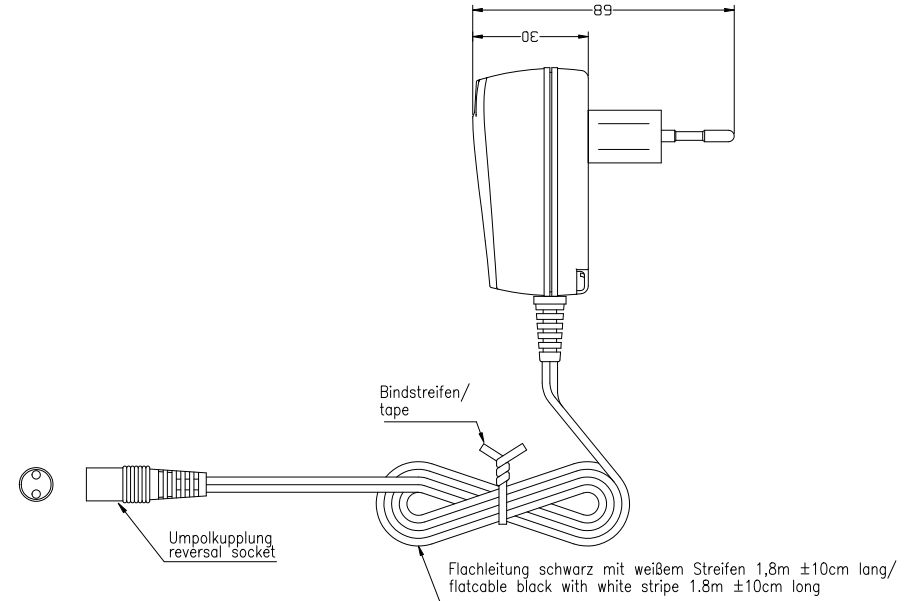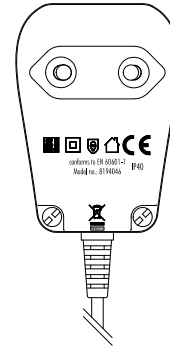

Technische Daten/  
technical data : Steckernetzgerät/  
plug-in power supply  
Eingangsspannung/  
input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz  
switch-mode  
Eingangs-Schutz/  
primary electrical protection : Sicherungswiderstand 10 Ohm/  
resistor fuse 10 Ohm  
Leistungsaufnahme im Leerlauf/  
stand-by power consumption : < 0.3W  
Nenn-Leistungsaufnahme/  
nominal power consumption : ca./ approx. 6.5W  
Ausgangsspannung im Leerlauf/  
no load output voltage : max. 5.5VDC  
Ausgangsspannung/  
output voltage : 5VDC ±5%  
regulated  
Brummspannung/  
ripple voltage : < 300mV  
Nenn-Ausgangsstrom/  
nominal output current : 900mA  
Ausgangs-Schutz/  
secondary electrical protection : ---  
Spannungsfestigkeit/  
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang  
primary/secondary  
Schutzklasse/  
protection class : II  
Betriebstemperatur/  
operating temperature : 0°C...+40°C  
Betriebsluftfeuchtigkeit/  
operating humidity : 5%.....95% nicht kondensierend,  
5%.....95% not condensed  
Lagertemperatur/  
storage temperature : -25°C...+70°C  
Lagerluftfeuchtigkeit/  
storage humidity : 5%.....95% nicht kondensierend,  
5%.....95% not condensed

Nettogewicht/  
net weight : xxxg  
Gehäuse/  
case : Steckergehäuse, schwarz, Typ 41/  
plug-in housing, black, type 41  
Gehäusematerial/  
case material : UL94-V0  
Leiterplattenmaterial/  
pcb material : CEM1  
Schutzart/  
case protection : IP 40  
Typenschild Vorderseite/  
ratingplate front : weiße Bedruckung/  
white printing  
Typenschild Rückseite/  
ratingplate back : weiße Bedruckung/  
white printing  
Anleitungen/  
instructions : Bedienungsanleitung Deutsch/ Englisch/  
Operating instruction German/ English  
Approbationen/  
approvals : CE, BUREAU VERITAS mark, conform EN 60601  
Normen/  
standards : IEC/EN61558, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2  
Betriebsanzeige/  
operating indicator : ---

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN7508	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. ---	
			Zeichnungsname/Drawing name Steckernetzgerät/ 5V 900mA plug-in power supply	
			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 8194046	Blatt/ Sheet 1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 02H-0099-08-DE
				Ersatz für/Replaced by
				Ersatz durch/Replaced through

Dieses Dokument ist ein Dokument der AN-MANN GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AN-MANN GmbH. Dieses Dokument ist ein Dokument der AN-MANN GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AN-MANN GmbH.