



Dauerleuchte LED 207

(vorläufiges techn. Datenblatt)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co.
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Telefon 07424 / 9557-0
Telefax 07424 / 9557-44

Elektrische Daten:

Betriebsspannung: Unenn = siehe Bestelldaten
Einschaltstrom: < 0,5A bei 24V
Stromaufnahme:
207 #00 75 LED-Dauerleuchte (<45mA AC/DC)
207 #00 67 LED-Dauerleuchte (<25mA AC)
207 #00 68 LED-Dauerleuchte (<25mA AC)

Bestell-Nr.:

207 #00 75 LED-Dauerleuchte 24V AC/DC
207 #00 67 LED-Dauerleuchte 115V AC
207 #00 68 LED-Dauerleuchte 230V AC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

Mechanische Daten:


Material:
• Kalotte: PC
• Adapterring: PC/ schwarz
• Sockel: PA6.6 GF, schwarz

Sonstige Angaben:

Masse: ca. 56g
Temperatur: ta -20°C bis +50°C
Schutzart: IP65 im montierten Zustand
Anschluss: Flachstecker 6,3mm
Befestigung: Zentralbefestigung für Bohrung
Ø22,5 mit Verdrehsicherung

Vorschriften: Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt.

Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur!

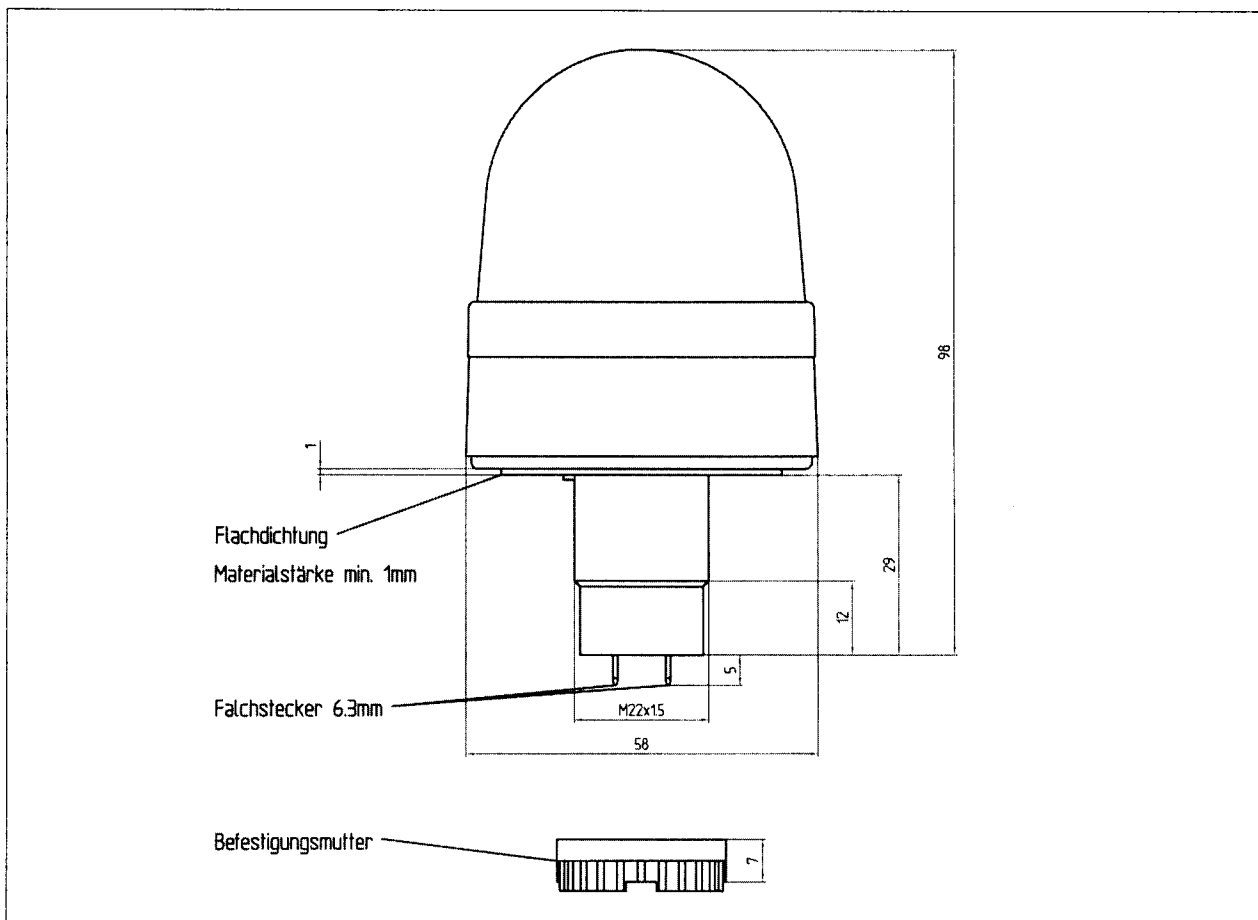

	Erstellt	geprüft	freigegeben	Datenblatt-Nr.
Name	E. Degen	<i>Ruol</i>	<i>Ill</i>	000 207 500
Datum	18.01.2002	<i>18.01.02</i>	<i>18.1.2002</i>	Blatt 1 v. 1