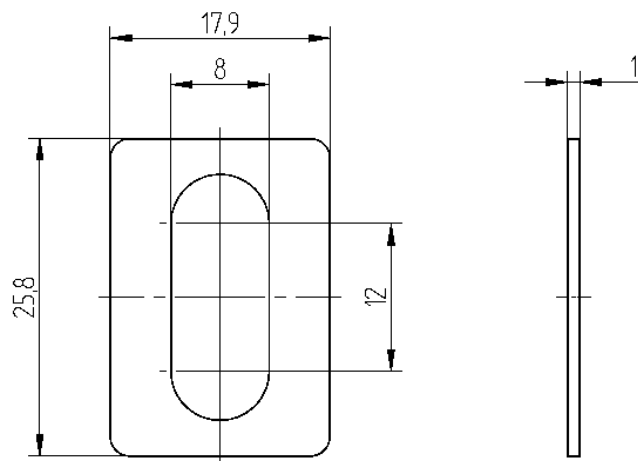
 


RoHS ✓

Die Information in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

**Datenblatt-Nr. 734-033-003 Typenbez.: GSA 20-9**DE Version: 00 Erstellt: 2007-11-13 pkuhn **Flachdichtung**

Seite: 1 von 3

Produktbeschreibung

Beschreibung	Flachdichtung
Typenbezeichnung	GSA 20-9
Artikel-Nr.	734-033-003

Werkstoffe

Dichtung(en)	EPDM, (blassbraun)
	Härte: 65±5 IRHD

Beständigkeiten

Dichtungen	Hydrauliköl HM22 nach EN ISO 6743-4
------------	-------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) *	IP65
Temperaturbereich (Dichtung)	-40°C bis +125°C

* nur in ordnungsgemäß montiertem Zustand in Verbindung mit Hirschmann / Lumberg Gegenstück.
Die Flachdichtung dient zum Erreichen der Schutzart IP65 nach EN 60529 zwischen den Leitungsdosen der Baureihe GM ... und den Gerätesteckern der Baureihe GSA 20 ..

Produktübersicht

Artikel-Nr.	Typenbezeichnung
734-033-003	GSA 20-9 EPDM