


WORLDWIDE

CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
WHERE INNOVATION COMES TO LIGHT

LED Indicators

Einbaudurchmesser 8mm / Mounting hole 8mm

Innenreflektor mit Vorwiderstand und Einweggleichrichter IP67 / Recessed (Interior) Bezel with Resistor and half-wave rectifier IP67

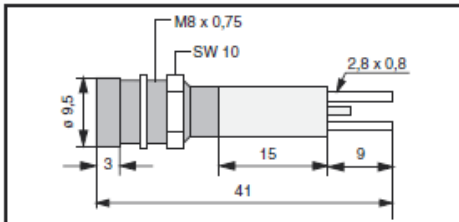

Maximale Frontplattenstärke 5,5mm. Mit weiß diffusen Linsen. Guter Kontrast zwischen Ein-Aus-Zustand.
Maximum panel thickness 5.5mm. With white diffused lenses. High contrast ratio between on-off.

Part N°	colour	Supply volt. [V] AC/DC	Current [mA] AC/DC	Lumi. intensity [mcd] at DC
Hochglanzverchromter Metallreflektor / Satin chrome bezel				
190B0250	red	12	9/17	60
190B0251	green	12	9/17	40
190B0252	yellow	12	9/17	40
190B0350	red	24	9/17	60
190B0351	green	24	9/17	40
190B0352	yellow	24	9/17	40
Schwarzverchromter Metallreflektor / Black chrome bezel				
190B1250	red	12	9/17	60
190B1251	green	12	9/17	40
190B1252	yellow	12	9/17	40
190B1350	red	24	9/17	60
190B1351	green	24	9/17	40
190B1352	yellow	24	9/17	40
Mattverchromter Metallreflektor / Matt chrome bezel				
190B2250	red	12	9/17	60
190B2251	green	12	9/17	40
190B2252	yellow	12	9/17	40
190B2350	red	24	9/17	60
190B2351	green	24	9/17	40
190B2352	yellow	24	9/17	40