

Verbindungselemente
H0,5/14D ZH W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

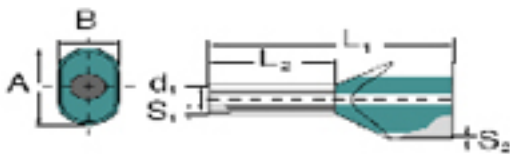

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14D ZH W
Best.-Nr.	9037380000
Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 11 mm, 8 mm, weiß
GTIN (EAN)	4008190492861
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

Verbindungselemente H0,5/14D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	14 mm	Breite (inch)	0,551 inch
Nettogewicht	0,11 g		

Technische Daten

Ausführung	Zwillings-Aderendhülse
------------	------------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	11 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,4 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragenbreite (B)	3 mm	Kragenhöhe (A)	5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm	L1 in mm	14 mm
Leiteranschlussquerschnitt	0,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 20
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Verbindungselemente H0,5/14D ZH W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

