

**Verbindungselemente
H2,5/15 BL SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

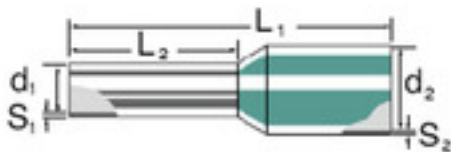

- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/15 BL SV
Best.-Nr.	9026100000
Ausführung	Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, blau
GTIN (EAN)	4008190141141
VPE	500 Stück
Verpackung	Mehrfachbeutel

Verbindungselemente H2,5/15 BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	0,152 g		

Technische Daten

Ausführung	isoliert
------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	10 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	15 mm	Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Militärische Bezeichnung	T 20A 017 A		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Verbindungselemente H2,5/15 BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

