


## Abgreifklemmen

### AGS 20

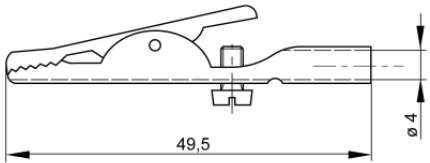

Produkt	AGS 20
Beschreibung	Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Klemmbereich bis max. Bolzendurchmesser 5 mm. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss, Anschluss über Klemmschraube und Lötanschluss möglich.
Artikelnummer	603006001 <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Ni</span>
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse, Lötanschluss, Schraubanschluss
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(3)</sup>
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Stahl, vernickelt
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +100 °C
Klemmbereich	5 mm
Norm	IEC 61010

4 mm System

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(3)</sup> Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 22.06.2018