

Die Zyklus-Knarren, 1/4"



EAN:	4013288121127	Abmessung:	215x170x50 mm
Teilenr:	05003535001	Gewicht:	1366 g
Artikel-Nr:	8100 SA 4	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82041100

- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 41-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen

41-teiliges Zyklus-Einsteiger-Set mit den notwendigsten Knarren-Komponenten im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 1/4"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungssteile mit Vierkanttrieb, mit Kugelarretierung. Mit 10 zölligen Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelnk, 1 Verbindungssteile mit Schnellwechselfutter, 24 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink














http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
 05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus-Knarren, 1/4"

Satz-Inhalt:

	8000 A 05003500001 1 x 1/4"x152.0		8790 HMA 05003514001 1 x 3/16"x23.0 05003515001 1 x 7/32"x23.0 05003516001 1 x 1/4"x23.0 05003517001 1 x 9/32"x23.0 05003518001 1 x 5/16"x23.0 05003519001 1 x 11/32"x23.0 05003520001 1 x 3/8"x23.0 05003521001 1 x 7/16"x23.0 05003522001 1 x 1/2"x23.0 05003523001 1 x 9/16"x23.0
	8789 A 05003524001 1 x 1/4"x110.0		8794 A 05003527001 1 x 1/4"x56.0
	8795 A 05003528001 1 x 1/4"x35.5		8784 A1 05003529001 1 x 1/4"x37.0
	8796 SA 05003530001 1 x 1/4"x75.0		8796 LA 05003531001 1 x 1/4"x150.0
	851/1 Z PH 05072070001 1 x PH 1x25 05072072001 1 x PH 2x25 05072074001 1 x PH 3x25		855/1 Z PZ 05072080001 1 x PZ 1x25 05072082001 1 x PZ 2x25 05072084001 1 x PZ 3x25
	867/1 Z TORX® BO 05066498001 1 x TX 8x25 05066499001 1 x TX 9x25 05066500001 1 x TX 10x25 05066505001 1 x TX 15x25 05066510001 1 x TX 20x25 05066515001 1 x TX 25x25 05066525001 1 x TX 30x25 05066530001 1 x TX 40x25		840/1 Z Hex-Plus 05135069001 1 x 9/64x25 05135071001 1 x 5/64x25 05135072001 1 x 3/32x25 05135073001 1 x 1/8x25 05135074001 1 x 5/32"x25 05135075001 1 x 3/16"x25 05135079001 1 x 7/32"x25
	800/1 Z 05072055001 1 x 0.6x4.5x25 05072059001 1 x 1.0x5.5x25 05072063001 1 x 1.2x8.0x25		

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus-Knarren, 1/4"

Zyklus „6 in 1“



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre 3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeshalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreierraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel

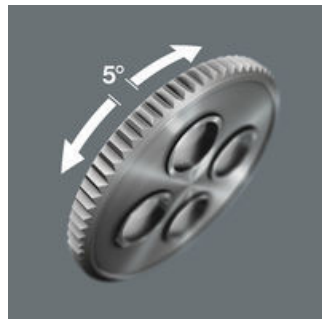

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher – fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus-knarren_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 41-teilig

Die Zyklop-Knarren, 1/4"



Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklop-knarren_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4

05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de