

Die Zyklus Knarren, 3/8"



EAN:	4013288121141	Abmessung:	295x245x60 mm
Teilenr:	05003594001	Gewicht:	3510 g
Artikel-Nr:	8100 SB 2	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82041100

- Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 43-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen

43-teiliges Zyklus-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklus-Knarre mit 3/8"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwißeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weichen, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 3/8"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8"-Verbindungsstücke mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 18 Zyklus Nüssen, 2 Zyklus Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Kardangelenke, 1 Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter, 18 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus_knarren_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Knarren, 3/8"

Satz-Inhalt:



8000 B
05003550001 1 x 3/8"x199.0



 
8790 HMB
05003551001 1 x 6.0x29.0
05003552001 1 x 7.0x29.0
05003553001 1 x 8.0x29.0
05003554001 1 x 9.0x29.0
05003555001 1 x 10.0x29.0
05003556001 1 x 11.0x29.0
05003557001 1 x 12.0x29.0
05003558001 1 x 13.0x29.0
05003559001 1 x 14.0x29.0
05003560001 1 x 15.0x29.0
05003561001 1 x 16.0x30.0
05003562001 1 x 17.0x30.0
05003563001 1 x 18.0x30.0
05003564001 1 x 19.0x30.0
05003565001 1 x 20.0x30.0
05003566001 1 x 21.0x30.0
05003567001 1 x 22.0x30.0
05003568001 1 x 24.0x32.0



8789 B
05003581001 1 x 3/8"x165.0



8794 B
05003584001 1 x 3/8"x76.0



8795 B
05003585001 1 x 3/8"x50.0



8784 B1
05003590001 1 x 1/4"x3/8"x44.0



8796 SB
05003591001 1 x 3/8"x125.0



8796 LB
05003592001 1 x 3/8"x200.0



851/1 Z PH
05072072001 1 x PH 2x25
05072074001 1 x PH 3x25



855/1 Z PZ
05072082001 1 x PZ 2x25
05072084001 1 x PZ 3x25



867/1 Z TORX® B0
05066500001 1 x TX 10x25
05066505001 1 x TX 15x25
05066510001 1 x TX 20x25
05066515001 1 x TX 25x25
05066520001 1 x TX 27x25
05066525001 1 x TX 30x25
05066530001 1 x TX 40x25



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3.0x25
05056320001 1 x 4.0x25
05056325001 1 x 5.0x25
05056330001 1 x 6.0x25
05056335001 1 x 8.0x25
05056340001 1 x 10.0x25



800/1 Z
05072059001 1 x 1.0x5.5x25

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus_knarren_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Knarren, 3/8"

Die Zyklus Speed Knarre



Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen



Der Zyklus Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher.

Frei schwenkbar




Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeshalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar

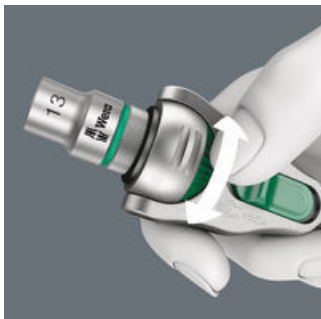

Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel

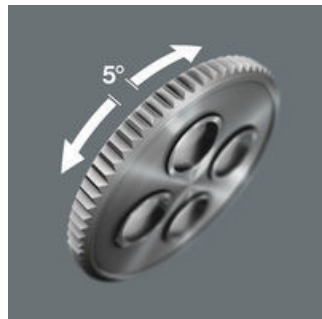

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklus Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher – fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelastet. Außerdem kann die Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus_knarren_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SB 2 Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch, 43-teilig

Die Zyklus Knarren, 3/8"



Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklus_knarren_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2

05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de