


Zyklop Mini

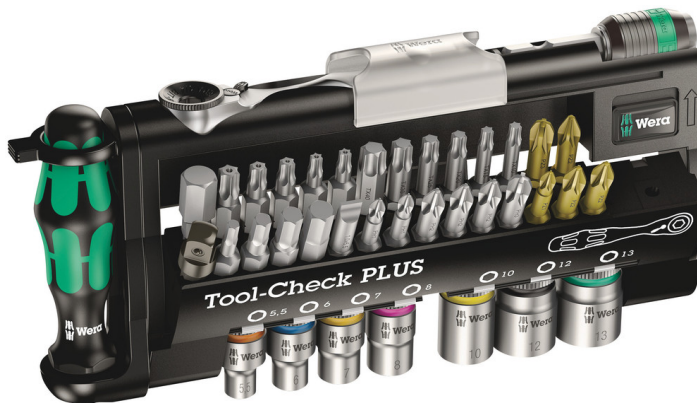

|                    |                 |                       |               |
|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288173003   | <b>Abmessung:</b>     | 190x100x35 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05056490001     | <b>Gewicht:</b>       | 514 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | Tool-Check PLUS | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |                 | <b>Zolltarifnr:</b>   | 82079030      |

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen

Werkzeugkombination aus Ratsche, Bit, Nüssen und einem Handhalter auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen. Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist. Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel. Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf. Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand. Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger. Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleinster Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen. Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Drehmomente von über 65 Nm. Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schneldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst kleinster Bitgrößen mit nur einer Hand. Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinen-Nüsse für nahezu alle Anwendungen. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

**Weblink**  
[http://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_tool-check\\_plus.html](http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
 05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini

Satz-Inhalt:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>8001 A</b><br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0<br/>                     05073999001 1 x 1/4"x87.0</p> |  | <p><b>813</b><br/>                     05051274001 1 x 1/4"x78</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p><b>889/4/1 K</b><br/>                     05052502001 1 x 1/4"x50</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p><b>870/1</b><br/>                     05136000001<sup>1)</sup> 1 x 1/4"x25<br/>                     1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze</p>                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>8790 HMA</b><br/>                     05003504001 1 x 5.5x23.0<br/>                     05003505001 1 x 6.0x23.0<br/>                     05003506001 1 x 7.0x23.0<br/>                     05003507001 1 x 8.0x23.0<br/>                     05003509001 1 x 10.0x23.0<br/>                     05003511001 1 x 12.0x23.0<br/>                     05003512001 1 x 13.0x23.0</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p><b>851/1 TZ PH</b><br/>                     05056505001 2 x PH 1x25<br/>                     05056510001 3 x PH 2x25<br/>                     05056525001 1 x PH 3x25</p>                                                                                                                                                             |
|  | <p><b>855/1 TH PZ</b><br/>                     05056910001 1 x PZ 1x25<br/>                     05056915001 3 x PZ 2x25<br/>                     05056925001 1 x PZ 3x25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p><b>867/1 TZ TORX®</b><br/>                     05066305001 1 x TX 10x25<br/>                     05066308001 1 x TX 15x25<br/>                     05066310001 1 x TX 20x25<br/>                     05066312001 1 x TX 25x25<br/>                     05066315001 1 x TX 30x25<br/>                     05066320001 1 x TX 40x25</p> |
|  | <p><b>867/1 Z TORX® BO</b><br/>                     05066500001 1 x TX 10x25<br/>                     05066505001 1 x TX 15x25<br/>                     05066510001 1 x TX 20x25<br/>                     05066515001 1 x TX 25x25<br/>                     05066525001 1 x TX 30x25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p><b>840/1 Z Hex-Plus</b><br/>                     05056315001 1 x 3.0x25<br/>                     05056320001 1 x 4.0x25<br/>                     05056325001 1 x 5.0x25<br/>                     05056330001 1 x 6.0x25<br/>                     05056335001 1 x 8.0x25</p>                                                           |
|  | <p><b>800/1 TZ</b><br/>                     05056225001 1 x 1.0x5.5x25</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Weblink  
[http://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_tool-check\\_plus.html](http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
 05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini

Die Zyklop Mini Knarren



Kombiniert filigranes Design mit einer unglaublichen Robustheit. Zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen. Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommt der Zyklop Mini zum Einsatz. Zyklop Mini 1 für die direkte Bitaufnahme. Zyklop Mini 2 für die direkte Aufnahme der Wera Zyklop Spezialnüsse.



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Kleiner Rückholwinkel




Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Kann ich mit dem Zyklop Mini 1 besonders schnell schrauben?

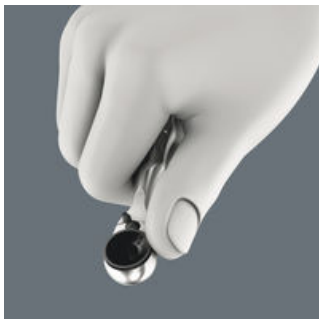

Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Zyklop Mini in Werkzeug-Sets



Im Set im bewährten Wera Bit-Check mit Nussadapter und Gürtelclip. Einfache Werkzeugauf- und entnahme. Hohe Robustheit und lange Lebensdauer.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

„Take it easy“ Werkzeugfinder



„Take it easy“ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen – zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX®-Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

[http://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_tool-check\\_plus.html](http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_zyklop\\_mini\\_tool-check\\_plus.html](http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_tool-check_plus.html)

Wera - Tool-Check PLUS  
05056490001 - 4013288173003

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)