

Kraftform Kompakt Zyklus Speed, 26-teilig

Zyklus Speed Knarren, 1/4"



| | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| EAN: | 4013288155313 | Abmessung: | 195x130x55 mm |
| Teilenr: | 05051045001 | Gewicht: | 756 g |
| Artikel-Nr: | Kraftform Kompakt Zyklus | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr: | 82041100 |



- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel
- Falttasche zur Befestigung am Gürtel

Weblink

http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarren_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarren, 1/4"

Ratschen und Schrauben im Kraftform Kompakt Format. Inklusive Zyklus-Knarre: Unglaublich hohe Schraubgeschwindigkeit. Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre. Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Frei schwenkbarer Knarrenkopf; definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher. Einfache Druckknopfauflösung; Links- /Rechtsumschaltung, feinverzahnt, kleiner Rückholwinkel von 5°. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten. 26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel. 1 Zyklus-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 7 Zyklus-Nüsse (metrisch), 1 Zyklus-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Verbindungsteil, 16 Bits in 50 mm Länge.

Webink

http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarren_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed Knarren, 1/4"

Satz-Inhalt:

 
 **8000 A**
05003500001 1 x 1/4"x152.0



 **8794 LA**
05003526001 1 x 1/4"x150.0



 **855/4 TZ PZ**
05060005001 1 x PZ 1x50
05060010001 1 x PZ 2x50



 **800/4 Z**
05059330001 1 x 1.0x5.5x50



 **8790 HMA**
05003504001 1 x 5.5x23.0
05003505001 1 x 6.0x23.0
05003506001 1 x 7.0x23.0
05003507001 1 x 8.0x23.0
05003509001 1 x 10.0x23.0
05003511001 1 x 12.0x23.0
05003512001 1 x 13.0x23.0



 **8784 A1**
05003529001 1 x 1/4"x37.0



 **851/4 TZ PH**
05059805001 1 x PH 1x50
05059810001 1 x PH 2x50
05059815001 1 x PH 3x50



 **867/4 Z TORX®**
05060132001 1 x TX 10x50
05060133001 1 x TX 15x50
05060134001 1 x TX 20x50
05060135001 1 x TX 25x50
05060136001 1 x TX 27x50
05060137001 1 x TX 30x50



 **840/4 Z Hex-Plus**
05059605001 1 x 3.0x50
05059610001 1 x 4.0x50
05059615001 1 x 5.0x50
05059620001 1 x 6.0x50



Weblink

http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus_knarren_1_4_zyklus_speed_knarren_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus „6 in 1“



1. Feinzahnknarre 2. Gelenknarre
3. Abgewinkelte Knarre 4. Knarre
mit Sicherheitsverriegelung 5.
Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreierraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher




Die Zyklus Speed-Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklus Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel

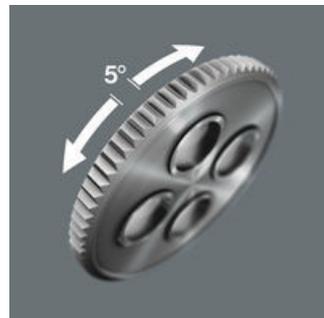

Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Kugelarretierung



Die Kugelarretierung sorgt für sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert.

Weblink

http://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklus-knarren_die_zyklus-knarren_1_4_zyklus-speed-knarren_1_4-kraftform-kompakt-zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de