

85 51 180 A

Federbandschellen-Zange





- Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position
- Greifeinsätze auch unter Last drehbar
- Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden
- Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen
- Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 50 mm Nenngröße
- Mehr als 30 mm Spannweg

Eine einzige Zange für Schellen und Federbandringe unterschiedlicher Größe. Passt sich jeder Lage durch drehbare Greifeinsätze an. Trotzdem fester Sitz der Schellen in der Zange gewährleistet.

EINSATZGEBIETE KFZ/NFZ

Luftansaugung, Kühlung, Ladeluft, Wasserrücklauf, Thermostat, Kraftstoff, Heizung

Artikel-Nr.	85 51 180 A
EAN	4003773081159
Zange	grau atramentiert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Kapazität	max. 50 mm
Einstellpositionen	15
Länge mm	180
Gewicht netto g	170

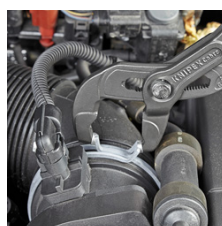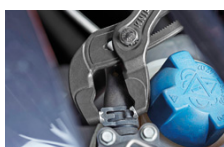

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Raumsparschelle



Federbandschelle



Federbandring



Drahtschelle



Die praktischen drehbaren Greifeinsätze ermöglichen eine gute Zugänglichkeit zur Schelle aus jeder Position