

86 03 125

KNIPEX Mini-Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug




- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
- Einstellbares Schraubwerkzeug
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet


- Der Mini-Zangenschlüssel für feinmechanische Arbeiten
- Insbesondere geeignet für Arbeiten an kleinen Verschraubungen
- Sehr gute Zugänglichkeit bei sehr engen Platzverhältnissen

Die glatten Backen greifen, falls erforderlich, mit hohem Pressdruck alle parallelen Flächen im Kapazitätsbereich und erschließen dem Zangenschlüssel fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten: z. B. für Konterverschraubungen, Pressen zur Aktivierung der Klebkraft bei Kontaktklebern, Kantenbrechen bei Fliesenarbeiten, Knacken von Kabelbindern, Nutzung als kleiner Schraubstock.

| | |
|---|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 86 03 125 |
| EAN | 4003773077497 |
| Zange | verchromt |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| B2 mm | 5,0 |
| B3 mm | 9,5 |
| B1 mm | 3,0 |
| Einstellpositionen | 11 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite Zoll | 7/8 |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm | 23 |
| Länge mm | 125 |
| Gewicht netto g | 105 |

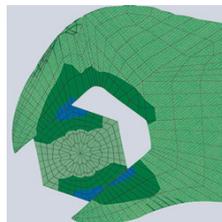

Zangenschlüssel:
spielfreie
Flächenpressung, keine
Kantenbeschädigung

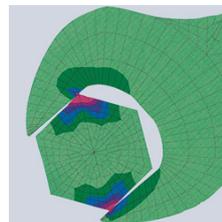

Herkömmlicher
Schraubenschlüssel:
Kantenpressung führt
zu Beschädigung



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

