

87 01 300

KNIPEX Cobra® Hightech-vandpumpetang



- Indstilling ved tryk på en knap direkte ved arbejdsområdet
- Finindstilling for optimal tilpasning til forskellige arbejdsområder samt håndvenlig grebstilling:
- Selvklemmende på rør og møtrikker glider ikke på arbejdsområdet, sparer kraft ved arbejdet
- Gribeflader med specialhærdede tænder, tændernes hårdhed ca. 61 HRC: vedvarende sikkert greb pga. høj slidstyrke
- Gennemstukket led: høj stabilitet pga. dobbelt føring
- Ledbolten går sikkert i indgreb: ingen utilsigtet ændring af indstillingen
- Klembeskyttelse forhindrer sammenklemningskvæstelser
- Chrom-vanadium-elektrostat, smedet, oliehardt

KNIPEX Cobra® - Hightech-vandpumpetangen. Det er ikke længere nødvendigt omstændeligt at prøve sig frem til den rigtige åbningsvidde. I stedet: man lægger den øverste nøglehalvdel mod arbejdsområdet og skubber den nederste kæbe hen - genialt enkelt.


Artikel-nr.	87 01 300
EAN	4003773034087
Tang	grå atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrukket med skridhæmmende kunststof
Indstillingspositioner	30
Nominelt mål	300 mm
Kapacitet til rør i tommer (diameter) Ø tommer	2 3/4
Kapacitet til rør Ø mm	70
Kapacitet til møtrik-nøglevidde i mm	60
Længde mm	300
vægt netto g	530




Finindstilling ved tryk på en knap: hurtigt og komfortabelt



Hurtig og præcis indstilling direkte ved arbejdsområdet

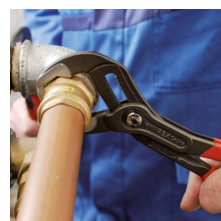

Tænder, som er forskudt mod omdrejningsretningen, giver en selvklemmende effekt og forhindrer udskridning på arbejdsområdet.

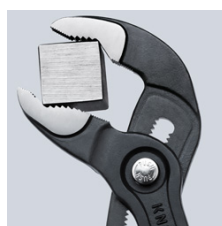

Forbehold mod tekniske ændring og fejl





Reservedele

Artikel-nr.	EAN	
87 09 01	4003773074724	Reservedelssortiment indstilling til 86/87 250/300 (uden 87 2)