

87 01 300

KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe



- Réglage à même la pièce par simple pression du bouton
- Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
- Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- Encliquetage sûr de l'axe d'articulation: pas de dérèglement accidentel
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

KNIPEX Cobra®: la pince multiprise de pointe. Fini les essais interminables pour trouver la bonne ouverture. Il suffit à présent de positionner la mâchoire supérieure sur la pièce, d'appuyer sur le bouton, et de mettre la mâchoire inférieure en place: c'est d'une géniale simplicité.


Réf.	87 01 300
EAN	4003773034087
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique antidérapant
Positions de réglage	30
dimension nominale	300 mm
Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) Ø pouces	2 3/4
Capacité pour les tubes (diamètre) Ø mm	70
Capacité pour écrous, ouverture mm	60
Longueur mm	300
Poids net g	530




Réglage de précision par simple pression du bouton: rapide et confortable




Réglage rapide et précis à même la pièce

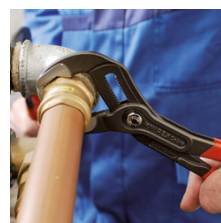

Les dentures orientées dans le sens inverse de la rotation entraînent un effet autobloquant et empêchent tout glissement sur la pièce.

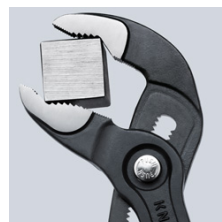

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

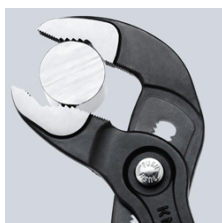



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
87 09 01	4003773074724	Assortiment de pièces détachées Réglage pour 86/87 250/300 (sans 87 2)